




熱収縮チューブ(難燃)

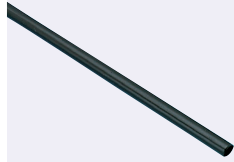

RoHS

ココが特長

SMITFZF(z)タイプ熱収縮チューブ

- 収縮前内径、φ2.0mm~φ21.2mmまで幅広いサイズを揃えています。
- [UL224規格]認定ファイルNo.E48762
- 環境有害物質である特定塩素系ガスを発生しない収縮チューブです。
- 住友電工ファイナポリマーのSMITFZF(z)です。

UL



Delivery 納期

全長 1m×5本パック 全長50m、100m、200m(ポピン巻き)

出荷日		出荷日	
1~3パック	翌日(当日)	1~3巻	5日目
4パック~	都度見積	4巻~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。 在庫品

基本特性

材質	電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂	
収縮温度	100℃以上	
収縮率	内径収縮率	50%以上
	長さ変化率	-15%以上
連続使用可能温度	-55℃~+105℃	

性能

特性	項目	特性値	実測値*
機械的特性	引張強さ(老化前)	10.4MPa(1.05kg/mm <sup>2</sup> )以上	12.2MPa(1.96kg/mm <sup>2</sup> )
	伸び(老化前)	200%以上	330%
	熱衝撃	250℃×4時間、クラックなし	合格
	低温曲げ	-30℃×1時間、クラックなし	合格
電気的特性	耐電圧(老化前)	AC2.5kV×60秒、破壊なし	合格
	耐電圧(老化後)	136℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし	合格
	絶縁破壊電圧(老化前)	AC2.5kV以上	24.2kV
	絶縁破壊電圧(老化後)	136℃×7日、昇率50%以上で目付AC2.5kV以上	合格
化学的特性	体積抵抗率	10 <sup>14</sup> Ω・cm以上	4.5×10 <sup>15</sup> Ω・cm
	銅腐食性	湿度95%、温度23℃で24時間放置後	合格
	銅安定性	136℃×7日、腐食なし	合格
	燃焼性	湿度95%、温度23℃で24時間放置後	290%
		136℃×7日、伸びが100%以上	合格

\*保証値ではありません

規格表

型式	サイズ	バック入り数	色	全長	収縮前サイズ(mm)		収縮後サイズ(mm)		重量(g/m)
					内径	肉厚	内径(最大値)	肉厚	
SMITFZ	1.5	5P (5本入)	黒	1m	2.00±0.30	0.20	0.75	0.36	1.7
	2				2.50±0.30		1.00		2.4
	3				3.50±0.30		1.50		3.4
	4				4.50±0.30		2.00		4.2
	5				5.40±0.30		2.50		6.8
	6				6.40±0.40	3.00	7.8		
	8				8.40±0.40	4.00	10.0		
	10				10.40±0.40	5.00	11.7		
	12				12.40±0.40	6.00	14.7		
	14				14.50±0.40	0.30	7.00	0.69	22.1
16	16.80±0.50	8.00	24.9						
18	18.70±0.50	9.00	31.0						
20	21.20±0.60	10.00	31.7						



Order 注文例

型式 - サイズ - バック/全長

SMITFZ - 3 - 5P



1パック 5本入 200

(注)注文合計数は1袋入りで納入されます。

■全長 1m×5本パック

例)5バック注文時は25本1袋入りで納入されます。

型式	サイズ	バック入り数	長さ	パラチャージ	基準単価	スライド単価
				1~9/バック	10~19/バック	20/バック~
SMITFZ	1.5	5P (5本入)	1m	+¥150/バック	¥480	¥460
	2				¥480	¥460
	3				¥560	¥540
	4				¥640	¥620
	5				¥720	¥690
	6				¥800	¥770
	8				¥920	¥880
	10				¥1,160	¥1,110
	12				¥1,240	¥1,190
	14				¥1,400	¥1,340
16	¥1,640	¥1,570				
18	¥1,800	¥1,730				
20	¥1,840	¥1,760				

部 1~9/バックのご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

(計算例) SMITFZ-1.5-5P を2/バックご注文の場合

(基準単価480円+パラチャージ150円)×2/バック=1,260円

パラチャージに関しては 0101ページ

熱収縮チューブ(難燃・カットサービス)

RoHS



ココが特長

SMITFZF(z)のカットチューブ

- SMITFZシリーズをカットし、バック化した商品です。



Delivery 納期

出荷日	
1~3パック	5日目
4パック~	都度見積



ご注意

・バック入り個数は価格表の最下段をご確認ください。



型式	基準単価										カット長(mm)/バック単価													
	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	40	50	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	40	50
SMITFZ-1.5	¥3,090	¥3,220	¥2,990	¥2,830	¥2,720	¥2,170	¥1,880	¥1,710	¥2,110	¥2,060	¥1,950	¥1,930	¥3,260	¥3,390	¥3,170	¥2,990	¥2,890	¥2,340	¥2,040	¥1,880	¥1,840	¥2,240	¥2,110	¥2,090
SMITFZ-3	¥3,600	¥3,730	¥3,510	¥3,340	¥3,240	¥2,680	¥2,390	¥2,220	¥2,190	¥2,160	¥2,450	¥2,430	¥4,050	¥4,190	¥3,960	¥3,800	¥3,700	¥3,130	¥2,850	¥2,670	¥2,640	¥2,620	¥2,910	¥2,890
SMITFZ-4	¥4,360	¥4,500	¥4,270	¥4,110	¥4,010	¥3,440	¥3,160	¥2,980	¥2,950	¥2,940	¥3,220	¥3,190	¥5,040	¥4,740	¥4,510	¥4,350	¥4,250	¥3,680	¥3,400	¥3,220	¥3,190	¥3,180	¥3,470	¥3,440
SMITFZ-5	¥6,670	¥6,160	¥5,790	¥5,500	¥5,320	¥4,670	¥4,180	¥3,890	¥3,810	¥3,770	¥3,980	¥3,950	¥7,410	¥6,900	¥6,530	¥6,240	¥6,070	¥5,850	¥4,930	¥4,640	¥4,560	¥4,520	¥4,720	¥4,690
バック個数	2,000個	1,670個	1,430個	1,250個	1,120個	1,000個	670個	500個	400個	340個	250個	200個												

※カット長ごとの公差は カット長(〜10mm)まで±0.5mm、カット長(11〜20mm)まで-0.5〜1mm、カット長(21〜30mm)までは±1mm、カット長(31〜60mm)までは-0.5〜1mm、カット長(61mm〜)は±5%になります。

※バック個数はバック内に梱包されている収縮チューブ個数を表します。

※カット長はカットされたチューブの長さを表します。

※バック内に梱包される熱収縮チューブの総長は約10mです。



Order 注文例

型式 - CUTPACK - カット長(mm)

SMITFZ-1.5 - CUTPACK - 15

※ご注文時には必ず「CUTPACK」の文字を入力願います。



ご注意

・カット長は1個当たりのチューブの長さをあらわし、同じ長さでカットしたチューブを詰め込んだ個数をバック個数としております。