


熱収縮チューブ(アース色・難燃)

RoHS

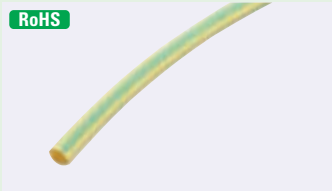

UL 難燃



Delivery
納期

ココが
特長

欧州アース配色に対応した少量パックの熱収縮チューブ

- ヨーロッパ標準のアース配色に対応した熱収縮チューブです。
- 使いやすい1m×10本の少量パック
- UL224・VW-1規格認定品

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

基本特性

材質	難燃性ポリオレフィン樹脂
収縮温度	90℃以上
収縮率	2:1
使用温度範囲	-55℃~+125℃
定格電圧	600V
難燃性	UL224 VW-1
色	黄/緑

性能

特性	項目	特性値	代表値*
機械的特性	引張り強度(老化前)	10.4MPa以上	14.0MPa
	引張り強度(老化後)	7.3MPa以上	9.3MPa
	伸び(老化前)	200%以上	400%
	伸び(老化後)	100%以上	200%
電気的特性	耐電圧	2,500V(60秒)破壊なし	合格
	体積抵抗率	1.0×10 ¹⁵ Ω・cm以上	3.6×10 ¹⁵ Ω・cm

*保証値ではありません。



1パック 10本入り



Order
注文例

型式	サイズ	パック入り数
HSHTYG	8	10P

単位: mm

型式	サイズ	パック入り数	収縮前サイズ		収縮後サイズ		重量※(g/m)	標準単価		
			内径φ	肉厚	内径φ(最大)	肉厚		1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック
HSHTYG	2	10P (10本入り)	2.5+0.2/-0.1	0.20±0.05	1.0	0.42±0.08	2.3	¥4,080	¥3,670	¥3,260
	3		3.5+0.2/-0.1	0.22±0.05	1.5	0.46±0.08	3.1	¥4,480	¥4,030	¥3,580
	4		4.6+0.2/-0.1		2.0		5.2	¥5,440	¥4,890	¥4,350
	5		5.5+0.2/-0.1	0.25±0.05	2.5	0.50±0.08	5.7	¥5,980	¥5,380	¥4,780
	6		6.5+0.2/-0.1		3.0		7.2	¥6,520	¥5,860	¥5,210
	8		8.5+0.2/-0.1		4.0		8.4	¥8,020	¥7,210	¥6,410
	10		10.5+0.3/-0.1	0.28±0.06	5.0	0.58±0.10	10.6	¥9,790	¥8,810	¥7,830
	12		12.5+0.3/-0.1		6.0		12.8	¥11,800	¥10,600	¥9,440

※参考値

汎用樹脂
チューブ

スパイラル・
スリット
チューブ

シート型
チューブ

編組チューブ

熱収縮
チューブ

熱収縮チューブ(アース色・難燃)

RoHS



難燃 UL



Delivery
納期

ココが
特長

ヨーロッパのアース配色に対応した熱収縮チューブ

- ヨーロッパ標準のアース配色に対応した熱収縮チューブです。
- 難燃規格UL224VW-1取得(E204071)

収縮前内径2~10mm

出荷日

1~3パック	翌日(当日)
4パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

収縮前内径12~30mm

出荷日

1~3/パック	3日目
4/パック~	都度見積

非在庫品

基本特性

材質	難燃性ポリオレフィン樹脂
収縮温度	100℃以上
収縮率	2:1
使用温度範囲	-55℃~+125℃
色	黄/緑

性能

項目	特性値
引張強さ	14Mpa
伸び率	400%
体積抵抗率	10 ¹⁴ Ω/cm
絶縁耐圧値	20kV/mm



Order
注文例



1パック 10・20本入

型式
MISF2YG-2-20P

規格表

型式	パック内容量	収縮前内径(mm)	収縮後内径(mm)	収縮後肉厚(mm)	重量(g/本)
MISF2YG-2-20P	1m × 20本	2	1	0.44	2.9
MISF2YG-3-20P		3	1.5		3.9
MISF2YG-4-20P		4	2		5.6
MISF2YG-5-20P		5	2.5	0.5	7.5
MISF2YG-6-20P		6	3		8.6
MISF2YG-8-20P		8	4		11.2
MISF2YG-10-20P	1m × 10本	10	5	0.89	14.2
MISF2YG-12-20P		12	6		17.5
MISF2YG-16-10P		16	8		28.2
MISF2YG-20-10P		20	10		38.5
MISF2YG-30-10P		30	15		54.2

型式	標準単価		スライド単価	
	1~19/パック	20~29/パック	30/パック~	
MISF2YG-2-20P	¥4,800	¥4,560	¥4,320	
MISF2YG-3-20P	¥5,280	¥5,020	¥4,760	
MISF2YG-4-20P	¥6,400	¥6,080	¥5,760	
MISF2YG-5-20P	¥7,040	¥6,690	¥6,340	
MISF2YG-6-20P	¥7,680	¥7,300	¥6,920	
MISF2YG-8-20P	¥9,440	¥8,970	¥8,500	
MISF2YG-10-20P	¥11,520	¥10,950	¥10,370	
MISF2YG-12-20P	¥13,920	¥13,230	¥12,530	
MISF2YG-16-10P	¥11,200	¥10,640	¥10,080	
MISF2YG-20-10P	¥15,120	¥14,370	¥13,610	
MISF2YG-30-10P	¥26,000	¥24,700	¥23,400	