


配線ダクト(ノンハロゲン)

RoHS

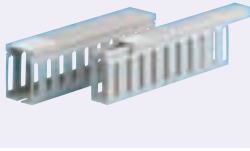

ココが
特長

ノンハロゲンの配線ダクト

- 塩素ガス、ダイオキシンの元となるハロゲンを含まない配線ダクトです。
- エコマーク認定商品です。
- 硬質塩化ビニル樹脂製に比べて重量が約20%軽量です。
- 通線孔の周囲に面取り加工を施したエッジレスタイプです。

難燃



Delivery
納期

出荷日

1~5箱	5日目
6箱~	都度見積

非在庫品

仕様

材質	特殊ポリカーボネート(UL94V-0)
使用温度範囲	-20℃~+60℃
色	アイボリー

¥

1箱 6本入

型式	サイズ			基準単価	スライド単価	重量 (g/本)
	W	H	全長			
E-242	25	40	2000mm	¥17,280	¥16,440	530
E-342	30			¥18,660	¥17,760	560
E-442	40			¥20,460	¥19,440	665
E-262	25			¥20,040	¥19,080	630
E-362	30	60	2000mm	¥20,940	¥19,920	655
E-462	40			¥22,740	¥21,660	730
E-662	60	80	2000mm	¥26,400	¥25,080	890
E-382	30			¥28,200	¥26,820	735
E-482	40			¥29,100	¥27,660	780
E-682	60			¥30,960	¥29,460	1,030
E-612	60	100	2000mm	¥48,660	¥46,260	1,190
E-812	80			¥56,820	¥54,000	1,320

 


Order
注文例

型式

E-242

外形図



配線ダクト ダクト固定用リベット(押し込み式)

RoHS



ココが
特長

配線ダクトを固定するリベット

- 配線ダクトを取付板に固定するためのリベットです。
- 材質がナイロンのため、絶縁性が良好です。

難燃



Delivery
納期

出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

材質	66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色
取付板厚	3.9~7.0mm
引抜強度	48.78kgf

外形図

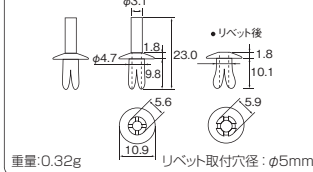

使用例

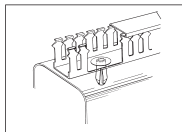

¥

1パック 20個入

型式	標準単価		重さ (g)
	1~19/パック	20~29/パック	
PR-1	¥460	¥420	0.32



Order
注文例

型式

PR-1

配線ダクト ダクト固定用リベット(接着式)

RoHS



ココが
特長

接合テープ付き配線ダクト固定用リベット

- 取付対象へのネジ穴加工作業が不要な強力粘着テープタイプの取付支持台です。
- 剥離紙を剥がすだけで接着できます。
- 接合テープは3M社製の強力接合テープを使用しています。

難燃



Delivery
納期


出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

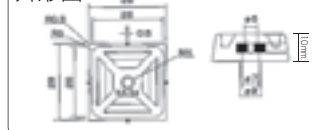

ご注意

・テープの性能を最大限に発揮させるために、貼付時の添付面の温度を15℃以上に保ってください。

使用例



¥

1パック 10・50個入

型式	個数	標準単価		重量 (g)
		1~29/パック	30~64/パック	
KA-S4-10P	10	¥2,280	¥2,170	6.5
KA-S4-50P	50	¥4,830	¥4,590	



Order
注文例

型式

KA-S4-10P