


結束バンド 標準タイプ・耐候性ULタイプ

RoHS

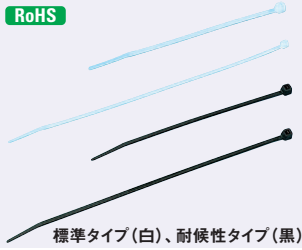

**ココが
特長**

UL規格取得の耐候性バンド。

- プラスチック一体成形タイプ結束バンドです。
 - 一度結束するとロックされて外れない構造になっています。
 - 自己消火性を有する材料を使用しており、安全性に優れています。
 - 耐候性タイプは紫外線に強い結束バンドです。屋外での使用にも優れています
 - 66ナイロンは、特性上時間経過と共に黄身がかった色になります。(不良ではございません)。
- ・強度維持のため開封した後、密封して保管ください。

難燃 UL



1パックから注文OK!

出荷日

1~10/月 **翌日(当日)**

 
11/月~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

結束部品
結束部品

使用例



配線固定具の使用により電線束を固定することができます。ケーブルバンド用アクセサリ：**03610ページ**

ケーブルバンド結束工具の使用により均等な強度で締め付け作業ができます。

仕様

材質	66ナイロン,UL94V-2
色	白(標準品)または黒(耐候性品)
使用温度範囲	-40℃~+85℃

※UL File No. E97527



 
1パック 100本入



Order
注文例

型式
CV-140S-100PW

外形図



型式	結束径 範囲 (mm)	ループ 引張強度 規格値 kgf (lbs)	寸法(mm)				重量 (g/本)
			L	A	B	T	
CV-075(W)	2~18	8.16 (18)	75±1	2.4	47.8±1	1.0	0.27
CV-100(W)	2~25		100±2.5	2.5	73.8±2	1.0	0.34
CV-120S(W)	2~30		120±1	2.5	91.5±1	1.2	0.33
CV-140S(W)	3~35		142±1	2.5	111.5±1	1.16	0.48
CV-165(W)	3~44		165±1.5	2.5	136±1	1.3	0.51
CV-200M(W)	5~55	203±2.5	2.5	176.5±1.5	1.3	0.66	
CV-120L(W)	2~30	22.68 (50)	120±1	4.8	86.4±1	1.5	0.79
CV-160L(W)	3~42		160±1.5	4.8	106±1	1.6	1.05
CV-180(W)	5~49		180±1.5	3.6	150.5±1	1.3	1.00
CV-200(W)	5~55		203±2.5	4.6	168.3±1.5	1.6	1.33
CV-250(W)	6~74		249±2.5	4.8	215±2.5	1.52	2.00
CV-280L(W)	6~78	54.43 (120)	281±2.5	7.5	237±2.5	1.7	3.83
CV-300(W)	7~88		301±2.5	7.6	257±2.5	1.63	4.25
CV-340(W)	7~99		338±2.5	7.6	295±2.5	1.8	4.60
CV-380(W)	7~110		380±2.5	7.6	332±2.5	2.0	5.20

型式	タイプ (色)	基準単価		スライド単価	
		1~4/パック	5~9/パック	10~19/パック	20/パック~
CV-075-100PW	標準 タイプ (白)	¥250	¥200	¥170	¥161
CV-100-100PW		¥290	¥250	¥210	¥199
CV-120S-100PW		¥350	¥300	¥250	¥237
CV-140S-100PW		¥460	¥400	¥330	¥313
CV-165-100PW		¥520	¥450	¥370	¥351
CV-200M-100PW		¥720	¥620	¥510	¥484
CV-120L-100PW		¥800	¥680	¥560	¥532
CV-160L-100PW		¥920	¥790	¥650	¥617
CV-180-100PW		¥970	¥830	¥680	¥646
CV-200-100PW		¥920	¥790	¥650	¥617
CV-250-100PW		¥1,490	¥1,270	¥1,050	¥997
CV-280L-100PW		¥1,460	¥1,250	¥1,030	¥978
CV-300-100PW		¥1,270	¥1,080	¥890	¥845
CV-340-100PW		¥1,650	¥1,410	¥1,160	¥1,102
CV-380-100PW		¥2,070	¥1,760	¥1,450	¥1,377

型式	タイプ (色)	基準単価		スライド単価	
		1~4/パック	5~9/パック	10~19/パック	20/パック~
CV-075W-100PW	耐候性 タイプ (黒)	¥250	¥200	¥170	¥161
CV-100W-100PW		¥290	¥250	¥210	¥199
CV-120SW-100PW		¥380	¥330	¥270	¥256
CV-140SW-100PW		¥490	¥420	¥350	¥332
CV-165W-100PW		¥570	¥490	¥400	¥380
CV-200MW-100PW		¥770	¥660	¥540	¥513
CV-120LW-100PW		¥890	¥760	¥630	¥598
CV-160LW-100PW		¥1,000	¥850	¥700	¥665
CV-180W-100PW		¥1,060	¥910	¥750	¥712
CV-200W-100PW		¥1,090	¥930	¥770	¥731
CV-250W-100PW		¥1,630	¥1,390	¥1,150	¥1,092
CV-280LW-100PW		¥1,600	¥1,360	¥1,120	¥1,064
CV-300W-100PW		¥1,460	¥1,250	¥1,030	¥978
CV-340W-100PW		¥1,810	¥1,540	¥1,270	¥1,206
CV-380W-100PW		¥2,270	¥1,930	¥1,590	¥1,510

※CV-380WのL寸は375±2.5になります。

*** 新価格 適用開始時期に関しては 0101ページ

*** 新価格 適用開始時期に関しては 0101ページ

- 結束バンド
- 結束バンド
固定具
- ケーブル
グラブ
- ケーブル
ブッシュ
- ケーブル
クリップ
- 配線固定
ステッカー
- 工業用テープ