

**結束バンド固定具(ビス止めタイプ)**

RoHS

UL




仕様


材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色
規格	UL File No. E64962 (MB1-100Pのみ)

**ココが特長** **スタンダードな小型結束バンド固定具**

外形図

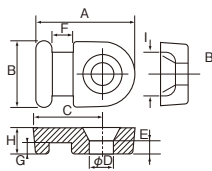

使用例

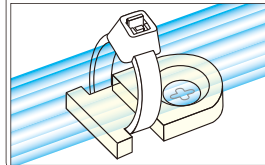

型式	φD	A	B	C	E	F	G	H	I	重量 (g/個)
MB1-100P	3.1	12.8	8.0	8.5	1.5	2.7	1.5	3.3	5.1	0.23
MB2-100P	4.8	21.0	12.5	14.7	1.5	5.0	1.5	3.2	8.3	0.59



型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック	
MB1-100P	¥1,320	¥1,056	¥858	
MB2-100P	¥1,880	¥1,504	¥1,222	


**1パック 100個入**



出荷日	
1~5/パック	翌日(当日)
6/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。  
在庫品

RoHS

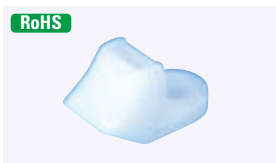


仕様


材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

**ココが特長** **片側止め省スペース結束バンド固定具**

外形図

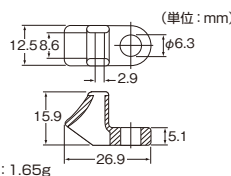

使用例

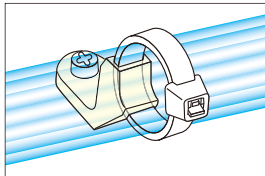

重量: 1.65g



型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック	
CL8-100P	¥2,070	¥1,656	¥1,345	

**1パック 100個入**



出荷日	
1~5/パック	翌日(当日)
6/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。  
在庫品

RoHS




仕様


材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

**ココが特長** **センター止め結束バンド固定具幅広タイプ**

外形図

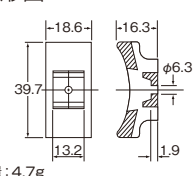

使用例

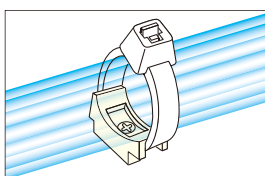

重量: 4.7g



型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック	
LKCSF1-100P	¥4,500	¥3,600	¥2,925	

**1パック 100個入**



出荷日	
1~5/パック	翌日(当日)
6/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。  
在庫品

RoHS

UL




仕様


材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色
規格	UL File No. E64962 (KR7G5-100P, KR8G5-100Pのみ)

**ココが特長** **センター止め結束バンド固定具**

外形図

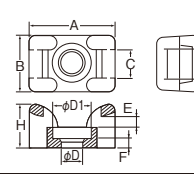

使用例

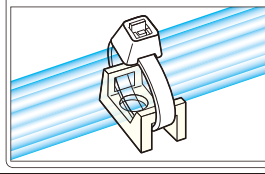

型式	φD	φD1	A	B	C	E	F	H	重量 (g/個)
KR5G5-100P	4.5	8.3	15.1	9.6	5.0	1.5	1.4	6.9	0.45
KR6G5-100P	4.5	7.8	17.8	11.8	6.4	2.4	1.5	8.8	0.87
KR7G5-100P	4.5	10.5	24.8	14.3	8.3	2.4	1.5	12.1	1.83
KR8G5-100P	6.5	10.5	24.8	14.3	8.3	2.4	1.5	12.1	1.83



型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック	
KR5G5-100P	¥1,410	¥1,128	¥916	
KR6G5-100P	¥1,600	¥1,280	¥1,040	
KR7G5-100P	¥2,220	¥1,776	¥1,443	
KR8G5-100P	¥2,220	¥1,776	¥1,443	

**1パック 100個入**



出荷日	
1~5/パック	翌日(当日)
6/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。  
在庫品