



ケーブルグランド(金属製)

RoHS



ココが特長

金属性で耐腐蝕性・耐磨耗性の高いケーブルグランド

- 耐腐蝕性、耐磨耗性を高めた金属製のケーブルグランドです。
- パネル接合面はOリングが付属しているため、防水、防塵性が高められています。
- IP68保護構造(PGネジタイプ)・IP69K保護構造(Mネジタイプ)



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~30個	翌日(当日)
31個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




Order
注文例

型式	MSS9
----	------


仕様

材質	本体	真鍮(ニッケルメッキ)
	キャップ	真鍮(ニッケルメッキ)
	パッキン	ネオプレンゴム
	ケーブル押さえ部	6ナイロン
	Oリング	ニトリルブチレン
	使用温度範囲	-25℃~+100℃
	色	シルバー

分解写真

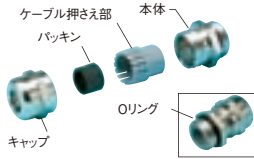

外形図

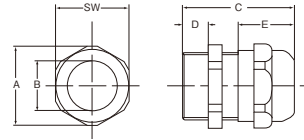

(単位: mm)



型式	ネジサイズ	サイズ							適合ケーブル外径(mm)	適合ロックナット ●6128ページ	基準単価	スライド単価		重量(g)	ネジ外径(mm)
		SW	A	B	C(max)	C(min)	D	E				1~9個	10~29個		
MSS7	PG7	14	15.5	7.0	26	21	5	13	φ2~6.5	SMM-7	¥530	¥450	¥344	10.3	12.5
MSS9	PG9	17	18.9	8.5	29	24	6	15	φ3~8	SMM-9	¥660	¥561	¥429	17.4	15.2
MSS11	PG11	20	22.2	10.5	33	27	6	17	φ4~10	SMM-11	¥810	¥688	¥526	24.5	18.6
MSS13.5	PG13.5	22	24.4	12.5	34	27	6.5	17	φ5~12	SMM-13.5	¥870	¥739	¥565	27.6	20.4
MSS16	PG16	24	26.7	14.5	35	29	6.5	17.5	φ8~14	SMM-16	¥940	¥799	¥611	33.2	22.5
MSS21	PG21	30	33.5	18.5	39	32	7	20.5	φ11~18	SMM-21	¥1,600	¥1,360	¥1,040	57.5	28.3
MSS29	PG29	40	43.5	25.5	47	39	8	26	φ16~25	SMM-29	¥2,880	¥2,448	¥1,872	123.8	37.0

型式	ネジサイズ	サイズ							適合ケーブル外径(mm)	適合ロックナット ●6128ページ	基準単価	スライド単価		重量(g)	ネジ外径(mm)
		SW	A	B	C(max)	C(min)	D	E				1~9個	10~29個		
MS-M12	M12x1.5	16	17.6	7.4	27.3	22.4	6.5	12.6	3.5~7	SM-M12	¥500	¥425	¥325	16.4	12
MS-M16	M16x1.5	20	22.0	10.4	32.0	25.2	7	14.1	4.5~10	SM-M16	¥770	¥655	¥501	27.1	16
MS-M20	M20x1.5	24	26.4	13.4	35.5	29.4	8	15.5	7~12.5	SM-M20	¥860	¥731	¥559	39.3	20
MS-M25	M25x1.5	29	31.9	17.4	37.5	29.8	8	17.2	9~16.5	SM-M25	¥1,460	¥1,241	¥949	58.1	25
MS-M32	M32x1.5	36	39.6	21.3	42.2	33.6	9	19.0	11~21	SM-M32	¥2,550	¥2,168	¥1,658	100.3	32
MS-M40	M40x1.5	45	49.5	28.6	49.5	38.3	9	23.2	19~28	SM-M40	¥3,150	¥2,678	¥2,048	165.2	40

ケーブルグランド パネル取付用ゴムパッキン

RoHS



ココが特長

ST・BSシリーズグランドのパネル取付用パッキン

- ST・BSシリーズのケーブルグランドをパネルに取付ける際に使用するゴムパッキンです。
- ケーブルグランド取付時にパネル前面または、背面に組み付けて使用します。
- ロックナットの使用により、ネジ加工をしていない中継ボックスの丸穴に取付けが可能になります。




Delivery
納期

出荷日

1~30/パック	翌日(当日)
31パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

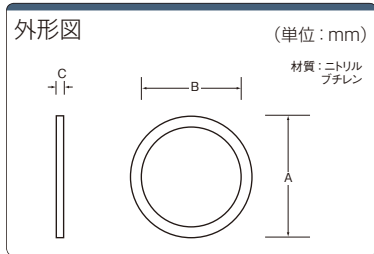

1パック 10個入



Order
注文例

型式	バック入り数
GP9	10P

型式	バック入り数	ネジタイプ	サイズ(単位=mm)			重量(g/個)	基準単価	スライド単価	
			A	B	C			1~19/パック	20~29/パック
GP7	10P (10個入)	PGネジ	16	12	1	0.1	¥250	¥190	¥180
GP9			21	15		0.4	¥250	¥190	¥180
GP11			24	18		0.5	¥340	¥260	¥250
GP13.5			27	20	2	0.6	¥340	¥260	¥250
GP16			29	22		0.8	¥420	¥320	¥300
GP21		35	28		0.9	¥510	¥390	¥370	
GP29		47	37		1.7	¥1,020	¥780	¥740	
GP-M12		17	11.5		0.2	¥250	¥190	¥180	
GP-M16		25	15.5	1.5	0.6	¥340	¥260	¥250	
GP-M20		31	19.5		0.9	¥420	¥320	¥300	
GP-M25	38	24.5		1.9	¥600	¥460	¥440		
GP-M32	48	31.5	2	2.9	¥770	¥590	¥560		
GP-M40	60	39.5		4.6	¥1,280	¥980	¥930		