



ケーブルブッシュ(グロメット・オープンタイプ)

RoHS



ココが特長

ゴム製のオープンタイプグロメット

- 取り付け、取り外しに工具を必要とせず、作業が速やかにおこなえます。ゴム製のため手で押し込みだけで装着できます。
- 入線外径φ6mm~φ45mmまで豊富なサイズを揃えています。



Delivery 納期

出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください

在庫品




1パック 5個入

(注)注文合計数は1袋入りで納入されます。  
例)5/パック注文時は25個1袋入りで納入されます。

使用例



外形図

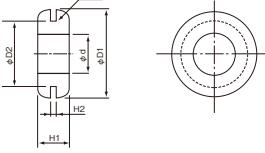

仕様

材質	エチレンプロピレンゴム(黒色)
使用温度範囲	0°C~+70°C
硬度	55°±5°

タイプ	型式		サイズ(単位=mm)						製品自重 (g/個)	バラチャージ 1~9/パック	標準単価 10~19/パック	スライド単価 20/パック~
	No.		H1	H2	φD1	φD2	φd	R				
C30-BW	6-1-5P		7	1	18	12	6		2.5	+¥150 パック	¥300	¥215
	6-2-5P		8	2				2.5	¥300		¥215	
	8-1-5P		7	1	20	14	8	3	2.5		¥400	¥285
	8-2-5P		8	2				2.5	¥400		¥285	
	10-1-5P		8	1	22	16	10		3.5		¥400	¥285
	10-2-5P		9	2				3.5	¥400		¥285	
	12-1-5P		10	1	26	19	12		5		¥400	¥285
	12-2-5P		11	2				6	¥400		¥285	
	14-1-5P		10	1	29	22	14	4	6		¥490	¥355
	14-2-5P		11	2				7	¥490		¥355	
	16-1-5P		10	1	32	25	16		8		¥590	¥425
	16-2-5P		11	2				8.5	¥590		¥425	
	19-1-5P		12	1	35	28	19		9.5		¥680	¥495
	19-2-5P		13	2				10	¥680		¥495	
	22-1-5P		12	1	40	32	22		15		¥780	¥565
22-2-5P		13	2				15	¥780	¥565			
25-1-5P		14	1	44	36	25		20	¥1,020	¥740		
25-2-5P		15	2				20	¥1,020	¥740			
28-1-5P		14	1	48	40	28		25	¥1,210	¥880		
28-2-5P		15	2				25	¥1,210	¥880			
32-1-5P		18	1	52	44	32		30	¥1,630	¥1,195		
32-2-5P		19	2				30	¥1,730	¥1,265			
36-1-5P		18	1	56	48	36		35	¥1,730	¥1,265		
36-2-5P		19	2				35	¥1,920	¥1,405			
45-1.5-5P		15.5	1.5	75	55	45		55	¥3,250	¥2,385		
45-3-5P		17	3				55	¥3,250	¥2,385			

部 1~9/パックのご注文は標準単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 C30-BW-6-1-5P を2/パックご注文の場合  
(標準単価300円+バラチャージ150円)×2/パック=900円  
バラチャージに関しては [φ0101ページ](#)



Order 注文例

型式	-	パック入り数
C30-BW-32-1	-	5P

ケーブルブッシュ(グロメット・膜付きタイプ)

RoHS



ココが特長

ゴム製の膜付きグロメット

- 通常のグロメットが持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。膜(φd)に切り込みを入れて電線を通して使用します。
- 入線外径φ4.5mm~φ80mmまで豊富なサイズを揃えています。



Delivery 納期

出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください

在庫品




1パック 5個入

(注)注文合計数は1袋入りで納入されます。  
例)5/パック注文時は25個1袋入りで納入されます。

使用例



外形図

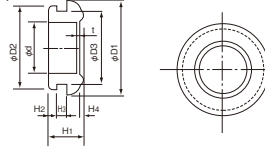

仕様

材質	エチレンプロピレンゴム(黒色)
使用温度範囲	0°C~+70°C
硬度	55°±5°

タイプ	型式		サイズ(単位=mm)										製品自重 (g/個)	バラチャージ 1~9/パック	標準単価 10~19/パック	スライド単価 20/パック~
	No.		H1	H2	H3	H4	φD1	φD2	φD3	φd	t					
C30-SG	9A-5P		8.5	2	2.3	3.5	16	13	9	4.5		2	+¥150 パック	¥340	¥225	
	12A-5P		6.3	1.5	1.6	2.5	19	16	12	7		2		¥340	¥225	
	14A-5P		8	2	2.3	3	21	18	14	9		2.5		¥340	¥225	
	16A-5P		8.5	2	1.6	3.5	23	20	16	11		2.5		¥340	¥225	
	18A-5P		9	2	2.3	3.5	25	22	18	13		3		¥340	¥225	
	20A-5P		9	2.5	1.6	4	27	24	20	15		3.5		¥340	¥225	
	22A-5P		10.5	2.5	2.3	4	29	26	22	17		4.5		¥430	¥295	
	24A-5P		11	3	2.3	5	31	28	24	19		5		¥430	¥295	
	26A-5P		12.5	3	3.2	5	35	31	26	19		5		¥530	¥365	
	28A-5P		12	3	2.3	5	37	33	28	21		5		¥530	¥365	
	30A-5P		12.5	3	3.2	5	39	35	30	23		7.5		¥620	¥435	
	32A-5P		12	3	2.3	5	41	37	32	25		7.5		¥720	¥505	
	34A-5P		13	3	3.2	5	43	39	34	27		10		¥860	¥610	
	36A-5P		14	4	2.3	6	45	42	36	28		12		¥960	¥680	
	38A-5P		15	4	3.2	6	48	44	38	30		15		¥1,050	¥750	
42A-5P		15	4	3.2	6	52	48	42	34		20	¥1,570	¥1,135			
50A-5P		10	4	2	4	60	56	50	40	0.3	15	¥2,140	¥1,555			
60A-5P		15.2	4	3.2	6.5	70	65	60	50		28	¥2,860	¥2,080			
70A-5P		15.7	4	3.2	6.5	80	75	70	60		32	¥3,190	¥2,325			
80A-5P		15.7	4.5	3.2	6.5	90	85	80	70		40	¥3,710	¥2,710			

部 1~9/パックのご注文は標準単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 C30-SG-9A-5P を2/パックご注文の場合  
(標準単価340円+バラチャージ150円)×2/パック=980円  
バラチャージに関しては [φ0101ページ](#)



Order 注文例

型式	-	パック入り数
C30-SG-32A	-	5P

結束バンド

結束バンド 固定具

ケーブル グランド

ケーブル ブッシュ

ケーブル クリップ

配線固定 ステッカー

工業用テープ