

## ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)

RoHS



難燃



Delivery  
納期


ココが  
特長

### ワンタッチ取付可能な黒色ブラインドキャップ

- 板厚0.8mm～3.2mmまでのパネルの丸穴に、ワンタッチで取付け固定可能です。(工具不要)
- 取付穴径φ8～30mmまで豊富なサイズを取り揃えています。

外形図

(単位: mm)

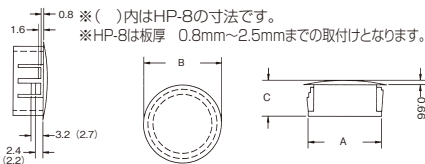

仕様

材質	66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲	-40℃～+85℃
色	黒



1パック 100個入

型式	取付穴径A (mm)	サイズ		基準単価 1～9/パック	スライド単価		重量 (g)
		B	C		10～19/パック	20～29/パック	
HP-8-100P	7.9±0.36	10.3±0.43	8.1±0.36	¥1,080	¥756	¥540	0.2
HP-10-100P	9.5±0.36	13±0.43	10.5±0.43	¥1,080	¥756	¥540	0.3
HP-13-100P	12.7±0.43	16.5±0.43	10.9±0.43	¥1,160	¥812	¥580	0.5
HP-16-100P	15.9±0.43	19.5±0.52	10±0.43	¥1,460	¥1,022	¥730	0.7
HP-19-100P	19±0.52	22.9±0.5	10±0.36	¥1,550	¥1,085	¥775	1.0
HP-22-100P	22.2±0.52	25.8±0.52	11.3±0.36	¥1,550	¥1,085	¥775	2.0
HP-25-100P	25.3±0.52	29±0.52	11.6±0.43	¥1,850	¥1,295	¥925	2.2
HP-30-100P	30±0.52	34.2±0.62	12±0.43	¥2,130	¥1,491	¥1,065	3.0



Order  
注文例

型式

HP-8-100P

## ケーブルブッシュ(ブラインド・グレー/アイボリー)

RoHS



難燃



Delivery  
納期


ココが  
特長

### アイボリー色とグレー色のブラインドキャップ

- 制御盤に多く使われるアイボリー、グレーのブラインドキャップです。
- 工具不要でワンタッチで取付けが可能です。

外形図

(単位: mm)

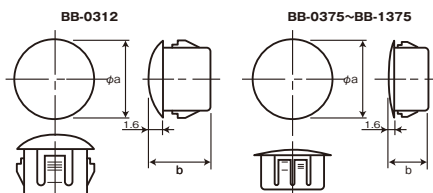

仕様

材質	66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲	-55℃～+85℃
色	アイボリー・グレー



1パック 100個入

型式	色	ヘッド径 (a)	全長 (b)	取付穴径	取付板厚	基準単価 1～9/パック	スライド単価		重量 (g)
							10～19/パック	20/パック～	
BB-0312	G (グレー)	9.5	8.5	8	1.6	¥1,020	¥969	¥867	23
BB-0375		12.3		9.5		¥1,070	¥1,016	¥909	39
BB-0437		13.5		11		¥1,090	¥1,035	¥926	53
BB-0500	C (アイボリー)	15.2	10.3	12.7	3.2	¥1,170	¥1,111	¥994	63
BB-0562		16.8		14.3		¥1,290	¥1,225	¥1,096	71
BB-0625		18.8		15.9		¥1,370	¥1,301	¥1,164	87
BB-0750		23.5		19		¥1,740	¥1,653	¥1,479	120
BB-0812		23		20.6		¥1,840	¥1,748	¥1,564	150
BB-0875	C (アイボリー)	26.1	11.5	22.2	3.5	¥1,950	¥1,857	¥1,657	188
BB-1187		34.1		30.1		¥2,820	¥2,679	¥2,397	296
BB-1375		38.8		35		¥3,470	¥3,296	¥2,949	391



Order  
注文例

型式

BB-0312

色

C

在庫品