


Cable Clip ケーブルクリップ

の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

ケーブルクリップ ナイロン製(2段階調節式)

RoHS

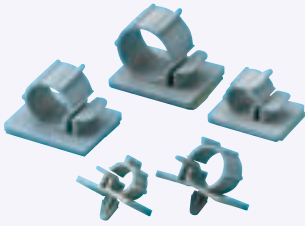

**ココが
特長**

2段階調節可能な両面テープ付きケーブルクリップ

- ケーブルや電線の結束固定具です。
- 2段階ロック機構により束線径に幅をもたせています。
- 取付方法は、両面接着テープによる貼り付け固定タイプと差込固定タイプの2種類があります。

難燃



Delivery
納期

出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	グレー

外形図

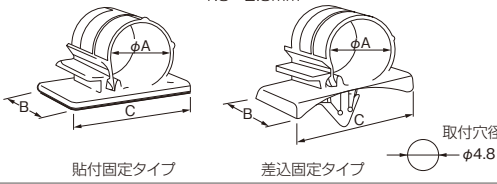

Order
注文例

型式

TS-0708



1パック 100個入

型式	タイプ	基準単価			重量 (g/個)
		1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック	
TS-0607	貼付固定 タイプ	¥1,850	¥1,295	¥925	2.0
TS-0708		¥2,070	¥1,449	¥1,035	2.2
TS-0910		¥2,320	¥1,624	¥1,160	3.5
TS-1214		¥2,570	¥1,799	¥1,285	
TS-1618		¥3,070	¥2,149	¥1,535	
PTS-0607	差込固定 タイプ 適用板厚 1.8~2.8mm	¥1,940	¥1,358	¥970	1.5
PTS-0708		¥2,190	¥1,533	¥1,095	1.7
PTS-0910		¥2,440	¥1,708	¥1,220	2.5
PTS-1214		¥2,690	¥1,883	¥1,345	
PTS-1618		¥3,160	¥2,212	¥1,580	


規格表

型式		φA ※ (mm)	B (mm)	C (mm)
貼付固定タイプ	差込固定タイプ			
TS-0607	PTS-0607	6~7	20	25
TS-0708	PTS-0708	7~8		
TS-0910	PTS-0910	9~10	24.5	30
TS-1214	PTS-1214	12~14		
TS-1618	PTS-1618	16~18		

※硬質のチューブは寸法値内でも固定できない場合があります。

ケーブルクリップ ナイロン製(4段階調節式)

RoHS

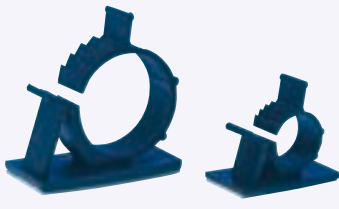

**ココが
特長**

4段階調節可能な両面テープ付きケーブルクリップ

- ケーブルや電線の結束固定具です。
- 結束径が4段階に調節可能なため、結束径に適した締め付けが可能です。
- ワンタッチでロック解除ができるため、メンテナンス時に便利です。
- 両面粘着テープにより、金属やプラスチック製品などの任意の部分に固定できます。

難燃



Delivery
納期

出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	黒

使用例



外形図

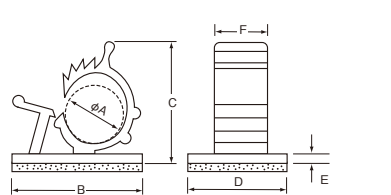

Order
注文例

型式

AP-1316-100P

1パック 100個入

型式	φA	B	C	D	E	F	重量 (g/個)	基準単価		
								1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック
AP-0810-100P	7.9~10.3	25.4	22.2	19.1	1.6	10.2	2.0	¥3,320	¥2,324	¥1,660
AP-1013-100P	10.0~12.5	31.8	27.8	19.1	1.6	10.2	2.5	¥3,740	¥2,618	¥1,870
AP-1316-100P	12.6~15.4	37	31.8	18.4	3.0	12.1	4.0	¥4,230	¥2,961	¥2,115
AP-1720-100P	16.5~20.1	42.0	37	25	3.1	12.6	7.0	¥4,730	¥3,311	¥2,365
AP-2225-100P	22.2~25.4	41.8	43.5	21.6	3.1	11.3	6.5	¥4,790	¥3,353	¥2,395

結束部品

結束部品

結束部品

マーカー・
スベータ・
ネジ