


Fixed sticker
配線固定ステッカー

結束部品

結束部品

配線固定ステッカー(スチール製・樹脂コーティング)

RoHS

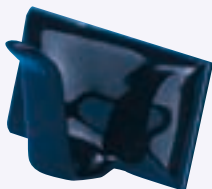

ココが特長

絶縁性に優れた配線固定ステッカー

- ビニールコーティングされているため、絶縁性に優れ、ケーブル被覆を傷つける心配がありません。
- 両面テープにより、パネル、壁など任意の位置に取付可能な配線固定具です。



Delivery
納期

出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様


材質	スチール(塩化ビニールコーティング)
使用温度範囲	-10℃~+90℃
色	黒

使用例



外形図

(単位: mm)

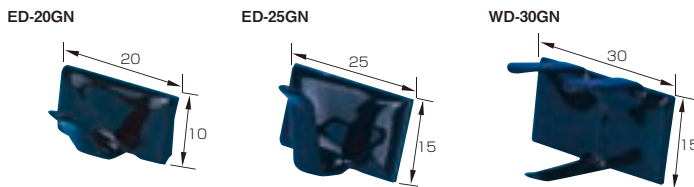

1パック 100個入



Order
注文例

型式 - パック入り数
ED-25GN - 100P

(単位: mm)

型式	パック 入り数	適合電線外径	高さ (電線固定時)	重量 (g/個)	基準単価		
					1~4パック	5~9パック	10~29パック
ED-20GN	100P (100個)	2.5~3	12	1.4	¥1,810	¥1,710	¥1,620
ED-25GN		5~7	20	2.8	¥2,110	¥2,000	¥1,890
WD-30GN		10~12	18	3.8	¥2,410	¥2,280	¥2,160

配線固定ステッカー(ステンレス製)

RoHS



ココが特長

防錆性に優れたステンレス製配線固定ステッカー

- 両面テープにより、パネル、壁など任意の位置に取付可能な配線固定具です。
- ステンレス製でさびにくいいため、湿気の多い場所での使用に最適です。



Delivery
納期

出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様


材質	ステンレス(SUS304)
使用温度範囲	-10℃~+90℃

使用例



外形図

(単位: mm)

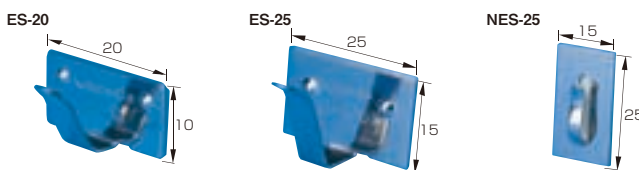

1パック 100個入



Order
注文例

型式 - パック入り数
ES-25 - 100P

(単位: mm)

型式	パック 入り数	適合電線外径	高さ (電線固定時)	重量 (g/個)	基準単価		
					1~4パック	5~9パック	10~29パック
ES-20	100P (100個)	3~4	12	1.2	¥1,360	¥1,290	¥1,220
ES-25		5~7	20	2.2	¥1,810	¥1,710	¥1,620
NES-25		3~5	10	1.7	¥2,000	¥1,900	¥1,800

2012.9
2013.8