




ビニル記録テープ・耐熱性テープ(標準タイプ)

結束部品

結束部品

標準ビニルテープ

RoHS
JIS

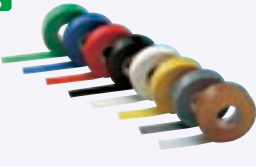

ココが特長

- 8種類のPVCテープ**
- 安価で接着力が強く巻きやすい電気絶縁ビニルテープです。
 - 8色のカラーバリエーションがあり、マーキング用としての使用も可能です。



Order 注文例
型式
TAPE-117-B



1個から注文OK!

出荷日	
1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください

在庫品

使用例



仕様 ※仕様欄の数値は、平均的な特性値であり保証値ではありません。

テープ基材・粘着材	PVC(ポリ塩化ビニル)・ゴム系粘着剤
寸法	幅:19mm 厚さ:0.2mm 長さ:20m
粘着力	0.5N/10mm以上(約50gf/10mm以上)
引張強度	15N/10mm以上(約1.5kgf/10mm以上)
伸び	100%以上
絶縁被膜強度	25kV以上
体積抵抗率	1×10 ¹⁰ MQ・cm以上
試験規格	JIS C 2107
製品仕様	JIS C 2336適合
重量(g)	93

型式	色	パラチャージ	基準単価	スライド単価
TAPE-117-B	黒	1~9個	10~29個	30個~
TAPE-117-R	赤	+¥110/個	¥150	¥130
TAPE-117-W	白			
TAPE-117-Y	黄			
TAPE-117-GN	緑			
TAPE-117-BL	青			
TAPE-117-GY	灰			
TAPE-117-T	透明			

部 1~49個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。
【計算例】 TAPE-117-B を2個後注文の場合 (基準単価150円+パラチャージ110円)×2個=520円
パラチャージに関しては**0101ページ**

融着性絶縁テープ

RoHS



ココが特長

- 融着性絶縁テープ**
- 耐トラッキング性能に優れ、高圧ゴム、プラスチックケーブルや電線の絶縁に適した電気絶縁テープです。
 - 粘着力が強く、防水性に優れており保護用にビニルテープを巻く必要がありません。
 - 3M製JE4100フィットテープ



1個から注文OK!

出荷日	
1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください

在庫品

使用例



仕様

テープ材質	ポリエチレン
寸法	幅:20mm 全長:10m 厚さ:0.5mm
絶縁抵抗	1×10 ¹⁰ (Ω・cm)
耐電圧	30,000V/mm
使用環境	屋内、屋外
使用温度範囲	-10℃~+90℃
重量(g)	95

※仕様欄の数値は、平均的な特性値であり保証値ではありません。

型式	色	基準単価		スライド単価
		1~9個	10~29個	30個~
TAPE-FIT	黒	¥490	¥420	¥350

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては **0101ページ**



Order 注文例
型式
TAPE-FIT

耐候性ビニルテープ

RoHS



ココが特長

- 耐候性ビニルテープ**
- 耐候性に優れた電気絶縁ビニルテープです。
 - UL、CSA規格品です。
 - 3M製スコッチスーパー33テープ

CSA UL



1個から注文OK!

出荷日	
1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください

在庫品

使用例



仕様

テープ材質	PVC
寸法	幅:19mm 全長:20m 厚さ:0.18mm
絶縁抵抗	1×10 ¹⁰ (Ω・cm)
耐電圧	50,000V/mm
規格	UL CSA
使用環境	屋内、屋外
使用温度範囲	-18℃~+105℃
重量(g)	88

※仕様欄の数値は、平均的な特性値であり保証値ではありません。

型式	色	基準単価		スライド単価
		1~9個	10~29個	30個~
TAPE-33	黒	¥1,590	¥1,382	¥1,040

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては **0101ページ**



Order 注文例
型式
TAPE-33

耐熱性ビニルテープ

RoHS

耐熱



ココが特長

- 耐熱クラスH(180℃)相当**
- シリコン系粘着剤付きガラスクロス製の電気絶縁テープで、引張りに強く、耐熱性にも優れています。(180℃の連続使用が可能)
 - 3M製ガラスクロステープ69J



1個から注文OK!

出荷日	
1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください

在庫品

使用例



仕様

テープ材質	ガラス繊維
寸法	幅:19mm 全長:10m 厚さ:0.19mm
引張り強さ	200N/10mm
使用環境	屋内
耐熱区分	H種+180℃
重量(g)	52

※仕様欄の数値は、平均的な特性値であり保証値ではありません。

型式	色	基準単価		スライド単価
		1~9個	10~29個	30個~
TAPE-69J	白	¥1,880	¥1,680	¥1,344

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては **0101ページ**



Order 注文例
型式
TAPE-69J

2012.9
2013.8

6152