


の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

マーキングタイプ結束バンド印字サービス

RoHS

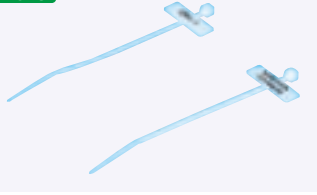

**ココが
特長**

1行に8文字まで可能、配線識別に最適

- 印字文字数は1行当たり8文字まで可能で、2行印字できます。
- 配線識別用として幅広い用途に使用可能です。
- 取扱いは、10本単位となります



Delivery
納期

出荷日

1~10パック	8日目
11パック~	都度見積

※異文字の商品を同時にご注文頂いた場合についても上記の出荷日を使用させて頂いていただく場合がございますので、予めご了承ください。

非在庫品

仕様

■文字仕様


加工方法	焼付印字
書体	シーティーケイオリジナルフォント 角ゴシック文字(およそ2.5角)
文字色	黒色
文字配列	縦、横ともH寸法、L寸法のセンター振り分け




1パック 10本入

型式	標準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック	
MCVA	¥730	¥657	¥591	
MCVB	¥980	¥882	¥793	

 ■文字1段の場合




■文字2段の場合

 

上段と下段は、(バックslash)で区切ります。、は印字されません。


無地の場合はMCV-100-100P **06109ページ**

外形図

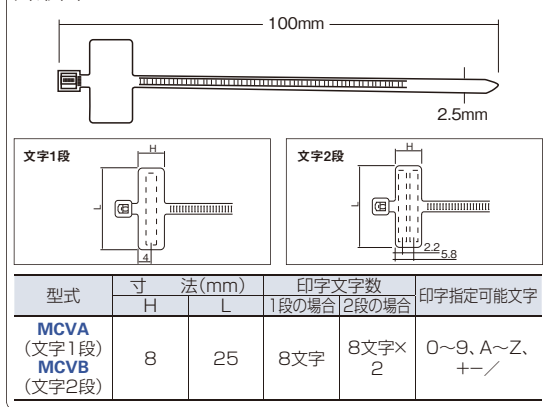

マーカプレート

 RoHS



**ココが
特長**

自由に書き込み可能な表示板

- ケーブルや電線束を識別するための表示板です。
- 表示板に文字や記号を油性マジックなどで自由に書き込みケーブルバンドで固定します。



・板厚が薄いため焼付印字はできません。



Delivery
納期


出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


使用例

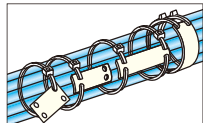

仕様

材質	ナイロン66、UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

外形図

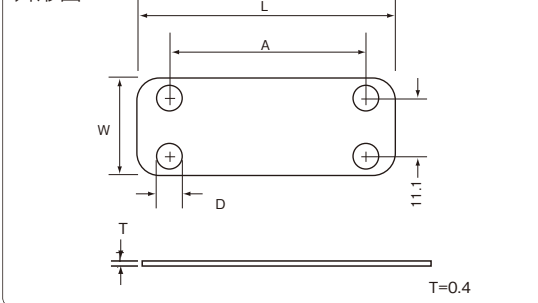

1パック 100枚入



型式	寸法				重量 (g/枚)	標準単価			スライド単価		
	L	D	W	A		1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック			
MT-3819-100P	38.5	5.0	19.1	26.2	0.35	¥980	¥784	¥686			
MT-4419-100P	45.3	5.0	19.1	32.8	0.45	¥1,040	¥832	¥728			
MT-5019-100P	50.5	5.3	19.1	38.0	0.55	¥1,180	¥944	¥826			
MT-6319-100P	65	5.2	19.1	52.3	0.60	¥1,480	¥1,184	¥1,036			
MT-6344-100P	63.8	5.9	44.8	51.7	1.80	¥2,220	¥1,776	¥1,554			
MT-8819-100P	90.0	5.3	19.1	77.9	1.00	¥2,060	¥1,648	¥1,442			



Order
注文例

型式

MT-6319-100P