

カッター

ケーブルカッター

RoHS



- ココが特長** 切断ケーブル径に合わせて3タイプをご用意!
- 切味抜群のケーブルカッター。
 - 銅線・アルミ線用です。(鉄線不可)
 - 小型ながら切断が非常に簡単です。



1個から注文OK!

出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	基準単価	材質	長さ	切断可能サイズ
PK-A202	¥1,720	SCM440	160mm	25mm ²
PK-A203	¥1,920	SCM440	210mm	38mm ²
PK-A201A	¥2,720	S45C	235mm	70mm ²

Example
使用方法



型式

PK-A202

フラットケーブルカッター

RoHS



- ココが特長** 56mm幅までのフラットケーブルを潰さずにカット!
- カットガイドによって直角(90°)に切断可能
 - 開きスプリング、ロック付
 - 材質:特殊工具鋼
 - 長さ:215mm 重さ:380g



1個から注文OK!

出荷日

1~5個 3日目

6個~ 都度見積

非在庫品



型式	基準単価
9415-215	¥11,000

Example
使用方法

一般の電線は専用カッターがなくともニッパー等で代用できますが、フラットケーブルを切るとなると専用のカッターが必要です。このフラットケーブルカッターは切断面を潰さずきれいにカットできます。また、カットガイドラインを使って切断するため圧接コネクタに正確に取り付け様にカットできます。



型式

9415-215

ラチェットケーブルカッター

RoHS



- ココが特長** 直径30mmの大径ケーブルも切断可能です
- ラチェット式のため、数回に分けて軽い操作で切断でき、しかもケーブルを傷めずに切断できます。
 - ロック機構、戻りバネ付き
 - 長さ250mm
 - 重さ700g



1個から注文OK!

出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	基準単価
LK325A	¥8,500

Example
使用方法

太いケーブルほど切断面をきれいに切りたいものです。きれいに切断しないと、電線接続に障害をもたらします。ラチェット構造のケーブルカッターを使うと、無理な力を加えることなく切断することができます。



型式

LK325A

配線ダクトカッター

RoHS



- ココが特長** 配線ダクト・端子台カバーが簡単に切断可能です



- ・安全上の注意: TC-100は、非常に鋭利な刃物です。ご使用前に必ず取り扱い説明書にしたがって正しくお使いください。
- ・スライドカバーの抜き差しは、ロックしてから注意して行ってください。
- ・刃先は安全の為、落としてあります。


Example
使用方法

【配線ダクトの切断】
・スライドカバー-取付け溝にスライドカバー-Bを取付けてください。受け部の凹部とスライドカバー-Bを併用することで配線ダクトを容易に切断できます。

【端子台カバーの切断】
・スライドカバー-取付け溝にスライドカバー-Aを取付けて切断してください。

【直角切断】

・アタッチメント取付け穴を2ヶ所から選択し、付属の蝶ネジと六角ナットを使用して直角アタッチメントを取付けてください。

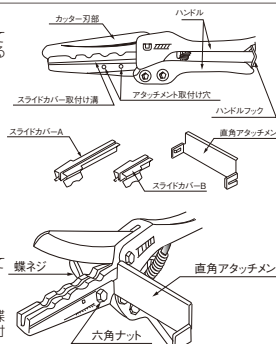

1個から注文OK!

出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	基準単価
TC-100	¥11,900



型式

TC-100