

カッター

配線ダクトトッパー

RoHS




ココが特長

高さ100mm迄の配線ダクトの柱が切断可能です

- 適用切断面
配線ダクト各種
プラスチックの切断
- 長さ: 33cm 重さ: 447g



・ご使用前に必ず商品添付の取扱説明書をご確認の上
ご使用ください。

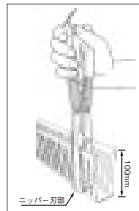

Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	基準単価
TDN-100	¥13,700



Order
注文例

型式
TDN-100

チューブカッター

RoHS



ココが特長

樹脂製チューブ専用の切断工具です


- チューブカッターの使用により、現場での長さ合わせが容易になり、切断面もきれいに仕上がる為、専用コネクタと組み合わせる場合には作業性が著しく向上します。
- 長さ: 210mm ●重さ: 110g



・カッターのハンドルをチューブと平行に引っ張ったり、よじったりしないで下さい。ハンドルを必要以上に強く握ったり、チューブを一度に切断する事は避けて下さい。

・土や砂、泥の付いたチューブの切断は、刃を傷める原因となります。また、金属製のチューブは切断できません。

EX Example
使用方法

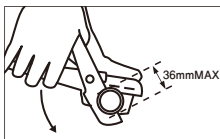

1. 切断するチューブの外径に合わせてカッターを開きます。
2. チューブを切断する位置にカッターの刃を合わせます。
3. ハンドルを軽く握り、下方へ回転させながらチューブを切ります。(左記イラストを参照下さい。)チューブの4分の3程度が切れた時点で、ハンドルを戻して残りの部分を切断します。



型式	基準単価
KWIKCUT	¥4,280



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~3個	翌日(当日)
4個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




Order
注文例

型式
KWIKCUT

パイプカッター

RoHS

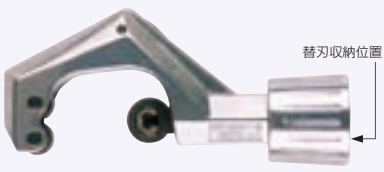

ココが特長

φ3~32mmまでの金属管が切断可能です

- 適合パイプ: ステンレス管、銅管
- 替刃1コ付属
- 長さ: 125mm ●重さ: 9.5g

EX Example
使用方法

【切断作業】

- ・ノブを回しローラーと丸刃でパイプを喰わえます。
- ・ノブを徐々に回し、本体をパイプのまわりに回転させながら切断します。
- ・この時、丸刃の切り込みの深さと本体の回転速さを適正にすることにより切断後のパイプの変形が少なく丸刃は長持ちします。

【面取作業】


- ・丸刃を本体内部に下げてから面取刃を引き出して面取りを行ってください。なお、面取刃を使用しないときは必ず元の位置に戻してください。

【丸刃の取替】

- ・切れ味が悪くなった場合は丸刃取付けピンのE型止め軸を外します。
- ・丸刃取付けピンを抜いて丸刃を外してください。
- ・ノブに内蔵されている替刃と取り替えてください。(ノブは常に丸刃を取り付けた状態にしてください。丸刃がついていないとガタついて正しい作業ができません)



型式	基準単価
TC-32S	¥5,540

 

Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品



Order
注文例

型式
TC-32S

電工ナイフ

RoHS



ココが特長

切る・剥くなどさまざまな作業に対応可能です

- 鍛造品 ●刃渡: 7cm、重さ: 119g
- 電工ナイフは電気、設備工事等では欠かせない道具のひとつです。切る・剥く・ブレードの背を叩いての木材加工などさまざまな作業に応用されます。この電工ナイフはこれらの用途に応えられる商品です。ハンドル部は滑りにくい木製で、また刃は鍛造品ですので硬さと柔軟性があり、砥石で研いでご使用いただければ常に最高の切れ味を長く保つことができます。



・取扱にはご注意ください。



型式	基準単価
DENKOU	¥1,800



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品



Order
注文例

型式
DENKOU