
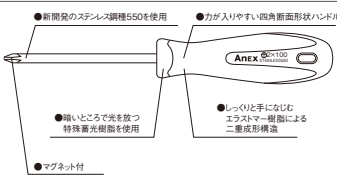


ドライバー

高強度ステンレスドライバー

RoHS

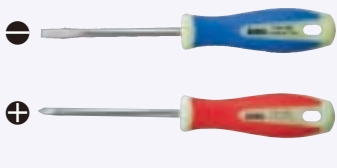

ココが特長

サビに強い高強度ステンレスドライバーです

- サビに強い高強度ステンレスドライバーです。新開発のステンレス鋼種550は、ステンレスの中でも耐食性に優れたSUS304と同等以上の高耐食性をもっており、塩害・酸性雨などの環境にも抜群の耐久性を発揮します。
- 特殊蓄光樹脂ハンドルが暗いところでの作業をサポートします。直射日光10分照射で24時間発光効果があります。
- ご注意：サビを防ぐために、使用後軸部の塩分等汚れをよく拭いてください。他の工具からのサビの移転を防ぐため、他の鋼製工具と分けて保管してください。



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品




型式	ドライバタイプ	先端サイズ		軸長mm	軸径mm	クリップ径mm	長さmm	重さ	単価
		刃mm	厚mm						
NO-1505-5.5-75	マイナス	5.5	0.75	75	5.5	29	175	70g	¥760
NO-1505-6-100		6.0	0.95	100	6.3	32	210	100g	¥860
NO-1505-1-75	プラス	No.1		75	5.5	29	175	70g	¥760
NO-1505-2-100		No.2		100	6.3	32	210	100g	¥860



Order注文例	型式
	NO-1505-5.5-75

両頭3本組差換式精密ドライバー

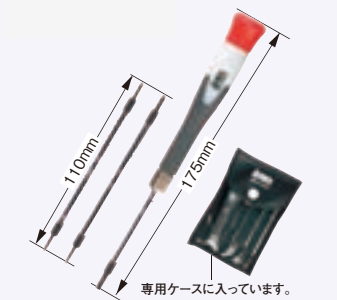

ココが特長

エストラマー樹脂とPPPIによる二重成形グリップ

- グリップは滑りにくいエストラマー樹脂とPPPIによる二重成形。
- 刃先は高強度なクロームモリブデンバナジウム鋼を使用。
- 精密差替ドライバー：+000/+00、+0/-1.8、-3.0/+1
- 疲れにくい力が入る四角断面形状ハンドル・大型クリップを採用。
- セットの重さ：91g



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品




型式	基準単価
NO-3600	¥2,280

Order注文例	型式
	NO-3600

精密ドライバーセット

RoHS

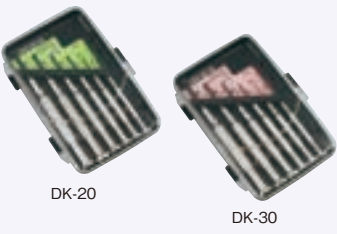

ココが特長

6本組の精密ドライバーです



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品



型式	タイプ	軸径mm	重さ	単価
DK-20	プラス	1.4、1.6、2.0、2.4、3.0、3.5	152g	¥1,310
DK-30	マイナス	0.9、1.2、1.8、2.3、3.0、3.5	153g	¥1,420

Order注文例	型式
	DK-20

高強度ステンレスドライバー

RoHS



ココが特長

ストレート結合とL字結合の2通りの結合が可能

- 刃先には靱性・耐摩耗性に優れたクローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用。
- グリップには、耐油・耐薬品・耐衝撃・絶縁性に優れたプラスチック、アセテート樹脂を使用し、さらにパワーグリップにはエラストマーソフト樹脂のカバーハンドルを装着しているため使用感が優れています。
- ドライバーとパワーグリップとの結合にロック機構を採用しているため抜き差しが容易にできます。また通常のストレート結合と、より力が入るL字結合ができます。
- 構成商品：-3、-5、-6、+0、+1、+2、針、ギムネ、パワーグリップ
- 各ドライバー全長：135mm、ハンドル部70mm
- セットの重さ：320g



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品



型式	基準単価
NO-6900	¥1,800

Order注文例	型式
	NO-6900