

ハンダステーション

RoHS



ココが
特長

鉛フリー対応の省スペースハンダステーションです

- 従来品の936-6よりも出力を30%UP。350℃までの立上り時間を約20秒短縮、コテ先の温度降下も減少。
- 省スペース設計で従来品よりも設置スペースを50%削減
- T18-Bが同梱されています。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品

仕様

型式	FX-888-01SV	FX-888-01BK	FX-888-01RD	FX-888-01BY
本体色	シルバー	ブラック	レッド	ブルー&イエロー
コテ台色	シルバー			ブルー&イエロー
消費電力	AC100V(50/60Hz)70W			


ステーション部

出力電力	AC26V
制御温度	200~450℃
温度制度	設定温度に対して±10℃ 無負荷時リップル温度±1℃
外形寸法	95(W)×118(H)×136(D)
重量	1.3Kg

コテ部

消費電力	AC26V 65W
コテ先アース間抵抗	2Ω以下
漏れ電圧	2mV以下
コード	1.2m
全長(コード除く)	190mm
重量(コード除く)	44g

交換コテ先

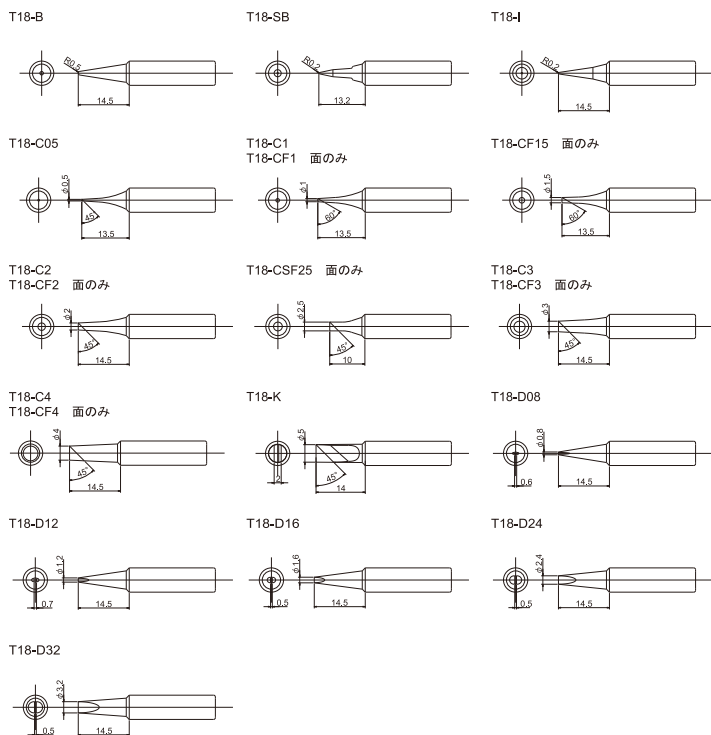

Order
注文例

型式

FX-888-01SV



型式	価格
FX-888-01SV	¥12,800
FX-888-01BK	
FX-888-01RD	
FX-888-01BY	
T18-B	¥570
T18-SB	¥790
T18-I	¥570
T18-C05	¥830
T18-C1	¥830
T18-CF1	¥790
T18-CF15	¥830
T18-C2	¥570
T18-CF2	¥570
T18-CSF25	¥570
T18-C3	¥570
T18-CF3	¥570
T18-C4	¥570
T18-CF4	¥570
T18-K	¥1,170
T18-D08	¥570
T18-D12	¥570
T18-D16	¥570
T18-D24	¥570
T18-D32	¥570

配線用工具

工具

切断工具

電線剥き工具

ニッパー

圧接工具・
圧着工具

ピンセット・
レンチ

ドライバー

工具セット・
ツールボックス

ヒートガン

チューブ
プリンタ

テスター

ハンダ用品