


## 防水エコノミータイプ(プラスチックラッチ式)

RoHS

2D CAD TÜV VDE IP66 穴加工

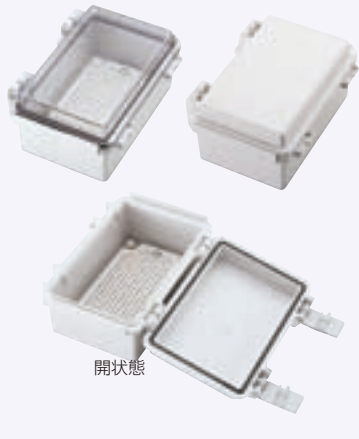

開状態

ココが特長

配線の中継用途に最適な小型開閉式ボックスです

- トップカバーの着脱が可能なプラスチックラッチ式です。
- 南京錠の取付穴がございませす。
- TÜV規格を取得しています。



・取付足は付属してありません。

基本仕様

|         |                  |  |
|---------|------------------|--|
| 材質      | トップカバー           | ABS (AG: ホワイトグレー)<br>ポリカーボネート (AT: 透明) |
|         | ボディ              | ABS (ホワイトグレー)                          |
|         | ガスケット            | 発泡ポリウレタン                               |
|         | ヒンジ・ラッチ          | 強化プラスチック(グレー)                          |
|         | 取付ベース            | ABS(ホワイトグレー)                           |
| 保護等級    | IP66             |  |
| 難燃性グレード | ABS UL94-HB      |  |
|         | ポリカーボネート UL94-V0 |  |
| 使用温度範囲  | -40℃~+80℃        |  |
| 平均板厚    | 4mm              |  |

出荷日

|      |        |
|------|--------|
| 1~5個 | 翌日(当日) |
| 6個~  | 都度見積   |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order 注文例

型式

KBOXEN-AG-1013




| トップカバー：ホワイトグレー   | 基準単価   | スライド単価 |        | トップカバー：透明        | 基準単価   | スライド単価 |        |
|------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 型式               | 1~9個   | 10~19個 | 20~99個 | 型式               | 1~9個   | 10~19個 | 20~99個 |
| KBOXEN-AG-1013   | ¥1,200 | ¥1,100 | ¥990   | KBOXEN-AT-1013   | ¥1,350 | ¥1,240 | ¥1,120 |
| KBOXEN-AG-1015   | ¥1,350 | ¥1,240 | ¥1,120 | KBOXEN-AT-1015   | ¥1,720 | ¥1,580 | ¥1,420 |
| KBOXEN-AG-1020   | ¥1,610 | ¥1,480 | ¥1,330 | KBOXEN-AT-1020   | ¥1,840 | ¥1,690 | ¥1,520 |
| KBOXEN-AG-1027   | ¥1,720 | ¥1,580 | ¥1,420 | KBOXEN-AT-1027   | ¥1,960 | ¥1,800 | ¥1,620 |
| KBOXEN-AG-1515   | ¥1,720 | ¥1,580 | ¥1,420 | KBOXEN-AT-1515   | ¥1,960 | ¥1,800 | ¥1,620 |
| KBOXEN-AG-1520   | ¥1,960 | ¥1,800 | ¥1,620 | KBOXEN-AT-1520   | ¥2,230 | ¥2,050 | ¥1,850 |
| KBOXEN-AG-1818   | ¥2,840 | ¥2,610 | ¥2,350 | KBOXEN-AT-1818   | ¥3,300 | ¥3,030 | ¥2,730 |
| KBOXEN-AG-2030-S | ¥3,070 | ¥2,820 | ¥2,540 | KBOXEN-AT-2030-S | ¥3,500 | ¥3,220 | ¥2,900 |
| KBOXEN-AG-2030   | ¥3,230 | ¥2,970 | ¥2,680 | KBOXEN-AT-2030   | ¥3,580 | ¥3,290 | ¥2,970 |
| KBOXEN-AG-2030-B | ¥3,580 | ¥3,290 | ¥2,970 | KBOXEN-AT-2030-B | ¥3,920 | ¥3,600 | ¥3,250 |
| KBOXEN-AG-2535   | ¥4,670 | ¥4,290 | ¥3,870 | KBOXEN-AT-2535   | ¥5,410 | ¥4,970 | ¥4,490 |

ボックス内部構造



タッピングビス(付属)

南京錠 取付穴

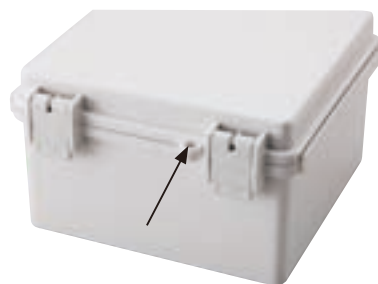

07517ページ




外部取付足


外形図

(単位: mm)


KBOXEN-A\*-1013

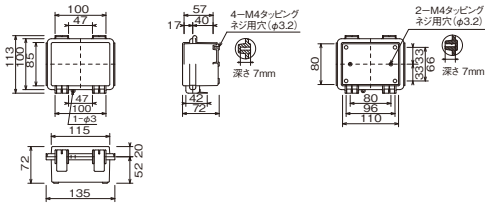


KBOXEN-A\*-1818

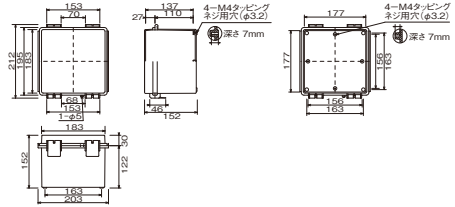


KBOXEN-A\*-1015

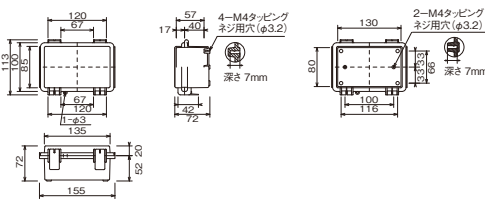


KBOXEN-A\*-2030-S

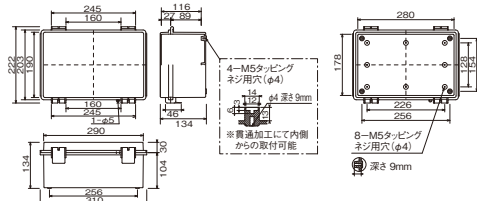


KBOXEN-A\*-1020

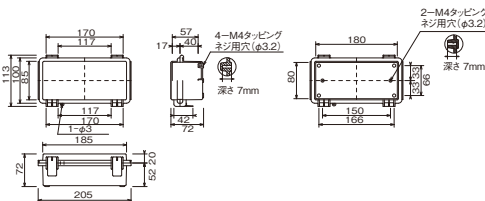


KBOXEN-A\*-2030

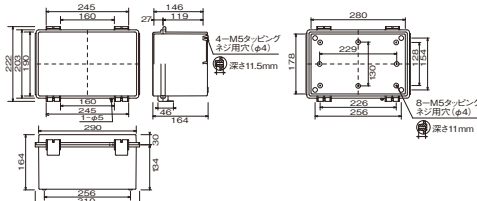


KBOXEN-A\*-1027

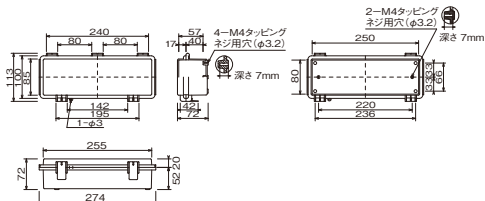


KBOXEN-A\*-2030-B

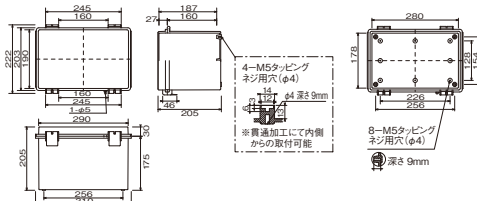


KBOXEN-A\*-1515

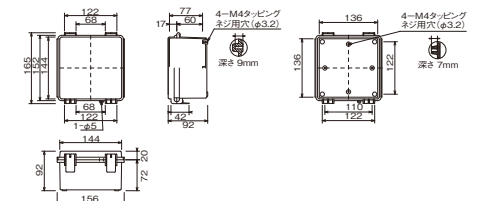

KBOXEN-A\*-2535

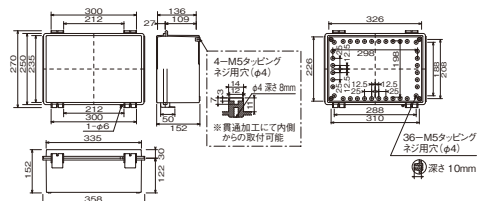

KBOXEN-A\*-1520

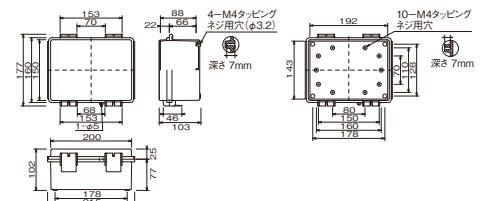

## KBOXシリーズ専用アクセサリ

制御ボックス

固定サイズ  
コントロール  
ボックス

ボックス  
セクション  
ガイド

Rシリーズ  
案内

Fシリーズ  
案内

ボックス  
アクセサリ  
案内

Rシリーズ  
スチール  
ボックス

Rシリーズ  
ステンレス  
ボックス

Rシリーズ  
アルミ  
ボックス

Fシリーズ  
自立盤  
ボックス

Fシリーズ  
制御盤  
ボックス

Fシリーズ  
制御盤ボックス  
カラータイプ

Fシリーズ  
ノイズ対策  
ボックス

Fシリーズ  
中継ボックス

Fシリーズ  
ステンレス  
ボックス

Fシリーズ  
アルミコントロール  
ボックス

固定サイズ  
コントロール  
ボックス

固定サイズ  
中継・端子台  
ボックス

穴加工  
見積方法

出荷日  
カレンダー

2012.9

2013.8

KBOXENシリーズ用外部取付足

RoHS



**ココが  
特長**

**KBOXENシリーズ専用の外部取付足**

●付属のタッピングビスでボックスの底面に取付けます。

**Order  
注文例**

|                    |
|--------------------|
| 型式                 |
| <b>KBOXDS-B-40</b> |


**¥**

**1パック 4個入**

**基本仕様**

|    |       |
|----|-------|
| 材質 | ステンレス |
|----|-------|

| 型式                 | 基準単価   | スライド単価   |
|--------------------|--------|----------|
|                    | 1~9パック | 10~99パック |
| <b>KBOXDS-B-40</b> | ¥470   | ¥420     |
| <b>KBOXDS-B-50</b> | ¥470   | ¥420     |
| <b>KBOXDS-B-60</b> | ¥620   | ¥550     |

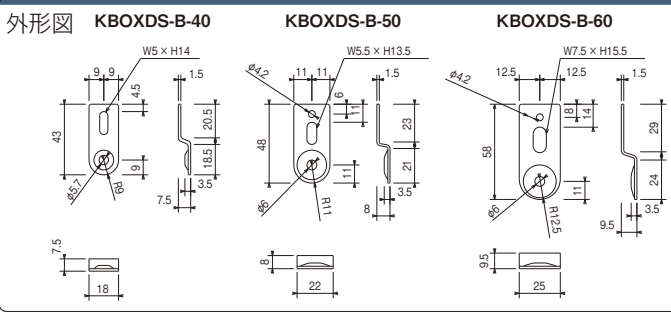

### KBOXENシリーズ対応表

| 取付足型式              | 適合ボックス  | ビス仕様               |
|--------------------|---|--------------------|
| <b>KBOXDS-B-40</b> | KBOXEN-A*-1013、-1015<br>-1020、-1027<br>-1515、-1520<br>-1818 | M4×8<br>タッピング(4個)  |
| <b>KBOXDS-B-50</b> | KBOXEN-A*-1818、-2030-S<br>-2030、-2030-B                     | M5×10<br>タッピング(4個) |
| <b>KBOXDS-B-60</b> | KBOXEN-A*-2535  | M5×10<br>タッピング(4個) |

**Delivery  
納期**

納期

**出荷日**

|        |                |
|--------|----------------|
| 1~5パック | <b>翌日</b> (当日) |
| 6パック~  | <b>都度見積</b>    |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

施錠用金具

RoHS



**ココが  
特長**

**南京錠の取付が可能となります**

- 後付けの施錠用金具です。
- 南京錠の取付により安全性が確保できます。

**!**  
ご注意

金具の取付には別途ボックスへの穴加工が必要です。

**Order  
注文例**


|                   |
|-------------------|
| 型式                |
| <b>KBOXDSK-40</b> |

**¥**

**基本仕様**

|    |       |
|----|-------|
| 材質 | ステンレス |
|----|-------|

| 型式                | 基準単価 | スライド単価 |
|-------------------|------|--------|
|                   | 1~9個 | 10~99個 |
| <b>KBOXDSK-40</b> | ¥850 | ¥760   |

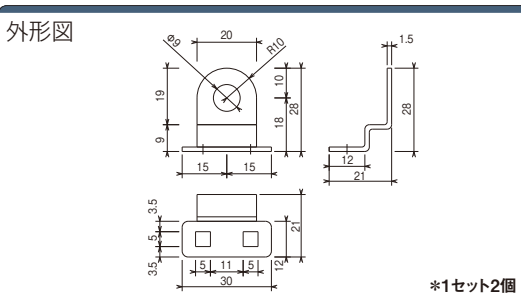

**Delivery  
納期**

納期

**出荷日**

|      |                |
|------|----------------|
| 1~5個 | <b>翌日</b> (当日) |
| 6個~  | <b>都度見積</b>    |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

