


## 大型防水タイプ(ステンレスラッチ式)

RoHS

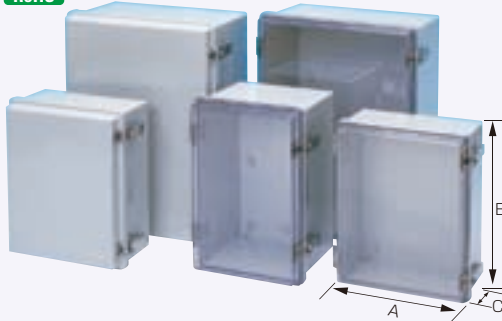

2D CAD Webボックス 穴加工 穴加工 IP66 TÜV



**ココが特長**  
**制御機器を取り付けて使用可能です!!**  
 ●ステンレスラッチ式で開閉が可能です。  
 ●取付ベースを付属しています。  
 ●TUV規格を取得しています。

出荷日	
1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式  
**KBOXDS-AG-012**

**基本仕様**

材質	トップカバー	ABS(AG:ホワイトグレー) ポリカーボネート(AT:透明)
	ボディ	ABS(ホワイトグレー)
	ガスケット	発泡ポリウレタン
	ヒンジ	ステンレス(SUS304)
	ラッチ	ステンレス(SUS304)
	取付ベース ブラケット	スチール(SGCC) ステンレス(SUS304)
保護等級	IP66	
使用温度範囲	-40℃~+80℃	
平均板厚	5mm	
難燃性グレード	ABS	UL94-HB
	ポリカーボネート	UL94-V0

**付属品**

名称	数量
取付足/取付ネジ	4組
取付ベース	1個

**取付足/取付ネジ**



**取付ベース(スチール)**



ご注意

KBOXDS-AG-012  
 KBOXDS-AG-03  
 KBOXDS-AT-012  
 KBOXDS-AT-03

には左写真のような樹脂注入痕がつかます。ご了承ください。



**トップカバー(グレー)**

型式	基準単価		スライド単価	
	1~9個	10~19個	20~99個	
KBOXDS-AG-012	¥5,670	¥5,160	¥4,900	
KBOXDS-AG-015	¥5,830	¥5,300	¥5,040	
KBOXDS-AG-01	¥6,460	¥5,880	¥5,590	
KBOXDS-AG-02	¥9,930	¥9,030	¥8,590	
KBOXDS-AG-03	¥13,740	¥12,500	¥11,890	

**トップカバー(透明)**

型式	基準単価		スライド単価	
	1~9個	10~19個	20~99個	
KBOXDS-AT-012	¥6,230	¥5,670	¥5,390	
KBOXDS-AT-015	¥6,350	¥5,780	¥5,500	
KBOXDS-AT-01	¥7,020	¥6,390	¥6,070	
KBOXDS-AT-02	¥10,770	¥9,890	¥9,320	
KBOXDS-AT-03	¥15,260	¥13,890	¥13,200	

**寸法表**

(単位: mm)

型式	A	A2	A3	A4	B	B2	B3	B4	C	C1	C2	AG自重(g)	AT自重(g)
KBOXDS-A*-012	225	204	189	158	275	254	240	210	120	90	30	1572	1648
KBOXDS-A*-015	200	177	152	129	300	276	252	227	150	120	30	1572	1616
KBOXDS-A*-01	200	177	152	128	300	276	253	226	180	150	30	1720	1770
KBOXDS-A*-02	300	275	252	228	400	375	352	325	180	150	30	3212	3296
KBOXDS-A*-03	400	372	354	328	500	474	454	428	200	170	30	5034	5118

制御ボックス  
 固定サイズ  
 ボックス  
 スロットル

ボックス  
 セレクション  
 ガイド

Rシリーズ  
 案内

Fシリーズ  
 案内

ボックス  
 アクセサリー  
 案内

Rシリーズ  
 スチール  
 ボックス

Rシリーズ  
 ステンレス  
 ボックス

Rシリーズ  
 アルミ  
 ボックス

Fシリーズ  
 自立盤  
 ボックス

Fシリーズ  
 制御盤  
 ボックス

Fシリーズ  
 制御盤ボックス  
 カラータイプ

Fシリーズ  
 ノイズ対策  
 ボックス

Fシリーズ  
 中継ボックス

Fシリーズ  
 ステンレス  
 ボックス

Fシリーズ  
 アルミコントロール  
 ボックス

固定サイズ  
 コントロール  
 ボックス

固定サイズ  
 中継・端子台  
 ボックス

穴加工  
 見積方法

出荷日  
 カレンダー

