


Steel Terminal Box スチール製端子台ボックス

フタ式DINレール付タイプ


RoHS

穴有りタイプ

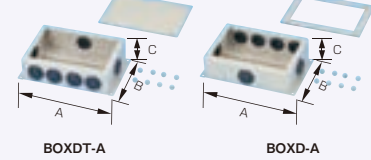

RoHS

穴なしタイプ

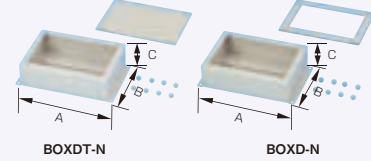

2D CAD 取入スペース 固定サイズ スチール



Delivery
納期

ココが
特長

DINレール付タイプの中継用ボックスです!

- フタをネジ止めるタイプの中継ボックスです。
- フタは「窓あり」と「窓なし」の2タイプから選択できます。
- DIN規格35mmレールを付けています。
- ・本体は防水・防塵構造ではありません。
- ・DINレールは溶接しているため、取り外しは出来ません。
- ・表面処理は焼付塗装(塗装色5Y7/1)になります。



ご注意



Order
注文例

型式

BOXDTF-A120

出荷日	
1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

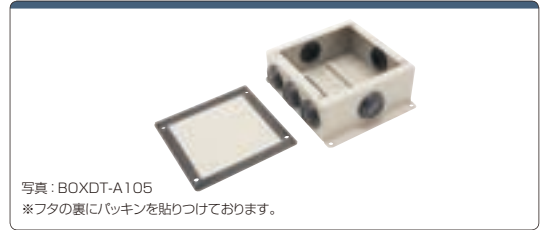


写真: BOXDT-A105

※フタの裏にパッキンを貼りつけております。

寸法表

型式	サイズ(単位: mm)					
	A	B	C	S	T	
BOXDT-N BOXD-N BOXDT-A BOXD-A	80	100	105	50 M A X	80	55
	105	125	105		105	80
	120	140	105		120	95
	150	170	105		150	125
	220	240	105		220	195
	255	275	125		255	230
	290	310	125		290	265
360	380	125	360	335		
BOXDF-N BOXDTF-N BOXDF-A BOXDTF-A	120	140	125	95 M A X	120	95
	220	240	125		220	195

*BOXD-Nに関しては150、220、255、290、360の商品はございません。

*BOXD-Aに関しては150、220、255、290、360の商品はございません。



■穴有り窓無し

型式	標準単価 1~9個	スライド単価 10~49個	カバー スクリュー 数量	自重(g)	
					BOXDT-A
BOXDT-A	105	¥3,150	¥2,820	4	588
BOXDT-A	120	¥3,340	¥2,990	4	644
BOXDT-A	150	¥3,800	¥3,400	4	773
BOXDT-A	220	¥4,430	¥3,960	6	1070
BOXDT-A	255	¥5,650	¥5,330	6	1332
BOXDT-A	290	¥6,340	¥5,990	6	1498
BOXDT-A	360	¥7,230	¥6,840	6	1839
BOXDTF-A	120	¥4,690	¥4,430	4	985
BOXDTF-A	220	¥6,250	¥5,900	6	1560

■穴無し窓無し

型式	標準単価 1~9個	スライド単価 10~49個	カバー スクリュー 数量	自重(g)	
					BOXDT-N
BOXDT-N	105	¥2,790	¥2,500	4	592
BOXDT-N	120	¥2,970	¥2,670	4	654
BOXDT-N	150	¥3,340	¥2,990	4	774
BOXDT-N	220	¥3,870	¥3,480	6	1046
BOXDT-N	255	¥5,090	¥4,810	6	1353
BOXDT-N	290	¥5,830	¥5,490	6	1511
BOXDT-N	360	¥6,670	¥6,310	6	1852
BOXDTF-N	120	¥4,230	¥3,980	4	1012
BOXDTF-N	220	¥5,620	¥5,310	6	1574

■穴有り窓有り


型式	標準単価 1~9個	スライド単価 10~49個	カバー スクリュー 数量	自重(g)	
					BOXD-A
BOXD-A	105	¥3,290	¥3,080	4	528
BOXD-A	120	¥3,480	¥3,260	4	573
BOXDF-A	120	¥7,020	¥6,630	4	896
BOXDF-A	220	¥9,040	¥8,550	6	1377

■穴無し窓有り

型式	標準単価 1~9個	スライド単価 10~49個	カバー スクリュー 数量	自重(g)	
					BOXD-N
BOXD-N	105	¥2,910	¥2,710	4	531
BOXD-N	120	¥3,100	¥2,900	4	584
BOXDF-N	120	¥6,390	¥6,040	4	923
BOXDF-N	220	¥8,270	¥7,820	6	1394


外形図(低背タイプ)

(単位: mm)

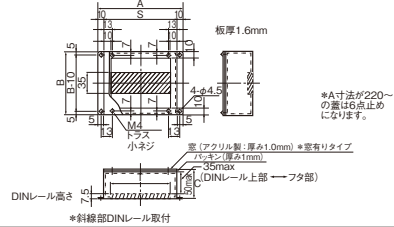

外形図(深底タイプ)

(単位: mm)

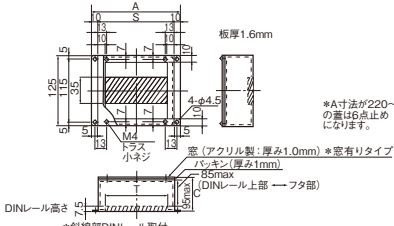

制御ボックス
固定サイズ
中継・端子台
ボックス

ボックス
セレクション
ガイド

Rシリーズ
案内

Fシリーズ
案内

ボックス
アクセス
案内

Rシリーズ
スチール
ボックス

Rシリーズ
ステンレス
ボックス

Rシリーズ
アルミ
ボックス

Fシリーズ
自立盤
ボックス

Fシリーズ
制御盤
ボックス

Fシリーズ
制御盤
カラータイプ

Fシリーズ
ノイズ対策
ボックス

Fシリーズ
中継ボックス

Fシリーズ
ステンレス
ボックス

Fシリーズ
アルミ
コントロール
ボックス

固定サイズ
コントロール
ボックス

固定サイズ
中継・端子台
ボックス

穴加工
見積方法

出荷日
カレンダー

2012.9

2013.8

7527

センサアンプ
ボックス

スチール製
端子台
ボックス


プラスチック製
端子台
ボックス

スチールボックス
アルミダイキャスト製
端子台ボックス

穴有りタイプの穴加工寸法図


(単位: mm)

BOXD-A80
BOXDT-A80

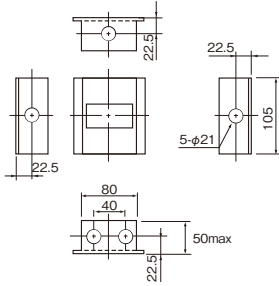


各穴膜付き
グロメット付き

BOXD-A105
BOXDT-A105

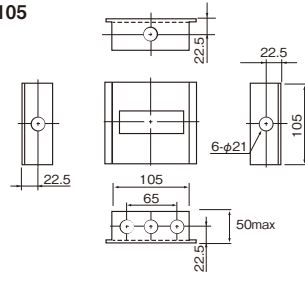


各穴膜付き
グロメット付き

BOXD-A120
BOXDT-A120

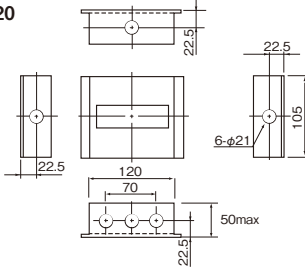


各穴膜付き
グロメット付き

BOXDT-A150

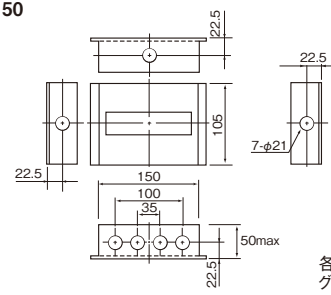


各穴膜付き
グロメット付き

BOXDT-A220

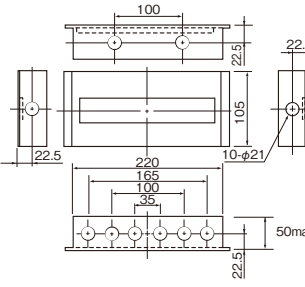


各穴膜付き
グロメット付き

BOXDT-A255

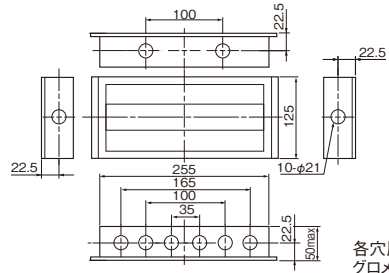


各穴膜付き
グロメット付き

BOXDT-A290

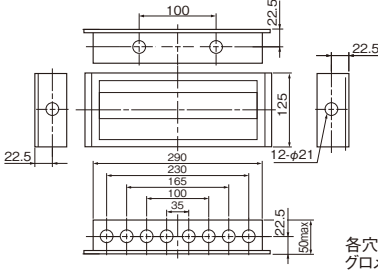


各穴膜付き
グロメット付き

BOXDT-A360

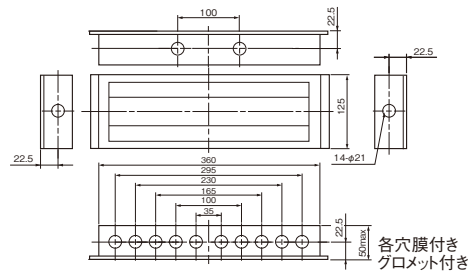


各穴膜付き
グロメット付き

BOXDF-A120
BOXDTF-A120

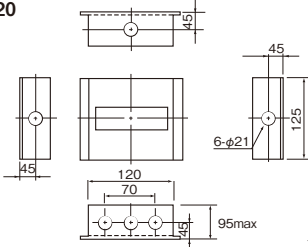

各穴膜付き
グロメット付き

BOXDF-A220
BOXDTF-A220

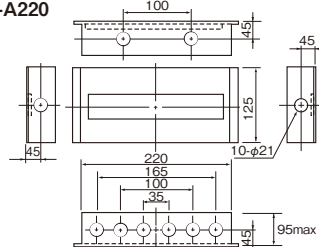

各穴膜付き
グロメット付き