

KGNシリーズ

RoHS



開状態



付属ゴムブッシング

ココが
特長

スチール製のコントロールボックスです

- IP40閉鎖型のスチール製コントロールボックスです。
- スイッチ取付用のユニット取付穴があるタイプとないタイプから選択いただけます。

穴加工 固定サイズ スチール



Delivery
納期

出荷日

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



Order
注文例

型式

KGNW-111Y



ご注意


- ・内部ロックアウト穴(φ16またはφ22)を抜くときは、中心より2箇所の切残し部分とは逆の部位にドライバの先端などを当て、軽くたたいてください。
- ・外部ロックアウト穴(φ20またはφ27)を抜くときは、予め内部ロックアウト穴を抜いてから、ペンチなどでこじ開けてください。

仕様

付属ゴムブッシング(色: 黒色)

材質	鋼板製	ボックスの種類		ゴムブッシングの外径寸法		適合するロックアウト穴
		種類	外径寸法	内径寸法	適合するロックアウト穴	
板厚	1.0mm	1点用・2点用	φ30mm	φ16mm	φ20またはφ22穴	
塗装色	5Y7/1半つや	3点用・4点用	φ38mm	φ20mm	φ27穴	


型式	種類	ユニット取付穴	サイズ区分	外形(単位:mm)	h(単位:mm)	基準単価 1~9個	スライド単価 10~19個	自重(g)
KGNW-111Y	1点用	有り	A		75	¥1,120	¥1,100	400
KGN110Y	1点用	無し	A		75	¥1,110	¥1,080	400
KGNW-212Y	2点用	有り	B		125	¥1,280	¥1,230	500
KGN210Y	2点用	無し	B		125	¥1,270	¥1,210	500
KGNW-313Y	3点用	有り	C		175	¥1,510	¥1,460	600
KGN310Y	3点用	無し	C		175	¥1,500	¥1,450	600
KGNW-314Y	4点用	有り	C		175	¥1,670	¥1,600	600
KGN410Y	4点用	無し	D		225	¥1,750	¥1,710	700

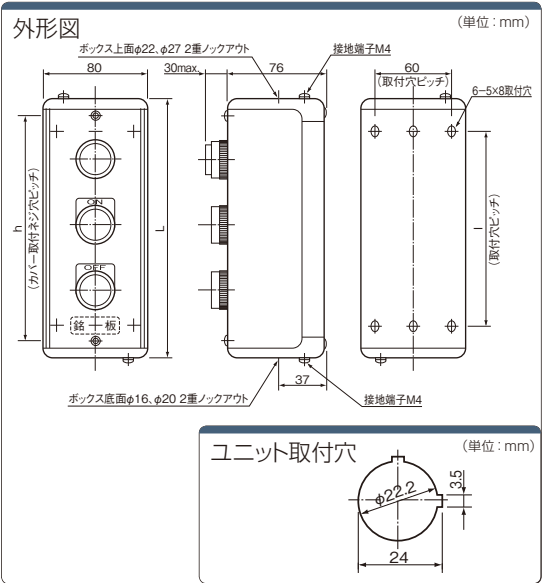

サイズ区分	A	B	C	D
L	100	150	200	250
I	50	100	150	200

TBTCシリーズ / TBTHシリーズ

RoHS

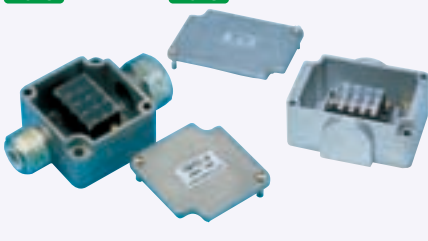

RoHS

ココが
特長

防塵防水機能の端子台ボックスです!

- アルミ合金ダイキャスト製の4極端子台付中継ボックス。
- 適合ケーブルに応じて2種類を品揃え。
- IP67の防塵防水機能

IP67 固定サイズ アルミダイキャスト



Delivery
納期

出荷日

1~5パック	5日目
6パック~	都度見積

非在庫品



Order
注文例

型式

TBTC-4-4-2P

端子台仕様

定格電圧	250V	
定格電流	10A	
絶縁抵抗	1000MΩ以上(DC500V)	
耐電圧	AC2000V 1分間	
本体材質	本体	PBT 94V-0
	導電板	黄銅 ニッケルメッキ
	結線ビス	M3-6L 鉄 ニッケル処理
	カバー	ポリカーボネイト 94V-0(透明)
使用温度範囲	-40℃~+90℃	



1パック 2個入

型式	クランプタイプ	単価			自重(g)
		基準単価 1~9/パック	スライド単価 10~29/パック	30~99/パック	
TBTC-4-4-2P	ケーブル外径φ3~4	¥5,000	¥4,960	¥4,900	400
TBTC-4-6-2P	ケーブル外径φ5~6	¥5,000	¥4,960	¥4,900	400
TBTH-4-2P	ケーブルクランプ無し	¥3,840	¥3,800	¥3,700	556

ボックス仕様は、e-Catalogに掲載しております。

制御ボックス



固定サイズ
中継・端子台
ボックス

ボックス
セクション
ガイド

Rシリーズ
案内

Fシリーズ
案内

ボックス
アクセス
案内

Rシリーズ
スチール
ボックス

Rシリーズ
ステンレス
ボックス

Rシリーズ
アルミ
ボックス

Fシリーズ
自立盤
ボックス

Fシリーズ
制御盤
ボックス

Fシリーズ
制御盤ボックス
カラータイプ

Fシリーズ
ノイズ対策
ボックス

Fシリーズ
中継ボックス

Fシリーズ
ステンレス
ボックス

Fシリーズ
アルミコントロール
ボックス

固定サイズ
コントロール
ボックス

固定サイズ
中継・端子台
ボックス

穴加工
見積方法

出荷日
カレンダー