

樹脂製ルーバー

丸型ルーバー

RoHS



ココが
特長

フィルター付きの樹脂製丸型ルーバー!

- 防虫用のステンレス網を取付けています。
- ボックスに丸穴加工のみで簡単に取付けできます。
- フィルターは外部より交換可能で、水洗いにより再使用も可能です。
- 取付可能板厚：1.2mm～3.2mm

2D
CAD



Delivery
納期


出荷日

1～5個 **翌日**(当日)

6個～ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

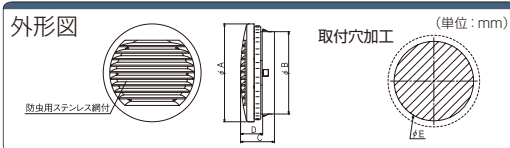

Order
注文例

型式 - 色
MLR75F - **K**



色仕様

色記号	色
K	クリーム(近似マンセル値2.5Y9/1)
G	グレイ(近似マンセル値5Y7/1)

仕様

材質	仕様
カバー	AES樹脂
本体	PS樹脂
フィルター(不織布)	モダアクリルポリエステル 防塵率70%

型式	色記号	基準単価 1～5個	スライド単価 6～99個	サイズ(単位:mm)					自重(g)
				A	B	C	D	E	
MLR75F	K(クリーム)	¥1,090	¥970	75	64	37.5	23	65	60
MLR90F	G(グレイ)	¥1,290	¥1,150	90	76	38.5	24	77	80

角型ルーバー

RoHS



ココが
特長

フィルター付きの樹脂製角型ルーバー!

- 防虫用のステンレス網を取付けています。
- ボックスに丸穴か角穴のどちらかの加工で簡単に取付けできます。
- フィルターは外部より交換可能で、水洗いにより再使用も可能です。
- 取付可能板厚：1.2mm～3.2mm

2D
CAD



Delivery
納期


出荷日

1～5個 **翌日**(当日)

6個～ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

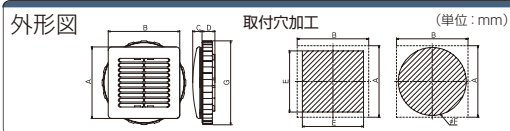

Order
注文例

型式 - 色
MLS100F - **K**



色仕様

色記号	色
K	クリーム(近似マンセル値2.5Y9/1)
G	グレイ(近似マンセル値5Y7/1)


仕様

材質	仕様
カバー	AES樹脂
本体	PS樹脂
フィルター(不織布)	モダアクリルポリエステル 防塵率53%


型式	色記号	基準単価 1～5個	スライド単価 6～99個	サイズ(単位:mm)							自重(g)
				A	B	C	D	E	F	G	
MLS100F	K(クリーム)	¥3,360	¥3,010	100	100	13	21	81	95	117	160
MLS120F	G(グレイ)	¥3,940	¥3,540	120	120	15	18	95	114	133	200
MLS150F	G(グレイ)	¥4,700	¥4,220	150	150	17	18	118	142	164	300

丸型ルーバー取付方法

①：ルーバー本体をボックス内側からセットし、ボックス外側から締め付けます。

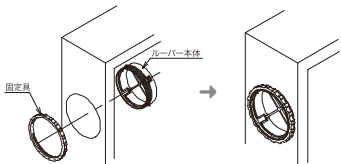


②：フィルターを本体の中に収納し、カバーを取付けてください。カバーが完成図の通りになるよう調整してください。

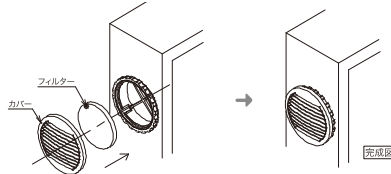


角型ルーバー取付方法

①：ルーバー本体をボックスの外側からボックス開口部に取付けます。

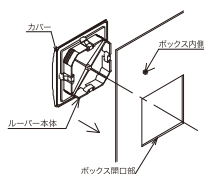

②：ボックスの内側から固定具をルーバー本体に押し当て、右に回して締め付けます。固定具が「カチカチ」と音をたててすべり出すまで回して締め付ければ取付完了です。

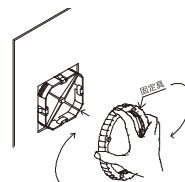

ボックス用
アククセサリ

漏電遮断器
取付台

ウレタン付
ケーブル
クランプ

樹脂製
ルーバー

スチール製
ルーバー

スチール製・
ステンレス製
小型ルーバー

補修塗料

図面ホルダ

DINレール

パッキン

テープ

銅バー

絶縁支持台

ゴム足