


DINレール(アルミタイプ)

RoHS

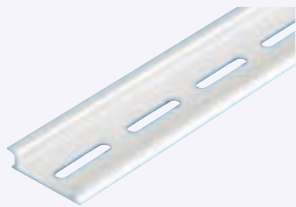

取付穴：4.5×25長穴

ココが
特長

切断面はバリのないキレイな仕上がります!

- 低価格を実現したミスオリジナルDINレール。
- 面倒なDINレールの切断もおまかせください。
- 65~495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です。

切断面



Delivery
納期

出荷日(定尺)

1~30本 **翌日**(当日)

31本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

出荷日(長さ指定)

1~30本 **3日目**

31本~ **都度見積**

非在庫品

基本仕様

材質	アルミ
表面処理	アルマイト処理
推奨取付ネジサイズ	M4



Order
注文例

型式	全長L
MRC	1000




在庫品 ●定尺1000mm

型式	全長L (mm)	基準単価	スライド単価		自重 (g)	
MRC-1000	1000	¥860	10~19本 ¥400	20~49本 ¥300	50本~ ¥190	168

外形図

(単位: mm)

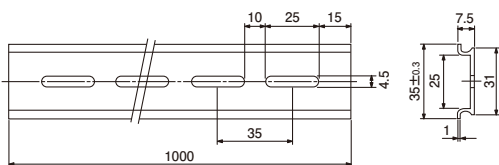

※長さ指定タイプの場合、端からの寸法は一定ではありません。

非在庫品 ●全長Lを65~495mmまで5mm毎で指定可能

型式	65~100(mm)		105~300(mm)		305~495(mm)	
	基準単価	スライド単価	基準単価	スライド単価	基準単価	スライド単価
MRC	¥890	¥840	¥930	¥880	¥1,080	¥1,020

アルミ導電性DINレール

RoHS



取付穴：4.5×25長穴

ココが
特長

アースが取れるアルミDINレール登場!

- 表面に導電処理を施したアルミDINレールです。
- 軽量化に貢献します。



Delivery
納期

出荷日(定尺)

1~30本 **翌日**(当日)

31本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

基本仕様

材質	A6063S-T5
表面処理	パブロエコート処理(導電性)
推奨取付ネジサイズ	M4



Order
注文例

型式	全長L
EMRB	1000




在庫品 ●定尺1000mm

型式	全長L (mm)	基準単価	スライド単価		自重 (g)	
EMRB-1000	1000	¥1,400	10~19本 ¥930	20~49本 ¥780	50本~ ¥690	160

外形図

(単位: mm)

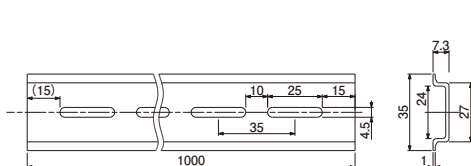

外観



※パブロエコート処理の薬品染みが表面に付きますが、導電性能に問題はございません。

漏電遮断器
取付台

ウレタン付
ケーブル
クランプ

樹脂製
ルーバー

スチール製
ルーバー

スチール製・
ステンレス製
小型ルーバー

補修塗料

図面ホルダ

DINレール

パッキン

テープ


銅バー

絶縁支持台

ゴム足

DINレール(アルミタイプ)

RoHS

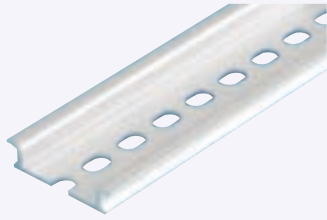

取付穴：5.5×8長穴

ココが
特長

取付面強化型のアルミDINレール

- 流通コストを極限まで削減し、低価格を実現したミスオリジナルのDINレールです。
- 面倒な切断もおまかせください。65～495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です。

切断面



基本仕様

材質	アルミ
表面処理	アルマイト処理
推奨取付ネジサイズ	M5



型式	全長L
MRA	1000




在庫品 ●定尺500mm、1000mm

型式	全長L (mm)	基準単価	スライド単価			自重 (g)
			1～9本	10～19本	20～49本	50本～
MRA-500	500	¥670	¥360	¥280	¥180	86
MRA-1000	1000	¥860	¥400	¥300	¥190	172

非在庫品 ●全長Lを65～495mmまで5mm毎で指定可能

型式	65～100(mm)		105～300(mm)		305～495(mm)	
	基準単価	スライド単価	基準単価	スライド単価	基準単価	スライド単価
MRA	¥890	¥840	¥930	¥880	¥1,080	¥1,020

外形図

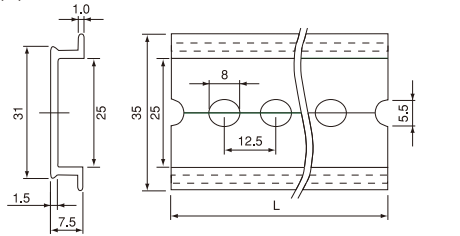

※長さ指定タイプの場合、端からの寸法は一定ではありません。

DINレール(アルミタイプ)

RoHS



取付穴：4.5×25長穴

ココが
特長

スタンダードなアルミDINレール

- 流通コストを極限まで削減し、低価格を実現したミスオリジナルのDINレールです。
- 面倒な切断もおまかせください。65～495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です。

切断面



基本仕様

材質	アルミ
表面処理	アルマイト処理
推奨取付ネジサイズ	M4



型式	全長L
MRB	1000




在庫品 ●定尺500mm、1000mm

型式	全長L (mm)	基準単価	スライド単価			自重 (g)
			1～9本	10～19本	20～49本	50本～
MRB-500	500	¥670	¥360	¥280	¥180	80
MRB-1000	1000	¥820	¥320	¥230	¥188	159

非在庫品 ●全長Lを65～495mmまで5mm毎で指定可能

型式	65～100(mm)		105～300(mm)		305～495(mm)	
	基準単価	スライド単価	基準単価	スライド単価	基準単価	スライド単価
MRB	¥890	¥840	¥930	¥880	¥1,080	¥1,020

外形図

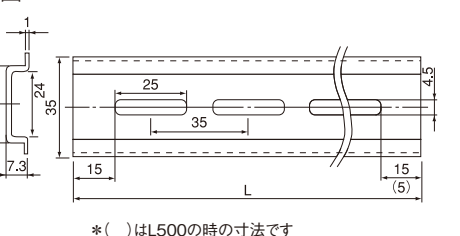

※()はL500の時の寸法です

※長さ指定タイプの場合、端からの寸法は一定ではありません。



Delivery
納期

出荷日(定尺)

1～30本 翌日(当日)

31本～ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

出荷日(長さ指定)

1～30本 3日目

31本～ 都度見積

非在庫品



Delivery
納期

出荷日(定尺)

1～30本 翌日(当日)

31本～ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

出荷日(長さ指定)

1～30本 3日目

31本～ 都度見積

非在庫品