

**DINレール(導電性タイプ)**

ボックス用  
アクセサリ

ボックス用  
アクセサリ

RoHS

NS15



DIN15mm幅レール  
(取付穴: 4.2×12.2長穴)

RoHS

NS35-7.5



DIN35mm幅レール  
(取付穴: 6.2×15長穴)



Order  
注文例

在庫品

型式

NS15

非在庫品

型式

NS35-7.5

全長L

105

ココが  
特長

スチール製の導電性DINレールも  
ご用意!

- 定尺1000mmを追加いたしました。
- 面倒なDINレールの切断もおまかせください。  
65~495mmまで5mm毎で  
全長Lを指定可能です。
- バリのないキレイな切断面です。



Delivery  
納期

**出荷日(定尺)**

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

**出荷日(長さ指定)**

1~10本	5日目
11本~	都度見積

非在庫品

基本仕様

	NS15	NS35-7.5
材質	スチール	スチール
表面処理	亜鉛、三価クロムメッキ	亜鉛、三価クロムメッキ
推奨取付ネジサイズ	M4	M6



在庫品


●定尺500mm、1000mm

型式	全長L (mm)	標準単価		スライド単価		自重 (g)
		1~29本	30~79本	80~99本	100~99本	
NS15	500	¥1,110	¥1,054	¥999		73
NS15-1000	1000	¥1,250	¥1,130	¥1,040		146
NS35-7.5	500	¥1,330	¥1,263	¥1,197		162
NS35-7.5-1000	1000	¥1,450	¥1,340	¥1,240		324

非在庫品

●全長Lを65~495mmまで5mm毎で指定可能


型式	65~100(mm)		105~300(mm)		305~495(mm)	
	標準単価	スライド単価	標準単価	スライド単価	標準単価	スライド単価
	1~9本	10~49本	1~9本	10~49本	1~9本	10~49本
NS15	¥890	¥845	¥1,100	¥1,054	¥1,330	¥1,263
NS35-7.5	¥1,110	¥994	¥1,330	¥1,263	¥1,550	¥1,437

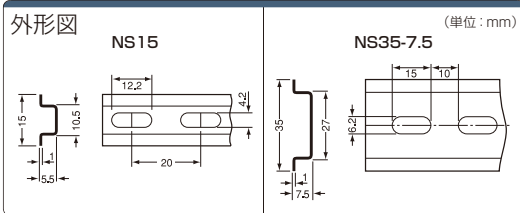

※長さ指定タイプの場合、端からの寸法は一定ではありません。

**DINレール取付プレート**

RoHS

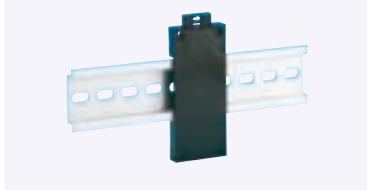

Order  
注文例

型式

DIN-P70

ココが  
特長

DINレール用の汎用樹脂プレートです

- 簡易方法: DINレール前面から押すだけで装着できます。
- 取り外しは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。



ご注意

- モジュールを取付けたまま装着する場合、モジュールの大きさにより装着できないことがあります。
- お客様でご確認の上、ご使用ください。



Delivery  
納期

**出荷日**


1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図


(単位: mm)

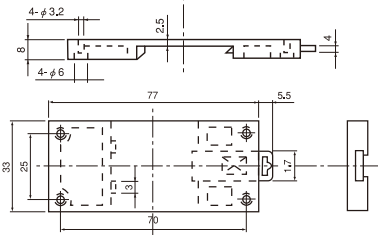

公差 ±0.5

材質: ポリアセタール(黒)樹脂

使用例

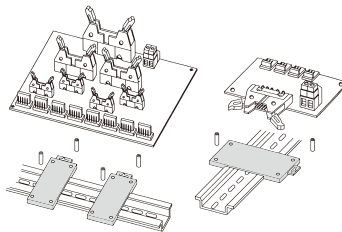

センサー、スイッチ、リレーなどの配線中継ユニットやモジュールをDINレールに並べて配置するなどに利用します。



型式	標準単価		スライド単価		自重 (g)
	1~9個	10~99個	10~99個	10~99個	
DIN-P70	¥390		¥360		15