


## 銅バー(通電容量100A)

RoHS

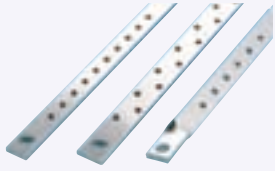

ココが  
特長

小電流回路・制御回路を多数分岐可能!

- 集中アースを取られる際に、**07622ページ**の絶縁支持台で固定してお使いください。
- 6極、10極、20極の分岐タイプがございます。
- 20極タイプは分岐が千鳥に取れるので、省スペース化に対応できます。
- 配線作業がし易い、40°傾きつきの銅バーもございます。

2D CAD 輸入パス

Delivery 納期 在庫品

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

基本仕様

材質	銅
表面処理	ニッケルメッキ
通電容量	100A




Order 注文例

型式	MTS110-3P
----	-----------

外形図


(単位: mm)

 MTS110-3P




板厚=4mm

 MJTS106-3P




板厚=4mm

 MJTWS106-3P




板厚=4mm

 MTS120-3P




板厚=4mm

 MJTS110-3P



板厚=4mm

 MJTWS110-3P



板厚=4mm




1パック 3本入

型式	全長 (mm)	タップ穴	基準単価			自重 (g/本)
			1~29/パック	30~79/パック	80~99/パック	
MTS110-3P	185	10-M5	¥2,520	¥2,350	¥2,190	90
MTS120-3P	310	20-M5	¥3,110	¥2,900	¥2,700	180
MJTS106-3P	177	6-M5	¥2,420	¥2,260	¥2,100	68
MJTS110-3P	237	10-M5	¥3,020	¥2,820	¥2,620	91
MJTWS106-3P	181	6-M5	¥2,570	¥2,400	¥2,230	88
MJTWS110-3P	241	10-M5	¥3,120	¥2,910	¥2,710	120

## 銅バー(通電容量200A)

RoHS

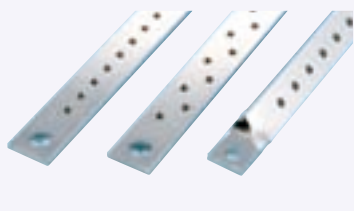

ココが  
特長

ニッケルメッキ仕様で高い接触信頼性を保持!

- 集中アースを取られる際に、**07622ページ**の絶縁支持台で固定してお使いください。
- 6極、10極、20極の分岐タイプがございます。
- 20極タイプは分岐が千鳥に取れるので、省スペース化に対応できます。
- 配線作業がし易い、40°傾きつきの銅バーもございます。

2D CAD 輸入パス

Delivery 納期 在庫品

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

基本仕様

材質	銅
表面処理	ニッケルメッキ
通電容量	200A




Order 注文例

型式	MTS210-3P
----	-----------

外形図

(単位: mm)

 MTS210-3P




板厚=4mm

MJTS206-3P




板厚=5mm

 MTS220-3P



板厚=4mm

 MJTS210-3P



板厚=5mm



1パック 3本入

型式	全長 (mm)	タップ穴	基準単価			自重 (g/本)
			1~29/パック	30~79/パック	80~99/パック	
MTS210-3P	185	10-M5	¥2,680	¥2,500	¥2,330	160
MTS220-3P	310	20-M5	¥3,560	¥3,320	¥3,090	260
MJTS206-3P	181	6-M5	¥2,900	¥2,700	¥2,520	160
MJTS210-3P	241	10-M5	¥3,500	¥3,260	¥3,040	200

絶縁支持台

RoHS

2D  
CAD



Delivery  
納期

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが  
特長

バリエーションが豊富!

- 銅バー(○7621ページ)用の絶縁支持台です。
- 標準タイプ:M6またはM8のナット・ナット、ボルト・ナットタイプ。  
パネル直付タイプ:M5のボルト・ナットタイプ。
- パネル直付タイプはボルト部が短くなっておりまして、固定高さが必要な場合連結してお使いいただけます。



Order  
注文例

型式
MJSD20-6P


使用例




外形図

標準タイプ(M6ネジ)


MJSD20-6P

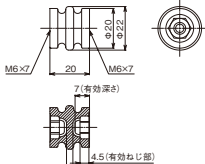


MJSD20T-6P

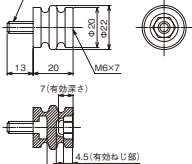


MJSD24-6P

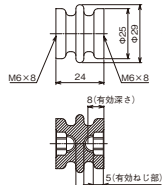


MJSD24T-6P

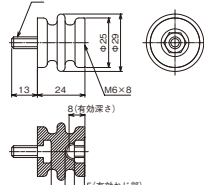

MJSD32S-6P

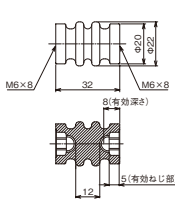


MJSD32ST-6P

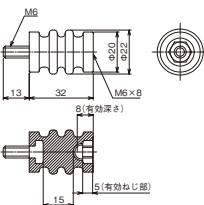


標準タイプ(M8ネジ)

MJSD32-6P

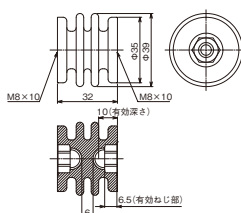


MJSD32T-6P

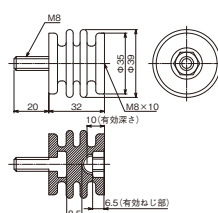


パネル直付タイプ(M5ネジ)


MJSD24P-6P

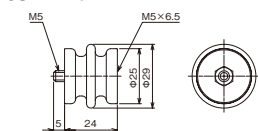


MJSD24SP-6P

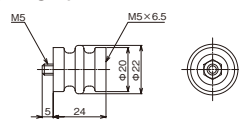

MJSD32SP-6P

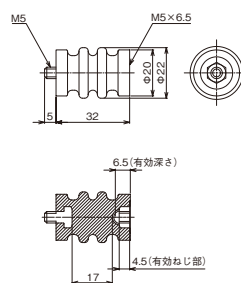

連結取付可能

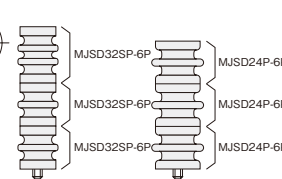

基本仕様

材	絶縁部	ポリプロピレン(黒色)
質	ボルト・ナット部	スチール(亜鉛メッキ 三価クロメート処理)
	絶縁電圧	600V
	耐電圧	2500V 1分間



1パック 6個入

タイプ名	型式	絶縁部高さ (mm)	最大径 (mm)	ネジ径		締付トルク (N・m)	基準単価	スライド単価		自重 (g/個)				
				ボルト	ナット			1~29パック	30~79パック		80~99パック			
標準タイプ	MJSD20-6P	20	22	—	M6x7	4~5	¥2,000	¥1,790	¥1,580	9				
	MJSD24-6P	24	29	—	M6x8									
	MJSD32S-6P	32	22	—	M6x8									
	MJSD20T-6P	20	22	M6x13	M6x7									
	MJSD24T-6P	24	29	M6x13	M6x8									
	MJSD32ST-6P	32	22	M6x13	M6x8									
	MJSD32-6P	32	39	—	M8x10						8~10	¥2,080	¥1,950	¥1,650
MJSD32T-6P	32	39	M8x20	M8x10										
パネル直付タイプ	MJSD24P-6P	24	29	M5x5	M5x6.5	2.2~2.8	¥1,780	¥1,500	¥1,240	15				
	MJSD24SP-6P	24	22								¥1,780	¥1,500	¥1,240	12
	MJSD32SP-6P	32	22											

ボックス用  
アクセサリ

ボックス用  
アクセサリ

漏電遮断器  
取付台

ウレタン付  
ケーブル  
クランプ

樹脂製  
ルーバー

スチール製  
ルーバー

スチール製・  
ステンレス製  
小型ルーバー

補修塗料

図面ホルダ

DINレール

パッキン

テープ

銅バー

絶縁支持台

ゴム足

2012.9

2013.8

7622