


亚克力銘板


スナップスイッチ銘板・スイッチ記名板

外形図 (単位: mm)

スナップスイッチ銘板

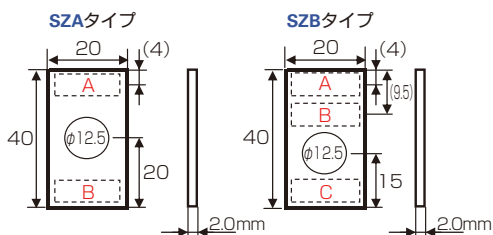

スイッチ記名板

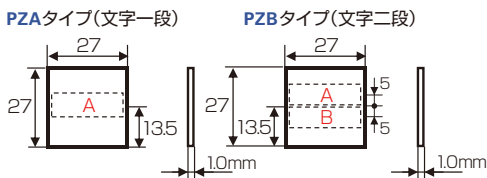

Delivery
納期

**スナップスイッチ銘板・
スイッチ記名板
出荷日**

合計 1~49枚	5日目
合計 50枚~	都度見積

合計枚数により納期が変わります。

非在庫品



ご注意

・Web設計サービスでは下記シリーズの組み合わせごとに、複数設計内容を1つにまとめた一括商品型式を発行します

- ①タイトル銘板
- ②ネームプレートとダルマ銘板
- ③スナップスイッチ銘板とスイッチ記名板

・亚克力とアルミの銘板は同時に設計できません
同一素材で設計を完了してください

Web見積方法は
[7725ページ](#)

銘板(記名板)サイズ・加工可能文字数

(単位: mm)

■スナップスイッチ銘板 SZA・SZBタイプ(φ12.5)

タイプ	加工可能文字数	標準文字高さ
SZA	A	4
	B	4
SZB	A	4
	B	4
	C	4

※A、B、Cの位置は上記の外形図をご確認ください。



■スナップスイッチ銘板

タイプ	単価 1~99枚
SZA	¥510
SZB	¥620

■スイッチ記名板 PZA・PZBタイプ

タイプ	加工可能文字数	標準文字高さ
PZA	A	4
	B	4
PZB	A	4
	B	4

※A、Bの位置は上記の外形図をご確認ください。



■スイッチ記名板

タイプ	単価 1~99枚
PZA	¥410
PZB	¥510

アルミ銘板

RoHS

Delivery
納期アルミ銘板
出荷日

合計 1~19枚	8日目
合計 20枚~	都度見積

合計枚数により納期が変わります。

非在庫品



ご注意

- Web設計サービスでは、複数の設計内容を1つにまとめた一括商品型式を発行します
- アルミとアクリルの銘板は同時に設計できません
- 同一素材で設計を完了してください

Web見積方法は
7725ページ

基本仕様

シリーズ	ネームプレート
タイプ	AZA・AZB
材質	アルミニウム
厚さ	0.8mm
加工方法	表面からの彫刻・墨入れ
書体	丸ゴシック体
文字色	黒/赤
文字配列	H/L寸センター振分け
裏面の両面テープ	両面テープ貼付け
加工可能文字	日本語版キーボードで入力できる文字 (Web設計銘板で保存できる文字のみ)

 
外形図

(単位: mm)

ネームプレート

AZAタイプ(文字一段)

AZBタイプ(文字二段)



銘板サイズ・加工可能文字

■ネームプレート AZA・AZBタイプ

(単位: mm)

タイプ	H \ L	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	標準文字 高さA
AZA	5	4	7	9	11	13	15	17	19	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	8	-	3	4	6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	32	33	4
	10	-	3	4	6	7	9	11	12	14	15	17	19	21	21	22	24	26	28	29	4.5
	12	-	2	4	5	7	8	10	11	13	14	15	16	18	19	20	22	23	25	27	5
	15	-	2	4	5	7	8	10	11	13	14	15	16	18	19	20	22	23	25	27	5
AZB	12	-	3	4	6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	32	33	4
	15	-	3	4	6	7	9	11	12	14	15	17	19	21	21	22	24	26	28	29	4.5
	20	-	2	4	5	7	8	10	11	13	14	15	16	18	19	20	22	23	25	27	5



■1~49枚までの単価

(単位: mm)

タイプ	H \ L	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
AZA	5	¥670										-										
	8	-	¥670							¥1,000												
	10	-	¥670							¥1,000												
	12	-	¥670							¥1,000												
	15	-	¥670							¥1,000												
AZB	12	-	¥740							¥1,070												
	15	-	¥940							¥1,270												
	20	-	¥1,000							¥1,340												