


LGA1155 SandyBridge Core i/Celeron 対応 (PCIx6, PCI Expressx1)

メインボード  
バックプレーン  
マザーボード

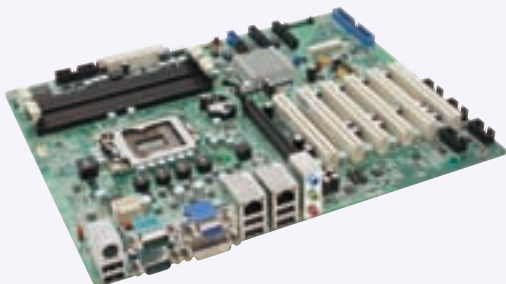

無料貸出 AG23 長期供給 ATX PCI Express LGA 1155

Delivery 納期

**出荷日**

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

**ココが特長** 長期供給! PCI6スロット搭載Core i 対応マザーボード

- 汎用性の高いPCIを6スロット搭載。
- アナログVGA、デジタルDVI出力ポートを搭載。2系統の画像出力が可能です。
- Intel B65チップセット搭載。第二世代 Core i CPUに対応しています。
- 停電後、AC電源からの自動復旧が可能です。(BIOS設定)



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単価
PCMB-SBC600-C-R	¥37,800


マザーボード

CPUカード

メインボード  
アクセサリ

バックプレーン

■ 詳細

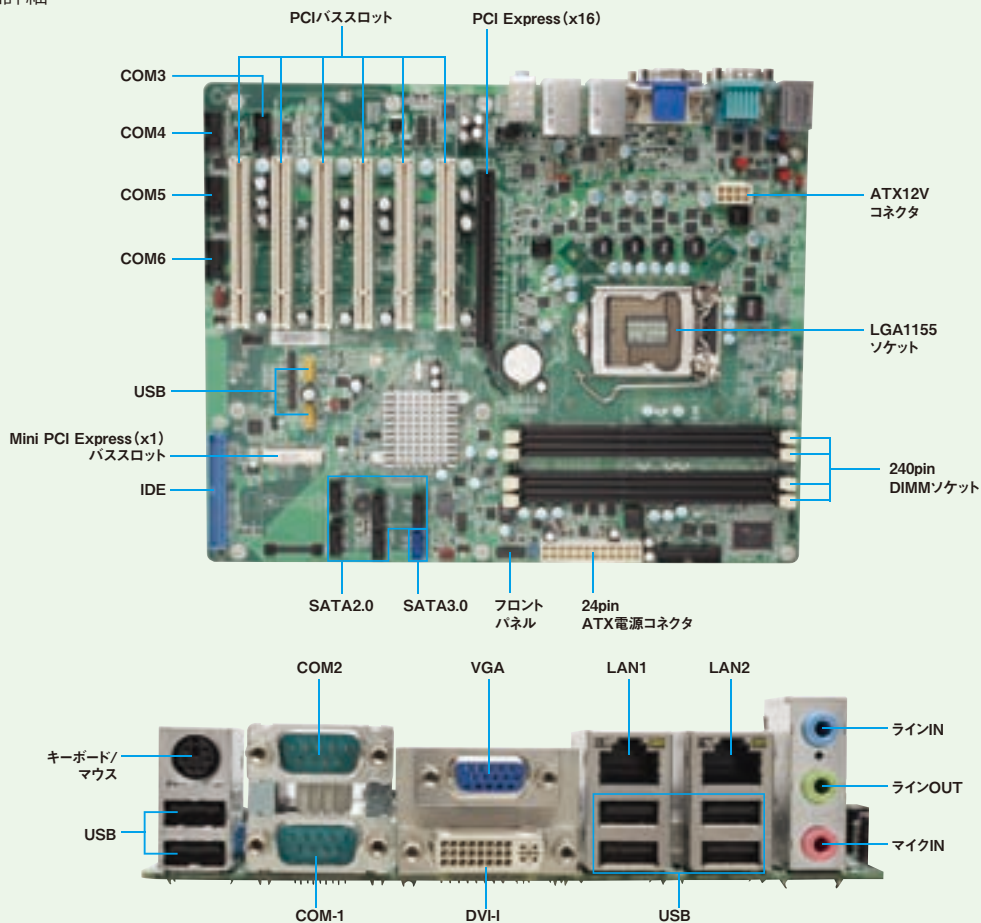

2012.9

2013.8

## 仕様

システム	対応CPU	CPUソケット: LGA1155 Core i 7 (Sandy Bridge) Core i 5 (Sandy Bridge) Pentium (Sandy Bridge) Celeron (Sandy Bridge)
	システムメモリ	最大32GB(240pin DIMM×4) DDR3-SDRAM(ECC不可) ※1スロット最大8GBまで搭載可能
	BIOS	AMI BIOS
	チップセット	Intel B65
	拡張バスロケット数	PCIe(x16)×1 Mini PCIe(x1)×1 PCI (32bit)×6
	ウォッチドッグタイマ	1~255sec
	AC電源自動復旧機能	あり(BIOS設定)
	動作環境	温度:0~60℃、湿度:10~90%RH(但し結露なきこと)
	対応OS	WindowsXP(32bit/64bit) Windows7(32bit/64bit)
	重量・外形寸法(mm)	約1Kg、305(W)×244(D)

I/O	インターフェイス		ポート仕様	
	ポート数			
内部オンボード	SATA3.0	1	UltraSATA/6000(6Gbps)対応	
		5	UltraSATA/3000(3Gbps)対応	
	IDE	1	UltraDMA/33/66/100/133対応 40pin 2ドライブサポート	
	シリアル	4	RS-232 10pinピンヘッダ ※PCPU-COM使用で増設可	
外部I/Oパネル	USB	4	USB2.0 10pinピンヘッダ×2	
	シリアル	2	RS-232/422/485 D-Sub 9pinオス ※ジャンプ設定で切替可	
	キーボード/マウス	1	PS/2仕様 ミニDIN 6pinメス	
	USB	6	USB2.0 タイプA 4pinメス	

表示機能	アクセラレータ	Intel® HD Graphics/3000/2000(搭載するCPUに依存)
	ビデオメモリ	64MB/128MB、256MB(BIOS設定)
	最大解像度(アナログ)	2048×1536(1,677万色)
	最大解像度(デジタル)	1920×1200(1,677万色)
	コネクタ形状(アナログ)	HD-15pinメス
	コネクタ形状(デジタル)	DVH(DVI-D Signal Only)
VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)	

※添付ドライバ(未対応OSでは16色の表示になります。)

LAN機能	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラチップ	Realtek RTL8111DL
	ポート	RJ45×2
	通信速度	10/100/1000Mbps
LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)	

サウンド機能	コントローラチップ	Realtek ALC885
	入出力ポート	ラインIN/サラウンド ラインOUT マイクIN /センター+サブウーファー
	サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)

## 付属品

①	マニュアル&ドライバディスク	1枚
②	シリアルSATAケーブル	2本
③	IDEケーブル(UltraDMA/133以下対応)	1本
④	1ポートCOMケーブル	2本
⑤	2ポートUSBケーブル	2本
⑥	I/Oパネル	1枚



## 関連情報

適合CPU

・Core i

型式	プロセッサナンバ	内部動作クロック	キャッシュ	Core	ページ
PCMP-C73400-R	i7-2600	3.3GHz	8MB	Sandy Bridge	08401
PCMP-C53100-R	i5-2400	3.1GHz	6MB		
PCMP-C33300-R	i3-2120	3.4GHz	6MB		

・Pentium

型式	プロセッサナンバ	内部動作クロック	キャッシュ	Core	ページ
PCMP-PD2900-R	G850	2.9GHz	3MB	Sandy Bridge	08404

・Celeron

型式	プロセッサナンバ	内部動作クロック	キャッシュ	Core	ページ
PCMP-DC2500-R	G540	2.5GHz	2MB	Sandy Bridge	08404

適合メモリ

型式	メモリ容量	FSB	ECC	動作電圧	ページ
PCMM-240P8G-10600-R	8GB	1333MHz PC3-10600	なし	1.5V	08409
PCMM-240P4G-10600-R	4GB				
PCMM-240P2G-10600-R	2GB				
PCMM-240P1G-10600-R	1GB				

ATX

MicroATX

Mini-ITX