


LGA1155 SandyBridge Core i / Celeron 対応(PCiX4)

メインボード
バックプレーン
マザーボード

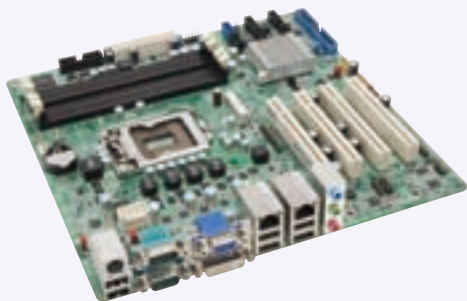

納期

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



長期供給! 4PCIスロット搭載、Core iプロセッサ対応マザーボード

- 汎用性の高いPCIを4スロット搭載。
- アナログVGA、デジタルDVI出力ポートを搭載。2系統の画像出力が可能です。
- Intel B65チップセット搭載。第二世代 Core i CPUに対応しています。
- 停電後、AC電源からの自動復旧が可能です。(BIOS設定)



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単価
PCMB-SB300-C-R	¥37,800


マザーボード

CPUカード

メインボード
アクセサリ

バックプレーン

■ 詳細

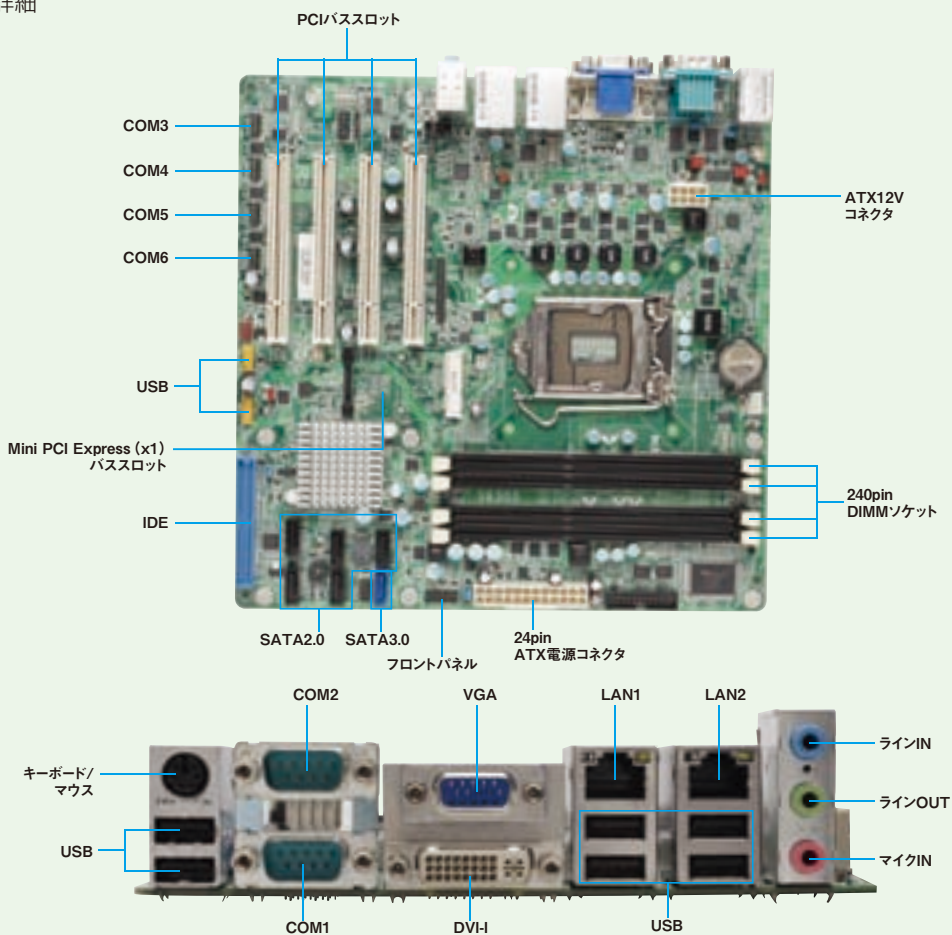

仕様

システム	対応CPU	CPUソケット: LGA1155 Core i 7 (Sandy Bridge) Core i 5 (Sandy Bridge) Pentium (Sandy Bridge) Celeron (Sandy Bridge)
	システムメモリ	最大32GB (240pin DIMM×4) DDR3-SDRAM (ECC不可) ※1スロット最大8GBまで搭載可能
	BIOS	AMI BIOS
	チップセット	Intel B65
	拡張バスポート数	Mini PCI Express (x1)×1 PCI (32bit)×4
	ウォッチドッグタイマ	1~255sec
	AC電源自動復旧機能	あり (BIOS設定)
	動作環境	温度: 0~60℃、湿度: 10~90%RH (但し結露なきこと)
	対応OS	Windows XP (32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit)
重量・外形寸法 (mm)	約 1 Kg、244 (W)×244 (D)	

I/O	インターフェイス	ポート数	ポート仕様
	内部オンボード	SATA3.0	1
SATA2.0		5	UltraSATA/3000 (3Gbps) 対応
IDE		1	UltraDMA/33/66/100/133対応 40pin 2ドライブサポート
シリアル		4	RS-232 10pinピンヘッダ
USB		4	USB2.0 10pinピンヘッダ×2
外部I/Oパネル	シリアル	2	RS-232/422/485 D-Sub 9pinオス ※ジャンプ設定で切替可
	キーボード/ マウス	1	PS/2仕様 ミニDIN 6pinメス
	USB	6	USB2.0 タイプA 4pinメス

表示機能	アクセラレータ	Intel® HD Graphics/3000/2000 (搭載するCPUに依存)
	ビデオメモリ	64MB/128MB、256MB (BIOS設定)
	最大解像度 (アナログ)	2048×1536 (1.677万色)
	最大解像度 (デジタル)	1920×1200 (1.677万色)
	コネクタ形状 (アナログ)	HD-15pinメス
	コネクタ形状 (デジタル)	DVH (DVI-D Signal Only)
VGA機能のDisable	不可 (リソースの開放はできません)	


*添付ドライバ (未対応OS) では16色の表示になります。

LAN機能	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラチップ	Realtek RTL8111DL
	ポート	RJ45×2
	通信速度	10/100/1000Mbps
LAN機能のDisable	可能 (BIOS設定)	

サウンド機能	コントローラチップ	Realtek ALC885
	入出力ポート	ラインIN/サラウンド ラインOUT マイクIN /センター+サブウーファー
	サウンド機能のDisable	可能 (BIOS設定)

付属品

①	マニュアル&ドライバディスク	1枚
②	シリアルSATAケーブル	2本
③	IDEケーブル (UltraDMA/133以下対応)	1本
④	1ポートCOMケーブル	2本
⑤	2ポートUSBケーブル	2本
⑥	I/Oパネル	1枚

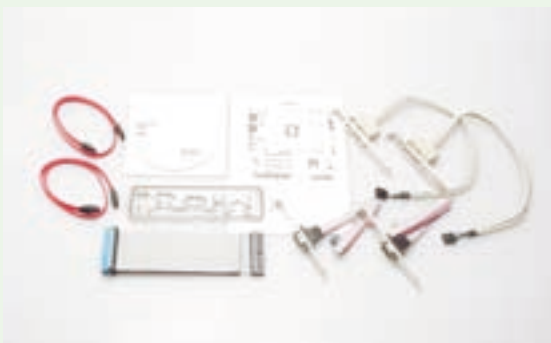

関連情報

適合CPU

・ Core i

型式	プロセッサナンバ	内部動作クロック	キャッシュ	Core	ページ
PCMP-C73400-R	i7-2600	3.3GHz	8MB	Sandy Bridge	08401
PCMP-C53100-R	i5-2400	3.1GHz	6MB		
PCMP-C33300-R	i3-2120	3.4GHz	6MB		

・ Pentium

型式	プロセッサナンバ	内部動作クロック	キャッシュ	Core	ページ
PCMP-PD2900-R	G850	2.9GHz	3MB	Sandy Bridge	08404

・ Celeron

型式	プロセッサナンバ	内部動作クロック	キャッシュ	Core	ページ
PCMP-DC2500-R	G540	2.5GHz	2MB	Sandy Bridge	08404

適合メモリ

型式	メモリ容量	FSB	ECC	動作電圧	ページ
PCMM-240P8G-10600-R	8GB	1333MHz PC3-10600	なし	1.5V	08409
PCMM-240P4G-10600-R	4GB				
PCMM-240P2G-10600-R	2GB				
PCMM-240P1G-10600-R	1GB				

ATX

MicroATX

Mini-ITX