

LGA775 Core 2 Duo/Celeron対応(PCIX2 PCI ExpressX2)

メインボード
バックプレーン
マザーボード



無料 長期 Micro PCI PCI LGA
貸出 供給 ATX Express 775
A023

Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが特長 長期供給! 拡張スロットをバランスよく搭載した国内設計マザーボード

- 国内設計、国内サポートの高品質マザーボードです。
- Intel Q45チップセットを搭載、Core2DuoからPentium Dual-core、Celeron等様々なCPUに対応。
- 拡張性を重視、PCIスロットを2基、PCI Express(x16) スロットを1基、PCI Express(x4)スロットを1基搭載しています。
- 停電後、AC電源からの自動復旧が可能です(BIOS設定)。



型式	単価
PCMB-MMQ422-R	¥35,800



・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意


マザーボード

CPUカード

メインボード
アクセサリ

バックプレーン

■詳細

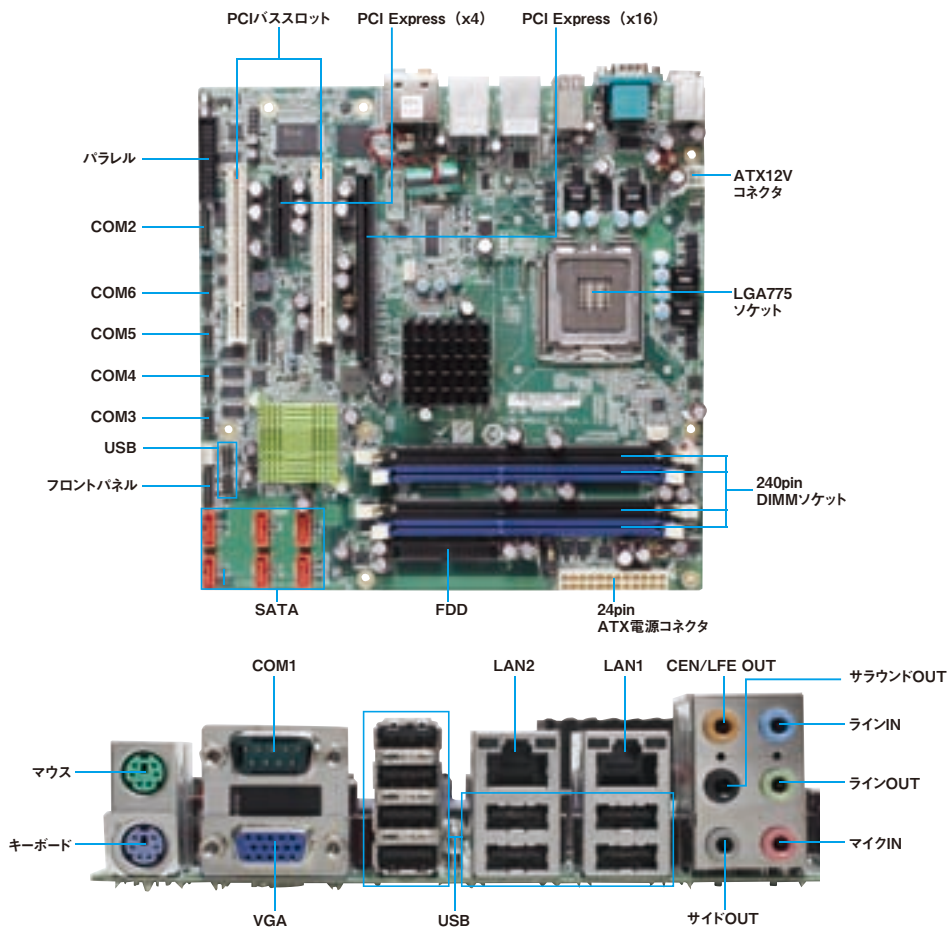

仕様

システム	対応CPU	CPUソケット: LGA775 Core 2 Quad (Yorkfield) Core 2 Duo (Wolfdale, Conroe), Pentium Dual-Core (Wolfdale, Allendale-1M) Celeron (Wolfdale, Allendale-512K, Conroe-L) 外部クロック: 1333/1066/800MHz 内部クロック: ~3.8GHz
	セカンドキャッシュ	CPU内蔵
システムメモリ	最大8GB (240pin DIMM×4), DDR3-SDRAM (ECC不可) ※1スロット最大2GBまで搭載可能 ※2Gbitメモリ(1GB=4枚チップ構成、2GB=片面8枚 チップ構成)には対応していません。	
BIOS	AMI BIOS	
チップセット	Intel Q45	
拡張バススロット数	PCI Express(x16)×1 PCI Express(x4)×1 PCI(32bit)×2	
ウォッチドッグタイマ	256-level	
AC電源自動復旧機能	あり(BIOS設定)	
消費電流	DC3.3V/1A, DC5V/14A, DC12V/12A, DC5VSB/2A ※スロットに挿す基盤や接続する外部装置の消費電流は含みません	
動作環境	温度:0~60℃、湿度:10~90%RH(但し結露なきこと)	
対応OS	WindowsXP(32bit/64bit) Windows7(32bit/64bit)	
重量・外形寸法(mm)	約1Kg、244(W)×244(D)	

I/O	インターフェイス		ポート仕様	
	ポート数	ポート仕様	ポート数	ポート仕様
内部オンボード	SATA	6	7pin UltraSATA/3000対応	
	FDD	1	最大2台	
	シリアル	1	RS-232(14pinピンヘッダ ※付属ケーブル使用でのみ増設可	
		4	RS-232(10pinピンヘッダ) ※付属ケーブル、PCPU-COMJ(08239) 使用で増設可	
外部I/Oパネル	パラレル	1	SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッダ) ※PCMB-LPT(08239)使用で増設可	
	USB	4	USB2.0(10pinピンヘッダ×2)	
	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)	
	キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)	
	マウス	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)	
	USB	8	USB2.0 タイプA(4pinメス)	

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	最大256MB(DVMTにより自動的に割当)
	最大解像度	2048×1536(1.677万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)

※添付ドライバ(未対応OSでは6色の表示になります)。

LAN機能	ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
	コントローラチップ	Intel 82567LM Intel 82563L
	ポート	RJ45×2
	通信速度	10/100/1000Mbps
LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)	

サウンド機能	コントローラチップ	Realtek ALC-888	
	入出力ポート	ラインIN	RCAピンジャック
		ラインOUT	
		マイクIN	
		CEN/LFE OUT	
		サラウンドOUT	
サイドOUT			
サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)		

付属品

①	ドライバ&マニュアルディスク	1枚
②	シリアルSATAケーブル	2本
③	1ポートCOMケーブル	1本
④	I/Oパネル	1枚



関連情報

適合CPU

・Core2Duo

型式	内部動作クロック	外部動作クロック	プロセッサNo	Core	ページ
PCMP-C2D3000-R	3.0GHz	1333MHz	E8400	Wolfdale	08402
PCMP-C2D2800-R	2.8GHz	1066MHz	E7400		
PCMP-C2D2130-R	2.13GHz		E6400	Conroe	

・Pentium Dual-Core

型式	内部動作クロック	外部動作クロック	プロセッサNo	Core	ページ
PCMP-PD2930-R	2.93GHz	1066MHz	E6500	Wolfdale	08404
PCMP-PD2600-R	2.6GHz	800MHz	E5300		

・Celeron

型式	内部動作クロック	外部動作クロック	プロセッサNo	Core	ページ
PCMP-DC2600-R	2.6GHz	800MHz	E3400	Wolfdale	08404
PCMP-DC2200C-R	2.2GHz		E1500	Allendale-512K	
PCMP-CE2000P-R	2.0GHz		440	Conroe-L	08405

適合メモリ

型式	メモリ容量	FSB	ECC	動作電圧	ページ
PCMM-240P2G-10600-R	2GB	1333MHz	なし	1.5V	08409
PCMM-240P1G-10600-R	1GB	(PC3-10600)			

・メインボード技術情報 ドライバ/取り扱い説明書 ⇒ <http://jp.misumi-ec.com/el/> 関連情報をご覧ください。