


LGA775 Core 2 Duo/Celeron対応 (PCIx2、PCI Expressx2)

RoHS

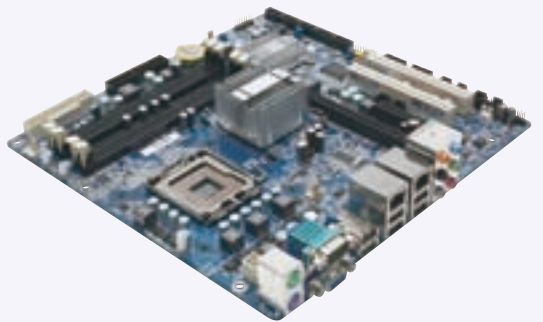

無料
出荷
A023

Micro
ATX

PCI

PCI
Express

LGA
775

Delivery
納期

出荷日

1~9台	翌日(当日)
10台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが特長 計測データの集計用にRS-232x4ポート標準装備

- シリアルポートを4ポート備えた、国内設計の組込み機器用マザーボードです。
- Intel Q45チップセットを搭載、Core2Duoに対応します。
- MicroATXに準拠しながら、極限までコンパクト化。
- 停電後、AC電源からの自動復旧が可能です(BIOS設定)。





型式	単 価	
	1~9台	10台以上
PCMB-TEM110-R	¥46,500	¥45,200



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・本製品はWindows 7には対応していません。

ご注意ください

詳細

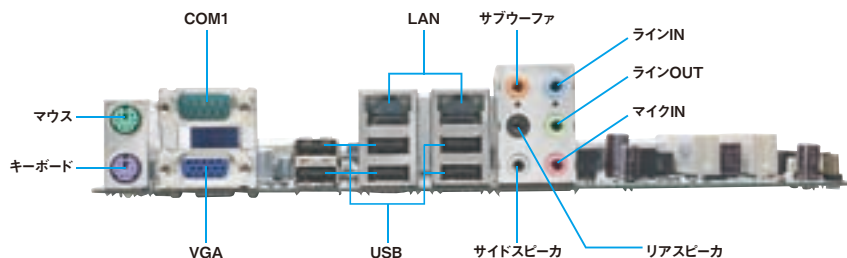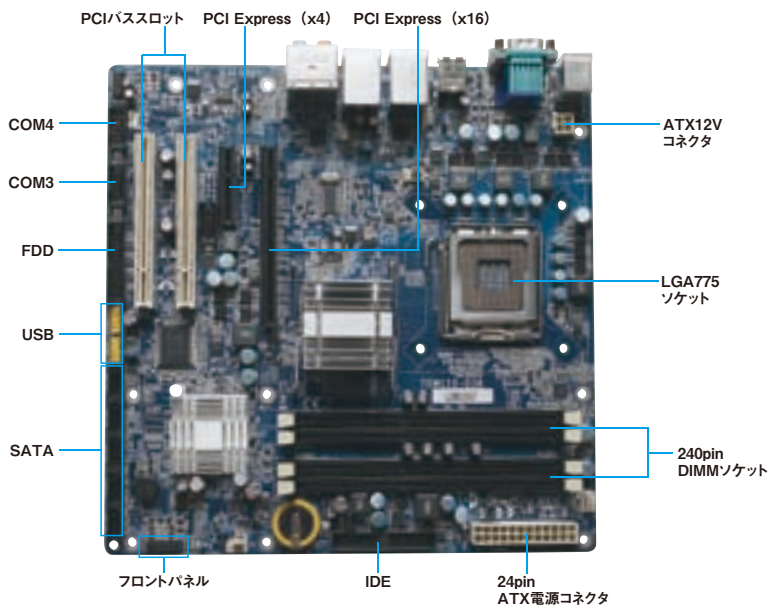

メインボード
バックプレーン
マザーボード

マザーボード

CPUカード

メインボード
アクセサリ

バックプレーン

ATX

MicroATX

Mini-ITX

仕様

システム	対応CPU	CPUソケット: LGA775 Core2Quad(Yorkfield) Core2Duo(Wolfdale, Conroe) Pentium Dualcore(Wolfdale) Celeron Dualcore(Allendale-512K) Celeron(ConroeL) 外部クロック:1333/1066/800MHz 内部クロック:~3.0 GHz(Core2Duo)
	セカンドキャッシュ	CPU内蔵
	システムメモリ	最大8GB(240pin DIMM×4)、DDR3-SDRAM(ECC不可) ※1スロット最大2GBまで搭載可能
	BIOS	Phoenix
	チップセット	Intel Q45
	拡張/バスポート数	PCI Express(x16)×1 PCI Express(x4)×1 PCI(32bit)×2
	AC電源自動復旧機能	あり(BIOS設定)
	動作環境	温度:5~50℃ ただし結露なきこと
	対応OS	WindowsXP(32bit)
	外形寸法(mm)	244(W)×244(D)

I/O	インターフェイス		ポート仕様	
	ポート数			
内部 オンボード	SATA	5	7pin UltraSATA/3000対応	
	FDD	1	最大2台	
	シリアル	3	RS-232(10pinピンヘッダ) ※付属ケーブル使用で増設可	
	パラレル	1	SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッダ) ※PCMB-LPT(08239ページ)使用で増設可	
	USB	4	USB2.0(10pinピンヘッダ×2)	
外部 I/Oパネル	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)	
	キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)	
	マウス	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)	
	USB	6	USB2.0 タイプA(4pinメス)	

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	最大352MB(DVMTにより動的に割当)
	最大解像度	2,048×1,536(1,600万色)
	コネクタ形状	D-Sub 15pinメス
	VGA機能のDisable	可(BIOS設定)

LAN機能	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラチップ	Intel WG82567LM Realtek RTL8111C
	ポート	RJ45×2
	通信速度	10/100/1000Mbps
LAN機能のDisable	可(BIOS設定)	

サウンド機能	コントローラチップ	Realtek ALC885 (7.1ch対応)	
	リア入出力ポート	ライン/OUT	RCAピンジャック
		ライン/IN	
	フロント入出力ポート	0/LFE, REAR/SIDE サラウンドOUT	
		ヘッドホン/OUT	
マイク IN	10ピンヘッダ		
デジタル出力	SPDIF	5ピンヘッダ	
サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)		

付属品

①	小冊子	1部
②	ドライバディスク	1枚
③	シリアルATAケーブル(500mm)	2本
④	FDDケーブル(320mm)	1本
⑤	2ポートシリアルケーブル(200mm)	1本
⑥	1ポートシリアルケーブル(200mm)	1本
⑦	I/Oパネル	1枚



関連情報

適合CPU

・Core2Duo

型式	内部動作クロック	外部動作クロック	プロセッサNo	Core	ページ
PCMP-C2D3000-R	3.0GHz	1333MHz	E8400	Wolfdale	08402
PCMP-C2D2800-R	2.8GHz		E7400		
PCMP-C2D2130-R	2.13GHz	1066MHz	E6400	Conroe	

・Pentium Dual-Core

型式	内部動作クロック	外部動作クロック	プロセッサNo	Core	ページ
PCMP-PD2600-R	2.6GHz	800MHz	E5300	Wolfdale	08404

・Celeron

型式	内部動作クロック	外部動作クロック	プロセッサNo	Core	ページ
PCMP-DC2200P-R	2.2GHz	800MHz	E1500	Allendale-512K	08404
PCMP-CE2000P-R	2.0GHz	800MHz	440	Conroe-L	08405

適合メモリ

型式	メモリ容量	FSB	ECC	動作電圧	ページ
PCMM-240P2G-10600-R	2GB	1333MHz(PC3-10600)	なし	1.5V	08409
PCMM-240P1G-10600-R	1GB				