

VIA C7 1GHz CPU 搭載 ISAハーフサイズCPUカード

RoHS



無料
貸出
AQ23

ISA

HALF
サイズ



Delivery
納期

出荷日

1~4台	翌日(当日)
5台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが
特長

ファンレスで動作する
希少ハーフサイズISAカード

- VIA C7 1GHzをファンレスで搭載しています。
- 1GBメモリが付属しています。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価	
	1~4台	5台以上
PCPU-HISAM-1G-R	¥55,000	¥52,000



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意



マザーボード

CPUカード

メインボード
アクセサリ

バックプレーン

■ 詳細

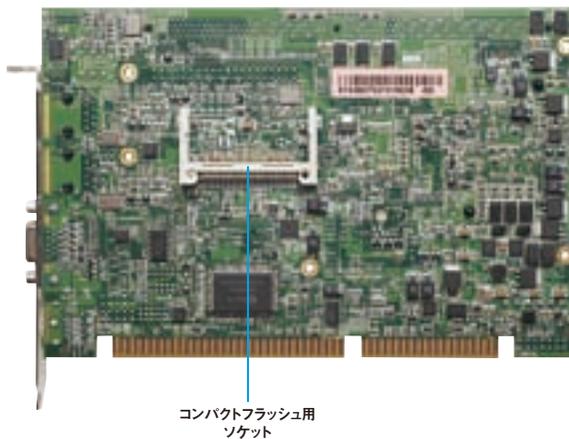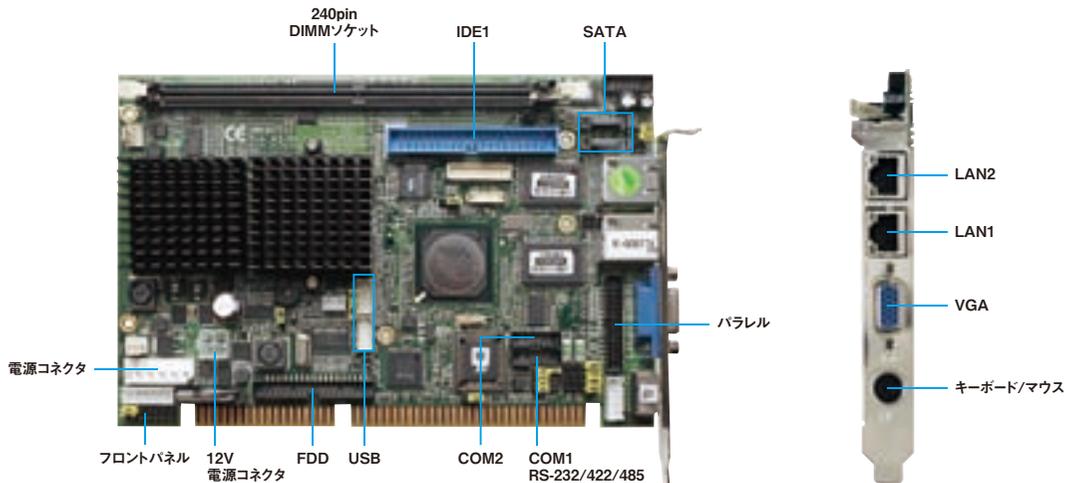

仕様

システム	オンボードCPU	VIA V4 C7/Eden processor 1GHz 外部クロック：外部クロック：400MHz
	セカンドキャッシュ	CPU内蔵
	システムメモリ	1024MBメモリ同梱 (DDR2-SDRAM PC2-5300 512bit)
	BIOS	Phoenix Award BIOS
	チップセット	VIA CN700+VT8237R-Plus+ITE8888G
	ウォッチドッグタイマ	1-255sec
	動作環境	温度：0～60℃(但し結露なきこと)
	重量・外形寸法(mm)	185(D)×122(H)

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	最大64MB Sharedタイプ(BIOS設定)
	最大解像度	1600×1200(1,600万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	対応OS	Windows2000/XP
VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)	

※添付ドライバ未対応OSでは16色の表示になります。

LAN機能	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX
	コントローラチップ	Realtek RTL8100C
	ポート	RJ45×2
	通信速度	10/100Mbps
	対応OS	Windows2000/XP
LAN機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)	

インターフェイス	ポート数	ポート仕様	
内部 オンボード	SATA	2 7pin Ultra SATA/3000 対応	
	IDE	1 40pin PIOモード4 UltraDMA/33/66/100対応 最大2台	
	FDD	1 最大1台	
	シリアル	1	RS-232/422/485(10pinピンヘッダ、ジャンパ設定で切替可)
		1	RS-232(10pinピンヘッダ)
	USB	4 USB2.0(10pinピンヘッダ×2)	
外部 PCIブラケット	キーボード/ マウス	1 付属PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル 使用でキーボード・マウス使用可	

付属品

①	マニュアル(英語)	1部
②	マニュアル&ドライバディスク	1枚
③	UltraDMA66/100/133対応IDEケーブル(450mm)	1本
④	シリアルATAケーブル(500mm)	1本
⑤	FDDケーブル	1本
⑥	2ポートUSBケーブル	2本
⑦	オーディオブラケット付きケーブル	1本
⑧	PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル	1本
⑨	ジャンパピン用シャント	1式
⑩	シリアル・パラレルケーブル	1本



FAPC、さらに充実のラインナップ

◎OS(Windows 7, XP, 2000)搭載モデル、RAIDモデル、
SSD搭載モデル(SLC/MLC)、UPS電源モデル小型PC...
バリエーション豊富な標準モデルを最短3日目出荷!

全3200モデル

拡張カードラインナップも
大幅追加!! 8501ページ〜

セレクションページ
8005ページ〜

