


LGA775 Core 2 Duo/Celeron対応

RoHS

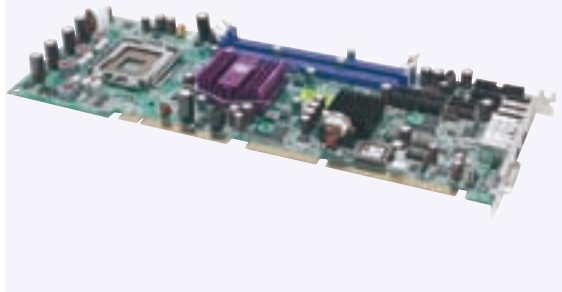

無料
 貸出
 AD23

PICMG

FULL
 サイズ

LGA
 775



Delivery
 納期

出荷日

1~4台	翌日(当日)
5台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが特長 ギガビットDual LAN搭載Core2Duo対応カード

- Intel Q965 チップセットを搭載、Core2Duo 2.13GHz/FSB 1066MHzまでのCPUに対応します。
- ギガビットDual LANを搭載しています。



- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・本商品はWAKE on LANには対応していません。




型式	単 価	
	1~4台	5台以上
PCPU-ROBO8777VG2A-R	¥42,800	¥38,500

メインボード
 バックプレーン
 CPUカード

マザーボード
 CPUカード
 メインボード
 アクセサリ
 バックプレーン

■詳細

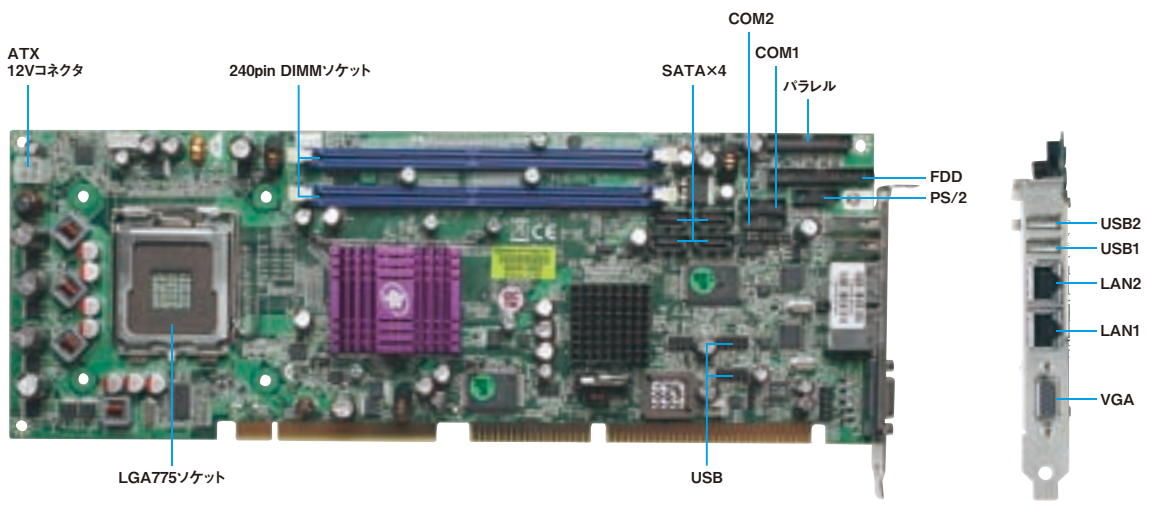

仕様

システム	対応CPU	CPUソケット：LGA775 Core 2 Duo (Conroe) Celeron (Conroe-L) Pentium 4/Pentium D/Celeron D (Cedar Mill、EMT64T/EIST/HT 対応) *Prescott には対応していません。 外部クロック：1066/800/533MHz 内部クロック：~3.6GHz
	セカンドキャッシュ	CPU内蔵
	システムメモリ	最大4.096MB (240pin DIMMx2)、DDR2-SDRAM (ECC不可) *1スロット最大2.048MBまで搭載可能
	BIOS	AWARD
	チップセット	Intel Q965
	ウォッチドッグタイマ	0.5~254.5sec
	AC電源自動復旧機能	あり (ジャンパ および BIOS設定)
	動作環境	温度0~60℃、湿度5~90%RH
	対応OS	Windows7 (32bit) WindowsXP (32bit) Windows2000
	外形寸法 (mm)	338.5 (D) x 122 (H)

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	最大256MB (DVMTにより動的に割当)
	最大解像度	2,048x1,536
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	可能 (BIOS設定)

LAN機能	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラチップ	Realtek RTL8111Bx2
	ポート	RJ-45x2
	通信速度	10/100/1000Mbps
LAN機能のDisable	可能 (BIOS設定)	

サウンド機能	コントローラチップ	Realtek ALC262	
	入出力ポート	ライン IN/OUT マイク IN	10pinピンヘッダ (*別売りオプションが必要です。)
		CD IN	4pinピンヘッダ
	サウンド機能のDisable	可能 (BIOS設定)	

I/O	インターフェイス	ポート数	ポート仕様
	内部 オンボード	SATA	4
FDD		1	最大2台
シリアル		1	RS-232/422/485 (14pinピンヘッダ、ジャンパ設定で切替可、付属D-sub 9pinオスケーブル使用で増設可)
		1	RS-232 (10pinピンヘッダ、付属D-sub 9pinオスケーブル使用で増設可)
キーボード マウス		1	PS/2仕様 (付属キーボード・マウス分岐ケーブル使用で増設可、10pinピンヘッダ)
USB		4	USB2.0 (9pinピンヘッダx2)
ATXコントロール	1	4pinピンヘッダ	
外部 PCIブラケット	USB	2	USB2.0 タイプA (4pinメス)

付属品

①	マニュアル/ドライバディスク (英語)	1枚
②	2ポートシリアルケーブル (250mm)	1本
③	シリアル・パラレルケーブル (150mm)	1本
④	シリアルATAケーブル (440mm)	2本
⑤	PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル	1本
⑥	FDDケーブル (650mm)	1本
⑦	ATXコントロール (400mm)	1本



関連情報

適合CPU

・Core2Duo

型式	内部動作クロック	外部動作クロック	プロセッサNo	Core	ページ
PCMP-C2D2800-R	2.8GHz	1066MHz	E7400	Wolfdale	08402
PCMP-C2D2130-R	2.13GHz		E6400	Conroe	

・Celeron

型式	内部動作クロック	外部動作クロック	プロセッサNo	Core	ページ
PCMP-DC2200C-R	2.2GHz	800MHz	E1500	Allendale-512K	08404
PCMP-CE2000P-R	2.0GHz		440	Conroe-L	08405

適合メモリ

型式	メモリ容量	FSB	ECC	動作電圧	ページ
PCMM-240P2G-6400-C2P1-R	2GB	800MHz (PC2-6400)	なし	1.8V	08409
PCMM-240P1G-6400-C2P1-R	1GB				
PCMM-240P5M-6400-C1P1-R	512MB				
PCMM-240P2G-5300-C1P1-R	2GB	667MHz (PC2-5300)	なし	1.8V	
PCMM-240P1G-5300-C1P1-R	1GB				
PCMM-240P5M-5300-C1P1-R	512MB				

ISA
PICMG 1.0
USB
ケーブル