


Options

クーリングファン スロットカバー スライドレール

シャーシ用クーリングファン(静音・温度可変タイプ)

RoHS

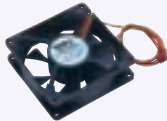

ココが特長

シャーシへの追加取付に便利な直付けタイプ
●60、80、90、120mmタイプからお選びください。

※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	タイプ	単価		
		1~29台	30~39台	40~49台
PCFAN-TUDC12B-R	静音 60mm	¥4,500	¥4,400	¥4,400
PCFAN-S0812L-R	静音 80mm	¥3,550	¥3,510	¥3,440
PCFAN-9G1212-R	静音 120mm	¥5,440	¥5,320	¥5,120
PCFAN-R0812T-R	温度可変 80mm	¥4,850	¥4,730	¥4,670
PCFAN-P0912-R	温度可変 90mm	¥6,240	¥6,110	¥5,980
PCFAN-P1212-R	温度可変 120mm	¥7,540	¥7,410	¥7,280



Delivery 納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品




ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・PCFAN-S0812L-Rのみ延長ケーブルが付属しています。
・PCBC-S400-J01-R用交換ファンとしてご使用いただけます。

仕様

型式	PCFAN-TUDC12B-R	PCFAN-S0812L-R	PCFAN-9G1212-R	PCFAN-R0812T-R	PCFAN-P0912-R	PCFAN-P1212-R
商品タイプ	静音 60mm	静音 80mm	静音 120mm	温度可変 80mm	温度可変 90mm	温度可変 120mm
メーカー	日本産産サーボ			山洋電気		
メーカー型式	TUDC12B4FP-L21	9S0812L4011	9G1212M401	109R0812T4H123	109P0912T4H123	109P1212T4H123
回転数 (rpm)	3,650	2,000	1,950	1,450~3,000	1,400~3,000	1,400~2,800
ノイズレベル (dB)	27	16	29	14~29	18~35	25~40
動作環境		-10~70℃	-30~70℃		-10~60℃	
MTBF	30,000H (25℃/80%RHで稼働率90%)	40,000H	40,000H	60,000H		30,000H (25℃/80%RHで稼働率90%)
外形寸法 (mm)	60(W)×25.5(D)×60(H)	80(W)×25(D)×80(H)	119(W)×25(D)×119(H)	80(W)×25(D)×80(H)	92(W)×25(D)×92(H)	119(W)×25(D)×119(H)

5.25インチベイ取付けタイプ・スロット取付けタイプ

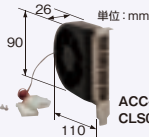

ココが特長

簡単な取付で排気ファンを増設可能

●5インチベイ取付けタイプは、シャーシ内の熱をフロントから強制排気します。
●スロット取付けタイプは、シャーシ内の熱をリアから排出します。



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



Delivery 納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



ご注意

※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	タイプ	単価		
		1~9台	10~29台	30~49台
ACC-TK-CLH51	5.25インチベイ取付	¥3,250	¥3,150	¥3,050
ACC-TK-CLS02K	スロット取付	¥1,880	¥1,780	¥1,690

仕様

型式	ACC-TK-CLH51	ACC-TK-CLS02K
商品タイプ	5.25インチベイ取付	スロット取付
メーカー	サンワサプライ	
メーカー型式	TK-CLH51	TK-CLS02K
回転数 (rpm)	2,100	2500
ノイズレベル (dB)	27	27
動作環境		5~55℃
消費電流	DC12V/130mA以下	DC12V/150mA以下
外形寸法 (mm)	146(W)×210(D)×42(H)	90(W)×110(D)×26(H)

目隠し用、DSub9・25・37pin用

RoHS

PCBC-SLOT-CVR-R
D-Sub9pin用

RoHS

PCBC-SLOT-D37-R
D-Sub37pin用

RoHS

PCBC-SLOT-D9-R
D-Sub9pin用

RoHS

PCBC-SLOT-D9D9-R
D-Sub9pin×2用

RoHS

PCBC-SLOT-D25-R
D-Sub25pin用

RoHS

PCBC-SLOT-D9D25-R
D-Sub25、D-Sub9pin用

ココが特長

様々なコネクタに対応したスロットカバー

●目隠し用、D-sub9pin、D-sub25pin、D-Sub37pinコネクタ取付タイプを用意しています。
●優れた耐久性の高耐食溶融メッキ鋼板製



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単価(10個1パック)		
	1~49パック	50~741パック	75~99セット
PCBC-SLOT-CVR-R	¥1,560	¥1,460	¥1,370
PCBC-SLOT-D9-R	¥1,690	¥1,590	¥1,480
PCBC-SLOT-D25-R	¥1,690	¥1,590	¥1,480
PCBC-SLOT-D37-R	¥1,690	¥1,590	¥1,480
PCBC-SLOT-D9D9-R	¥1,820	¥1,700	¥1,600
PCBC-SLOT-D9D25-R	¥1,820	¥1,700	¥1,600



Delivery 納期

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

PCBC-U4004・AREMシリーズ対応



(本商品2本1セットとなります)

ココが特長

19インチラックシャーシ用スライドレール

●PCBC-AREMシリーズ専用スライドレールです。



ご注意

・本商品にはラック取付用ブラケット、および取付ネジが付属しません。
・ご購入前に無料貸出サービスをご利用のうえ、ラックへの取付をご確認ください。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単価(2本/1セット)		
	1~9セット	10~29セット	30~49セット
PCBC-SLIDE-ARE18	¥9,750	¥9,360	¥8,840



Delivery 納期

出荷日

1~5セット	翌日(当日)
6セット~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

PCBC-S400-J01-R対応



(本商品2本1セットとなります)

ココが特長

19インチラックシャーシ用スライドレール

●PCBC-S400-J01-Rに取付可能。



ご注意

・シャーシ取付時、シャーシ出し時にラック転倒の危険があります。取付前に必ずラック転倒防止措置をお願いします。取納時は、シャーシがとびださないよう、必ずラックとの結合部のネジ止めを行ってください。
・スライドレールとシャーシは必ず片側2本以上のネジで固定してください。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単価(2本/1セット)		
	1~9セット	10~29セット	30~49セット
PCBC-SLIDE-SR24	¥9,750	¥9,360	¥8,840



Delivery 納期

出荷日

1~5セット	翌日(当日)
6セット~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

シャーシ

シャーシ
アクセサリラック
マウントフロア
マウント

カードケーシング

フィルター

クーリング
ファンスロット
カバースライド
レール

2012.9

2013.8

8312