

CPU CeleronM (Socket479M)

Intel CeleronM

RoHS



ココが特長

エンベデッドCPUのローコスト低発熱タイプ

- 発熱が少ないため、シャーシ内の温度上昇を抑えます。
- エンベデッドCPUですので、長期供給が可能な商品です。



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



価格について

- ・価格が変動する商品のため、毎月価格を見直しております。
- ・最新価格は、MISUMI e-Catalog
- <http://jp.misumi-ec.com/el/>でご確認ください。



Delivery
納期

出荷日

| | |
|------|--------|
| 1~5個 | 翌日(当日) |
| 6個~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

■CPU単品


| 型式 | プロセッサナバ | メーカ型式 | 内部動作クロック | 外部動作クロック | 単価(2012年9月現在) |
|---------------|---------|-----------------|----------|----------|---------------|
| PCMP-CM1500-R | 370 | RH80536NC0211M | 1.5GHz | 400MHz | ¥15,000 |
| PCMP-CM1300-R | 320 | RH80535NC013512 | 1.3GHz | | ¥13,000 |

| 型式 | Core | Socketタイプ | キャッシュ | 動作電圧 | TDP(最大) |
|---------------|--------|-----------|-------|--------|---------|
| PCMP-CM1500-R | Dothan | 479pin | 1MB | 1.26V | 21.0W |
| PCMP-CM1300-R | Banias | μFC-PGA | 512KB | 1.356V | 24.5W |

CPU Celeron (Socket370)

Intel Celeron

RoHS

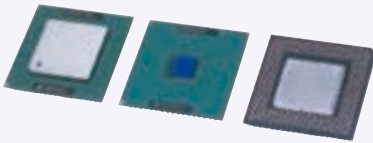

ココが特長

長期供給エンベデッドCPUのロングセラー機種

- リプレイス用からスタンダードモデルまで幅広くご使用頂けます。
- エンベデッドCPUですので、長期供給が可能な商品です。



ご注意

- ・PCMP-CE850-R、PCMP-CE566-R及びクーリングファンセット品は、在庫限りにて販売終了致します。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



価格について

- ・価格が変動する商品のため、毎月価格を見直しております。
- ・最新価格は、MISUMI e-Catalog
- <http://jp.misumi-ec.com/el/>でご確認ください。

Socket
478 Socket
370



Delivery
納期

出荷日

| | |
|-------|--------|
| 1~10個 | 翌日(当日) |
| 11個~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

■CPU単品

| 型式 | プロセッサナバ | メーカ型式 | 内部動作クロック | 外部動作クロック | 単価(2012年9月現在) |
|----------------|---------|------------------|----------|----------|---------------|
| PCMP-CE2000P-R | 440 | HH80557RG041512 | 2.0GHz | 800MHz | ¥11,000 |
| PCMP-CE2500-R | — | RK80532RC060128 | 2.5GHz | 400MHz | ¥11,000 |
| PCMP-CE2000-R | — | RK80532RC041128 | 2.0GHz | | ¥8,500 |
| PCMP-CE1200-R | — | RK80530RY009256 | 1.2GHz | 100MHz | ¥7,500 |
| PCMP-CE850-R | — | RK80526RY850128E | 850MHz | | ¥11,000 |
| PCMP-CE566-R | — | RK80526RY566128E | 566MHz | 66MHz | ¥11,000 |

| 型式 | Core | Socketタイプ | キャッシュ | 動作電圧 | TDP(最大) |
|----------------|------------|----------------|-------|--------------|---------|
| PCMP-CE2000P-R | Conroe-L | 775pin FC-LGA | 512kB | 1-1.3375V | 35.0W |
| PCMP-CE2500-R | Northwood | 478pin FC-PGA2 | 128kB | 1.475-1.525V | 61.0W |
| PCMP-CE2000-R | | | | 1.475-1.525V | 52.8W |
| PCMP-CE1200-R | Tualatin | 370pin FC-PGA2 | 256kB | 1.5V | 32.1W |
| PCMP-CE850-R | Coppermine | 370pin FC-PGA | 128kB | 1.75V | 26.7W |
| PCMP-CE566-R | | | | | 19.2W |

■CPU+クーリングファンセット品(マザーボード用)

| 型式 | クーリングファン型式 | 掲載ページ |
|----------------------|-----------------|-------|
| WB-CE2000P-SNYL775-R | ACC-SNY-L775-R | ●8407 |
| WB-CE2500-SNYS478H-R | ACC-SNY-S478H-R | |
| WB-CE2000-SNYS478H-R | | |
| WB-CE1200-WJAC334A-R | ACC-WJAC334A-R | ●8408 |
| WB-CE566-WJAC334A-R | | |
| WB-CE850-WWNI370-R | ACC-WWNI370-R | |

■CPU+クーリングファンセット品(CPUカード用)

| 型式 | クーリングファン型式 | 掲載ページ |
|----------------------|-----------------|-------|
| WB-CE2500-SNYS478L-R | ACC-SNY-S478L-R | ●8407 |
| WB-CE2000-SNYS478L-R | | |