


PCI シリアル通信カード(RS232)

RoHS

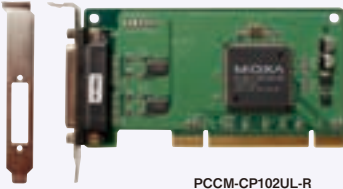

PCCM-CP102UL-R

ココが
特長

製造現場で活躍するRS232拡張カード

- 2ポート～8ポート増設可能なボードをラインナップ
- 8ポート増設カードはオプション(別売)のコネクタボックスとケーブルコネクタ**08508ページ**を使用することによりRS-232の通信が可能です。



ご注意

- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・商品写真はPCCM-CP102UL-Rです。



Delivery
納期

出荷日

1～5台	翌日(当日)
6台～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	ポート数	ロープロ対応	機能	単価		
				1～9台	10～19台	20～29台
PCCM-CP102UL-R	2	●	耐サージ	¥6,300	¥5,990	¥5,670
PCCM-CP102U-R		○	筐体直付タイプ	¥5,680	¥5,400	¥5,220
PCCM-CP104UL2-R	4	●	耐サージ	¥13,800	¥13,100	¥12,400
PCCM-C104HS-PCI-R		○	耐サージ	¥19,500	¥19,300	¥18,700
PCCM-C168H-PCI-R		○	-	¥16,500	¥16,300	¥16,000
PCCM-CP168U-R	8	○	耐サージ	¥18,000	¥17,100	¥16,400
PCCM-C218T-PCI-R		○	インテリジェント	¥31,000	¥29,500	¥27,900

仕様

型式	PCCM-CP102UL-R	PCCM-CP104UL2-R	PCCM-CP102U-R
メーカー型式	CP-102UL	CP-104UL	CP-102U
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC3.3V/5V		
インターフェイス	RS-232		
ポート数	2ポート(耐サージ DC15.000V)	4ポート(耐サージ 15.000V)	2ポート(耐サージ DC15.000V)
データビット長	5/6/7/8bit		
パリティチェック	奇数/偶数/なし/マーク/スペース		
ストップビット長	1/1.5/2bit		
通信速度	50～921.600bps		
FIFO/バッファ	128byte		
動作環境	温度：0～55℃、湿度：5～95%RH(結露なきこと)		
対応OS	Windows2000/XP/7、Linux		
消費電流	DC5V/93mA	DC5V/120mA	DC5V/93mA
外形寸法(mm)	120(W)×64.5(H)		120(W)×121(H)
付属品	① CD-ROM(英語マニュアル・ドライバ) / 1枚		
	② インストールガイド / 1部		
	D-Sub25pin(オス)⇔D-Sub9pin(オス)×2分岐ハーネス / 1組	高密度D-Sub44pin(オス)⇔D-Sub9pin×4分岐ケーブル(300mm) / 1組	-
	ロープロファイル用ブラケット / 1個	標準PCIスロット用ブラケット / 1個	-

型式	PCCM-C104HS-PCI-R	PCCM-C168H-PCI-R	PCCM-CP168U-R
メーカー型式	C104HS/PCI	C168H/PCI	CP-168U
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC5V		
インターフェイス	PCI(32bit) DC3.3V/5V		
ポート数	4ポート(耐サージDC2.000V)	8ポート	8ポート(耐サージ DC15.000V)
データビット長	5/6/7/8bi		
パリティチェック	偶数/奇数/なし	奇数/偶数/なし/マーク/スペース	
ストップビット長	1/1.5/2bit		
通信速度	50～921.600bps		
FIFO/バッファ	32byte	16byte	
動作環境	温度：0～55℃、湿度：5～95%RH(結露なきこと)		
外形寸法(mm)	120(W)×100(H)	123(W)×100(H)	180(W)×98(H)
消費電流	DC5V/110mA、12V/230mA、 -12V/320mA	DC5V/180mA、12V/110mA、 -12V/160mA	DC5V/190mA、DC12V/110mA、 DC-12V/165mA
対応OS	Windows2000/XP/7、Linux		
付属品	① CD-ROM(英語マニュアル・ドライバ) / 1枚		
	② インストールガイド / 1部		
	D-Sub37pin⇔D-Sub25pinオス×4分岐ケーブル(185mm) / 1組	-	-

型式	PCCM-C218T-PCI-R
メーカー型式	C218T/PCI
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC5V
インターフェイス	RS-232(オプション使用によりRS-422/485)
ポート数	8ポート
データビット長	5/6/7/8bit
パリティチェック	奇数/偶数/なし/マーク/スペース
ストップビット長	1/1.5/2bit
通信速度	50～921.600bps
FIFO/バッファ	16byte
動作環境	温度：0～55℃、湿度：5～95%RH(結露なきこと)
外形寸法(mm)	180(W)×98(H)
消費電流	DC5V/190mA、DC12V/110mA、DC-12V/165mA
対応OS	Windows2000/XP/7、Linux
付属品	① CD-ROM(英語マニュアル・ドライバ) / 1枚
	② インストールガイド / 1部
	③ -

販売：ミスミ／製造元：MOXA Inc.

- USB (コンテック)
- PCI (MOXA)
- ISA (MOXA)
- PCI Express (MOXA)
- ケーブル/コネクタボックス (MOXA)
- ケーブル (MOXA)
- PCカード