


PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

RoHS

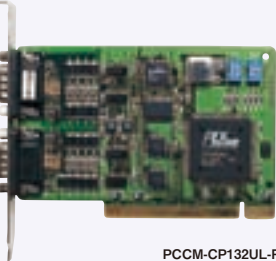

PCCM-CP132UL-R

ココが
特長

工業分野で活躍するRS422/485拡張カード
●2ポート増設タイプで、耐サージ機能や絶縁機能を備えた商品をラインナップ



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・商品写真はPCCM-CP132UL-Rです。



型式	ポート数	単価		
		1~9台	10~19台	20~29台
PCCM-CP132UL-R	2	¥12,000	¥11,400	¥10,800
PCCM-CP132IS-R	2	¥20,400	¥20,200	¥19,500



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

型式	PCCM-CP132UL-R	PCCM-CP132IS-R
メーカー型式	CP-132UL	CP-132IS
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC3.3V/5V	PCI(32bit)
インターフェイス	RS-422/485	RS-422/485(ディップスイッチ設定)
ポート数	2ポート(耐サージ DC15.000V)	2ポート(絶縁DC2.000V、耐サージDC25.000V)
データビット長	5/6/7/8bit	
パリティチェック	偶数/奇数/なし/スペース/マーク	
ストップビット長	1/1.5/2bit	
通信速度	50~921.600bps	
FIFOバッファ	128byte	32byte
動作環境	温度: 0~55°C、湿度: 5~95%RH(結露なきこと)	
外形寸法(mm)	120(W)×64.5(H)	120(W)×80(H)
消費電流	DC5V/120mA	DC5V/710mA(最大)
対応OS	Windows2000/XP/7、Linux	
付属品	①	CD-ROM(英語マニュアル・ドライバ)
	②	インストールガイド
	③	ロープロファイル用ブラケット
	④	D-Sub25pin(オス)⇔D-Sub9pin(オス)×2分岐ハーネス
		標準PCIスロット用ブラケット

販売: ミスミ/製造元: MOXA Inc.

PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485)

RoHS

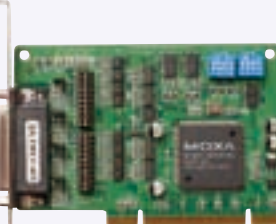

PCCM-CP134U-R

ココが
特長

マルチ(RS-232/422/485)対応モデル
●PCCM-CP118U-Rは、オプション(別売)コネクタボックスとコネクタハーネス**08508ページ**を使用することにより、1点毎にRS-232/422/485を設定可能です。



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・商品写真はPCCM-CP134U-Rです。



型式	ポート数	機能	単価		
			1~9台	10~19台	20~29台
PCCM-CP134U-R	4	耐サージ	¥21,100	¥20,100	¥19,000
PCCM-CP114IS-R	4	絶縁/耐サージ	¥46,200	¥44,600	¥44,000
PCCM-CP118U-R	8	耐サージ	¥35,900	¥34,100	¥32,300



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

型式	PCCM-CP134U-R	PCCM-CP114IS-R	PCCM-CP118U-R
メーカー型式	CP-134U	CP-114IS	CP-118U
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC3.3V/5V	PCI(32bit)	PCI(32bit) DC3.3V/5V
インターフェイス	2ポート: RS-232/422/485 2ポート: RS-422/485	RS-232/422/485 (ジャンパ設定)	RS-232/422/485 (1点毎に設定)
ポート数	4ポート (耐サージ DC15.000V)	4ポート(絶縁DC2.000V、 耐サージDC25.000V)	8ポート (耐サージ DC15.000V)
データビット長	5/6/7/8bit		
パリティチェック	奇数/偶数/なし/マーク/スペース		
ストップビット長	1/1.5/2bit		
通信速度	50~921.600bps		
FIFOバッファ	128byte	32byte	128byte
動作環境	温度: 0~55°C、湿度: 5~95%RH(結露なきこと)		
対応OS	Windows2000/XP/7、Linux		
消費電流	DC5V/120mA	DC5V/1.17A、12V/36mA、 -12V/49mA(最大)	DC5V/240mA(RS-232)、 5V/300mA(RS-422)
外形寸法(mm)	120(W)×64.5(H)	160(W)×120(H)	135(W)×82(H)
付属品	①	CD-ROM(英語マニュアル・ドライバ)	
	②	インストールガイド	
	③	高密度D-Sub44pin(オス)⇔D-Sub9pin (オス)×4分岐ハーネス(300mm)	D-Sub37pin⇔D-Sub9pinオス× 4分岐ケーブル(190mm)

販売: ミスミ/製造元: MOXA Inc.