


## ISA シリアル通信カード(RS-232)

RoHS

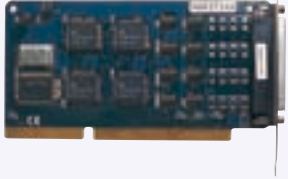

ISA RS 232



出荷日

1~5台 翌日(当日)

6台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

**ココが特長** **現場でまだまだ現役のISAをサポート**  
●添付ユーティリティソフトにてI/Oアドレス、IRQの設定を行います。4分岐ケーブルが付属します。



ご注意



型式	単価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PCCM-C104H-R	¥10,600	¥10,500	¥10,400

### 仕様

メーカー型式	C104H/PCI
バスインターフェイス	ISA(16bit)
通信方式	非同期・全二重
インターフェイス	RS-232
ポート数	4ポート
データビット長	5/6/7/8bit
パリティチェック	偶数/奇数/なし/スペース/マーク
ストップビット長	1/1.5/2bit
通信速度	50~921,600bps
FIFOバッファ	16byte

販売：ミスミ／製造元：MOXA Inc.


IRQ	2/3/4/5/7/10/11/12/15(ソフトウェア設定)
I/Oアドレス	0x000~0xFFFF(8byte単位ソフトウェア設定)
DMAチャンネル	未使用
動作環境	温度：0~55℃、湿度：9~95%RH(結露なきこと)
外形寸法(mm)	157(W)×83(H)
消費電流	DC5V/90mA、12V/55mA、-12V/75mA
対応OS	Windows2000/XP/7、Linux

### 付属品

①	D-Sub37pin⇄D-Sub 25pinオス×4分岐ケーブル(185mm)	1組
②	CD-ROM(英語マニュアル・ドライバ)	1枚
③	インストールガイド	1部

## ISA シリアル通信カード(RS-422/485)

RoHS

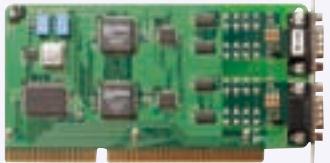

PCCM-CH132-R



出荷日

1~5台 翌日(当日)

6台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

**ココが特長** **ISARローコストモデル**  
●各ポート毎にRS-422/485設定可能。  
●RS-485自動データ制御機能を搭載。



ご注意



型式	機能	単価		
		1~9台	10~19台	20~29台
PCCM-CH132-R	耐サージ	¥9,000	¥8,550	¥8,100
PCCM-CH132IS-R	絶縁/耐サージ	¥18,800	¥18,700	¥18,600

### 仕様

型式	PCCM-CH132-R	PCCM-CH132IS-R
	メーカー型式	CI-132
バスインターフェイス	ISA(16bit)	
インターフェイス	RS-422/485(ディップスイッチ設定)	
ポート数	2ポート	2ポート(絶縁DC2,000V、耐サージDC2,000V)
データビット長	5/6/7/8bit	
パリティチェック	偶数/奇数/なし/スペース/マーク	
ストップビット長	1/1.5/2bit	
通信速度	50~921,600bps	
FIFOバッファ	16byte	
IRQ	2/3/4/5/7/10/11/12/15(ソフト設定)	
I/Oアドレス	0x000~0xFFFF(8byte単位ソフトウェア設定)	
DMAチャンネル	未使用	
動作環境	温度：0~55℃、湿度：5~95%RH(結露なきこと)	
外形寸法(mm)	157(W)×83(H)	
消費電流	DC5V/790mA(最大)	
対応OS	Windows2000/XP/7、Linux	
付属品	①	ユーティリティソフトウェア
	②	マニュアル(英語)
		CD-ROM(英語マニュアル・ドライバ) インストールガイド

販売：ミスミ／製造元：MOXA Inc.

- USB (コンテック)
- PCI (MOXA)
- ISA (MOXA)
- PCI Express (MOXA)
- ケーブル/コネクタボックス (MOXA)
- ケーブル (MOXA)
- PCカード