


1ポート RS-232 (汎用コネクタ/高耐久コネクタ)

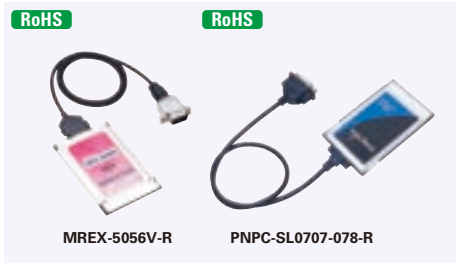

ココが特長 シリアルポートが無いノートPCへの増設に最適

RoHS

RS 232

Delivery 納期

! 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

! ご注意ください

MREX-5056V-R		PNPC-SL0707-078-R	
出荷日		出荷日	
1~5台	翌日(当日)	1~5台	5日目
6台~	都度見積	6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

非在庫品

型式	コネクタタイプ	単 価		
		1~4台	5~9台	10~29台
MREX-5056V-R	汎用	¥18,800	¥18,500	¥18,200
PNPC-SL0707-078-R	高耐久	¥22,500	¥21,600	¥20,700


仕様

型式	MREX-5056V-R	PNPC-SL0707-078-R
スロットタイプ	タイプII (16bit PC card)	
消費電流	DC5V/130mA(平均)	DC5V/13mA
シリアルポート	RS-232×1 D-Sub9pinオス (付属ケーブル使用)	RS-232×1 D-Sub9pinオス 高耐久タイプ(取外し不可)※1
コントローラ	UART16550互換	
通信速度	300~115,200bps	110~921,000bps
データビット長	7/8bit	5/6/7/8bit
パリティチェック	偶数/奇数/なし	

型式	MREX-5056V-R	PNPC-SL0707-078-R
ストップビット長	1/1.5/2bit	
対応OS※2	Windows2000/XP/7	Windows2000/XP/7
動作環境	温度: 0~55℃, 湿度: 10~80%RH(結露なきこと)	温度: 0~55℃, 湿度: 10~90%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	27g, 54(W)×85.6(D)×5(H)	71g, 54(W)×85.6(D)×5(H)
規格	-	FCC: Part15, ClassBCE; EN55024, C-TICK s.182

※1: ケーブル長: 406mm
 ※2: Windows3.1/95/Me/NT4.0/2000/XPでのソフトウェアはWindows APIをご利用ください。DOSについては添付ソフトウェア仕様をご確認ください。

2ポート RS-232 (汎用コネクタ/高耐久コネクタ)

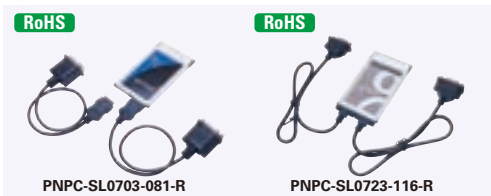

ココが特長 RS-232ポートの増設に最適

RoHS

RS 232

Delivery 納期

! 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

! メーカー在庫終了次第販売終了する場合があります。

出荷日	
1~5台	5日目
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

非在庫品

型式	ポート数	コネクタタイプ	単 価		
			1~4台	5~9台	10~29台
PNPC-SL0703-081-R	2ポート	汎用	¥28,700	¥27,500	¥26,300
PNPC-SL0723-116-R		高耐久	¥31,300	¥30,100	¥28,600

仕様

型式	PNPC-SL0703-081-R	PNPC-SL0723-116-R
スロットタイプ	タイプII (16bit PC card)	
消費電流	DC5V/27mA	
シリアルポート	RS-232×2 D-Sub9pinオス (付属ケーブル使用)	RS-232×2 D-Sub9pinオス 高耐久タイプ(取外し不可)※1
コントローラ	UART16550互換	
通信速度	110~921,000bps	
データビット長	5/6/7/8bit	
パリティチェック	偶数/奇数/なし	
ストップビット長	1/1.5/2bit	
対応OS	Windows2000/XP/7	
動作環境	温度: 0~55℃, 湿度: 10~90%RH(結露なきこと)	
重量・外形寸法(mm)	29g, 54(W)×85.6(D)×5(H)	94g, 54(W)×85.6(D)×5(H)
規格	FCC: Part15, ClassB, CE: EN55024, C-TICK s.182	

※1: ケーブル長: 432mm
 ※2: ケーブル長: 610mm

1ポート RS-422・485



ココが特長 FAで多用されるRS422/485ポートの増設用

RoHS

RS-422・485

Delivery 納期

! 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式	単 価		
	1~4台	5~9台	10~29台
MREX-5057V	¥28,800	¥28,300	¥27,500

仕様

スロットタイプ	タイプII (16bit PC Card)
消費電流	DC5V/240mA(平均)
シリアルポート	RS-422・485×1 D-Sub15pinメス
コントローラ	UART16550互換
ドライバ・レシーバ	TI SN751177 同相出力電圧範囲: Vcc=-7V~12V ドライバ出力電流: Io=±60mA
終端抵抗	110Ω内蔵(付属コネクタ内)

通信速度	300~115,200bps
データビット長	7/8bit
パリティチェック	偶数/奇数/なし
ストップビット長	1/1.5/2bit
対応OS	Windows2000/XP/7
動作環境	温度: 0~55℃
重量・外形寸法(mm)	27g, 54(W)×85.6(D)×5(H)

拡張カード
シリアル通信

- USB (コンテック)
- PCI (MOXA)
- ISA (MOXA)
- PCI Express (MOXA)
- ケーブル/コネクタボックス (MOXA)
- ケーブル (MOXA)
- PCカード