


# 48点TTLI/O共用

の  
価格は値下げした  
商品です  
**プライス  
ダウン**

拡張カード  
デジタルI/O

RoHS

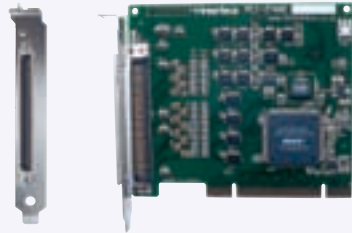

PCI DI/O

Delivery  
納期

**ココが  
特長** 計測器との親和性に優れるTTL  
●非絶縁高速入出力。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意



型式	単 価
1~9台	
PCDC-PCI2746C-R	¥22,240

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

## 仕様


メーカー型式	PCI-2746C
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC3.3V/5V
インターフェイスコネクタ	ハーフピッチピンタイプ96pinオス
消費電流	DC5V/0.5A
動作環境	温度：0~50℃、湿度：20~90%RH(結露なきこと)
対応OS	Windows2000/Server 2003/XP/Vista/7
外形寸法(mm)	174.5(W)×106.5(H)

入力部	入力方式	共用48点非絶縁TTLシュミット入力
	信号電圧	DC5V
出力部	応答時間	0.4μsec以下
	出力方式	共用48点非絶縁TTLレベル出力
	最大定格	DC5V/20mA
	信号電圧	DC5V
応答時間	0.5μsec以下	

販売：ミスミ/製造元：(株)インタフェース

# デジタル入出力/64点入力/64点出力

RoHS

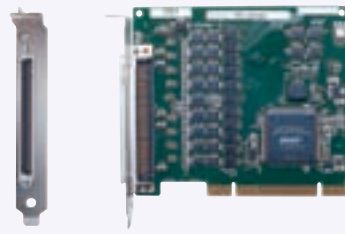

PCI DI/O

Delivery  
納期

**ココが  
特長** 様々な計測器との接続に  
適した多点モデル

- 様々な入出力仕様の多点モデルを展開。
- PCDC-PCI2430C-Rは64点絶縁出力モデルです。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

・商品写真はPCDC-PCI2702C-Rです。

ご注意



型式	単 価
1~9台	
PCDC-PCI2702C-R	¥25,990
PCDC-PCI2768C-R	¥28,370
PCDC-PCI2798C-R	¥46,770
PCDC-PCI2430C-R	¥29,060

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

## 仕様

型式	PCDC-PCI2702C-R	PCDC-PCI2768C-R
メーカー型式	PCI-2702C	PCI-2768C
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC3.3V/5V	
インターフェイスコネクタ	ハーフピッチピンタイプ96pinオス	
消費電流	DC5V/0.6A	DC5V/0.3A
動作環境	温度：0~50℃、湿度：20~90%RH(結露なきこと)	
対応OS	Windows2000/Server 2003/XP/Vista/7	
外形寸法(mm)	174.5(W)×106.5(H)	
入力部	入力方式	共用64点非絶縁TTLシュミット入力
	信号電圧	DC5V
	応答時間	0.1μsec以下
出力部	出力方式	共用64点非絶縁TTLオープンコレクタ出力
	最大定格	DC5V/40mA
	信号電圧	DC5V
	応答時間	0.5μsec以下

型式	PCDC-PCI2798C-R	PCDC-PCI2430C-R
メーカー型式	PCI-2798C	PCI-2430C
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC3.3V/5V	
インターフェイスコネクタ	ハーフピッチピンタイプ96pinオス	
消費電流	DC5V/70mA(全出力ON)	DC5V/0.8A
動作環境	温度：0~50℃、湿度：20~90%RH(結露なきこと)	
対応OS	Windows2000/Server 2003/XP/Vista/7	
外形寸法(mm)	174.5(W)×106.5(H)	
入力部	入力方式	共用64点バス絶縁CMOS型交代圧接点入力
	信号電圧	DC5~48V
	応答時間	20μsec以下
出力部	出力方式	共用64点バス絶縁オープンコレクタ出力
	最大定格	DC50V/100mA
	信号電圧	DC5~48V
	応答時間	11μsec以下

販売：ミスミ/製造元：(株)インタフェース

USB  
(コンテック)

PCI  
(コンテック)

PCI  
(インタフェース)

PCI  
(ADLink)

ISA  
(ADLink)

PCカード