


2ch入力 1ch出力

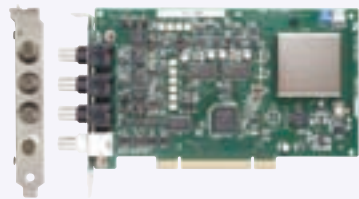

高速12ビットAD変換/12ビットDA変換

- 高速(最高10MHz)同時サンプリング
- DMA回路搭載



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



| 型式 | 単価 |
|----------------|-----------------|
| PCDA-PCI3525-R | 1~9台 ¥90,470 |



Delivery
納期

出荷日

| | |
|------|--------|
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

仕様


| | |
|-------------|---|
| メーカー型式 | PCI-3525 |
| バスインターフェイス | PCI(32bit) DC5V |
| 消費電流 | DC5V/1.5A(TYP) |
| 動作環境 | 温度:0~50℃、湿度:20~90%RH(結露なきこと) |
| 対応OS | DOS、Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP/7、Linux |
| 重量・外形寸法(mm) | 160g、174.0(W)×106.7(H) |
| 汎用入力 | 2点、TTL入力 |
| 汎用出力 | 2点、TTL出力 |
| 外部制御入出力 | 外部トリガ入力1点、外部割り込み入力1点、外部サンプリングクロック入力1点 |
| 占有I/Oポート数 | 64ポート×2 |

| | | |
|---------|--------|---|
| アナログ入力部 | チャンネル数 | シングルエンド入力 2チャンネル、マルチADC方式、バスマスタ方式 |
| | 分解能 | 12bit |
| | 測定レンジ | バイポーラ: ±1V、±2.5V、±5V ユニポーラ: 0V~+1V、0V~+2.5V、0V~+5V |
| アナログ出力部 | チャンネル数 | 非絶縁1ch |
| | 分解能 | 12bit |
| | 測定レンジ | バイポーラ: ±5V ユニポーラ: 0V~+5V |

販売: ミスミ / 製造元: (株) インタフェース

4ch出力

RoHS

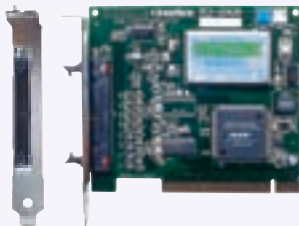

配線処理が容易な、フラットケーブル採用

- 出力リセット機能。
- タイマによる周期的なDA変換。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・商品写真は、PCDA-PCI3342A-Rです。



| 型式 | 分解能 | 絶縁タイプ | 単価 |
|-----------------|-------|-------|----------|
| PCDA-PCI3342A-R | 12bit | 非絶縁 | ¥29,140 |
| PCDA-PCI3310 | 16bit | バス絶縁 | ¥107,180 |

PCI AD



Delivery
納期

出荷日

| | |
|------|--------|
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品


仕様

| 型式 | | PCDA-PCI3342A-R | PCDA-PCI3310 |
|--------------|--------|---|---|
| メーカー型式 | | PCI-3342A | PCI-3310 |
| バスインターフェイス | | PCI(32bit) DC5V | |
| インターフェイスコネクタ | | 34pinフラットケーブルコネクタオス | ハーフピッチコネクタ36pinオス |
| タイマ | | 基準クロック: 8MHz 用途: タイマ割り込み、DA変換タイミング | 基準クロック: 8MHz 用途: DA変換タイミング |
| 消費電流 | | DC5V/0.5A | DC5V/1.8A |
| 動作環境 | | 温度: 0~50℃、湿度: 20~90%RH(結露なきこと) | |
| 対応OS | | DOS、Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP/7、Linux | |
| 外形寸法(mm) | | 119.9(W)×106.7(H) | 174.6(W)×106.7(H) |
| アナログ出力部 | チャンネル数 | 非絶縁4ch | バス絶縁4ch |
| | 分解能 | 12bit | 16bit |
| | 測定レンジ | ユニポーラ: DC±10V ±1LSB | バイポーラ: DC±10V、±5V ユニポーラ: DC0~10V、0~5V ±2LSB |
| | 変換精度 | ±1LSB | ±2LSB |

販売: ミスミ / 製造元: (株) インタフェース

8ch出力

RoHS

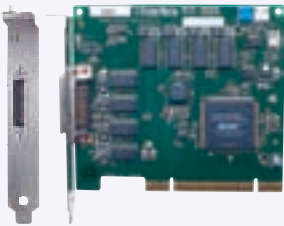

アナログ出力用、8ch

- 出力リセット機能。
- 全チャンネル同時出力。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



| 型式 | 単価 |
|----------------|-----------------|
| PCDA-PCI3329-R | 1~9台 ¥43,630 |

PCI DA



Delivery
納期

出荷日

| | |
|------|--------|
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

仕様

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| メーカー型式 | PCI-3329 |
| バスインターフェイス | PCI(32bit) |
| インターフェイスコネクタ | ハーフピッチピンタイプ36pinオス |
| タイマ | 基準クロック: 8MHz 用途: DA変換タイミング |
| 消費電流 | DC5V/0.5A DC12V/0.05A DC12V/0.02A |
| 動作環境 | 温度: 0~50℃、湿度: 20~90%RH(結露なきこと) |

| | | |
|----------|---|---|
| 対応OS | DOS、Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP/7、Linux | |
| 外形寸法(mm) | 119.9(W)×106.7(H) | |
| アナログ出力部 | チャンネル数 | 非絶縁8ch |
| | 分解能 | 12bit |
| | 測定レンジ | バイポーラ: DC±5V ユニポーラ: DC0~5V(ティップスイッチ設定) |

販売: ミスミ / 製造元: (株) インタフェース