


シングルエンド4ch入力

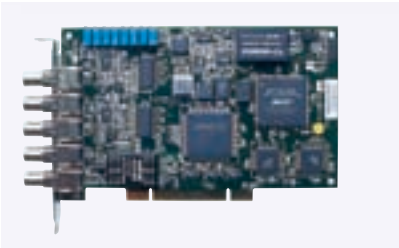

PCI AD

Delivery
納期

ココが
特長

3種のトリガソース、
5種のトリガモード搭載

●32k word (64kbyte) FIFO/バッファ搭載。

¥

型式	単 価		
	1~9台	10~29台	30~49台
PCDA-PCI9812	¥155,000	¥154,000	¥153,000



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意

出荷日

1~5台	16日目
6台~	都度見積

在庫品

仕様

メーカー型式	PCI-9812
バスインターフェイス	PCI (32bit) DC5V
インターフェイスコネクタ	BNC x5, フラットケーブルコネクタ10pinオスx1
消費電流	DC5V/2.5A
動作環境	温度: 0~40℃、湿度: 5~85%RH (結露なきこと)
対応OS	Windows2000/XP/7、Linux

外形寸法(mm)	173(W)x101(H)	
アナログ 入力部	チャンネル数	非絶縁シングルエンド4ch マルチプレクサ方式
	分解能	12bit
	測定レンジ	バイポーラ: DC±5V、±1V (ハンダ付けにて設定)

販売: ミスミ/製造元: ADLinkジャパン(株)

差動8ch絶縁出力



PCI DA

Delivery
納期

ココが
特長

出力用8ch、
ノイズに強い絶縁モデル

●4点絶縁デジタル入出力。
●絶縁耐圧、DC2.500V。

¥

型式	単 価		
	1~9台	10~29台	30~49台
PCDA-PCI6308V-B	¥46,600	¥44,600	¥41,500



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

メーカー型式	PCI-6308V
バスインターフェイス	PCI (32bit) DC5V
インターフェイスコネクタ	D-Sub37pinメス
タイム	基準クロック: 2MHz
消費電流	DC5V/220mA DC12V/175mA
動作環境	温度: 0~55℃、湿度: 5~95%RH (結露なきこと)

対応OS	Windows2000/XP/7、Linux	
外形寸法(mm)	172(W)x105(H)	
アナログ 出力部	チャンネル数	絶縁8ch
	分解能	12bit
	測定レンジ	バイポーラ: DC±10V (ジャンパ(設定)) ユニポーラ: DC0~10V、0~EXTREF (ジャンパ(設定))

販売: ミスミ/製造元: ADLinkジャパン(株)