

外部信号切替対応KVM

RoHS



KVMIO-104U-R

ココが  
特長

接続信号でポートの切替が可能な  
KVMスイッチ

PS/2 USB  
1.1



Delivery  
納期

- USB・PS/2キーボードとマウス両モデルを揃えました。
- 外部からの接続信号によりポートの切り替えが可能な4ポートKVMスイッチです。
- 外付けのスイッチボックスやリレーなどの接続信号での切り替えが可能です。



型式	タイプ	単 価		
		1~9台	10~19台	20台以上
KVMIO-104U-R	USB	¥23,800	¥22,900	¥21,850
KVMIO-104-R	PS/2	¥18,800	¥17,600	¥16,500

出荷日

1~20台	翌日(当日)
21台~	都度見積

仕様

型式		KVMIO-104U-R	KVMIO-104-R
PC接続ポート数		4	
カスケード接続		可能(2段階)	
ポート切替方法		外部信号、パネルボタン、ホットキー	
電源入力		ACアダプタ(9V/0.6A)	
高さ(EIA19インチラック組込時)		1U	
LED		1(電源)、4(オンライン/選択ポート)	
外部信号切替ポート	コネクタ	ミニDIN8pinメス	
	動作短絡時間	0.3秒(min)	
動作電流		0.2~3.2mA	
動作電圧		DC0~4.5V	
コンソール接続コネクタ	キーボード	USB(Aタイプ)メス	ミニDIN6pinメス
	マウス	USB(Aタイプ)メス	ミニDIN6pinメス
	ディスプレイ	HD-15pinメス	
PC接続コネクタ	キーボード	—	ミニDIN6pinメス
	マウス	—	ミニDIN6pinメス
	ディスプレイ	HD-15pinメス×5 (内1つはカスケード用)	HD-15pinオス×4、 HD-15pinメス×1
接続PCインターフェイス		USB	PS/2
解像度		1,920×1,440(最大)、VESA DDC2B	
スキャンインターバル(秒)		3、8、15、30	
動作環境	動作	温度：0~40℃、湿度：10~90%RH(結露なきこと)	
	保存	温度：-20~60℃、湿度：10~90%RH(結露なきこと)	
材質		スチール	
重量・外形寸法(mm)		1.05kg、220(W)×130(D)×44(H)	

外観(背面)



KVMIO-104U-R



KVMIO-104-R

付属品

- ① マニュアル(英語/日本語)
- ② 外部信号ケーブル(3m)
- ③ ACアダプタ
- ④ 底パッド

KVM  
中々長距離用  
KVMスイッチ

外部信号  
切替対応


KVM  
オプション

PS/2  
キーボード・  
マウス

省配線  
スペース型


専用LAN  
ケーブル

使用例

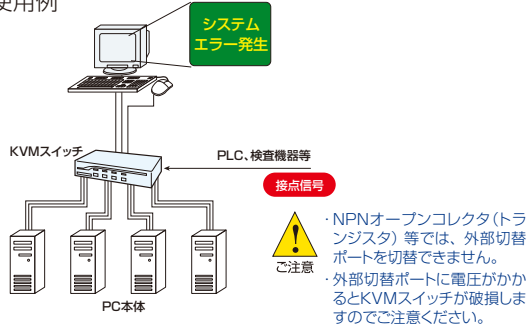

システムの自動運転中にエラーが発生した場合等に、KVMスイッチの外部信号切替ポートが接続信号を受け取り、エラーの発生したポートに自動的に切り替えることができます。

外部信号切替ポートピンアサイン

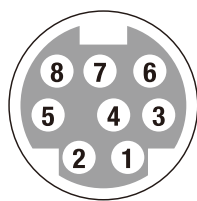

ピン番号	機能	芯線被覆色 (付属ケーブル)
1	ポート1切替用	茶
2	ポート2切替用	黒
3	ポート3切替用	黄
4	ポート4切替用	オレンジ
5	コモン	赤
6	予備	紫
7	予備	青
8	予備	緑

コモンとポート切替用ピンを短絡させることによりポートが切り替わります。

例) **ピン3 + ピン5** → ポート3に切り替え

■対応エクステンダ(KVMIO-104U-Rには対応していません。)  
(KVMスイッチ~PC本体間延長、KVMスイッチ~コンソール間延長)  
PNCEX-MCE-70-R **08725ページ**

KVMオプション

■外部信号切替ポート接続用ケーブル(9m)



型式	全長	商品詳細
CBLKV-IO-9M	9m	<b>08713ページ</b>

■KVMスイッチ~コンソール間延長用PS/2変換アダプタ

型式	商品詳細
KVADP-CVI-M6F6F2-R	<b>08713ページ</b>

■KVMスイッチ接続専用ケーブル

型式	対応KVM	全長	商品詳細
CBLKV-CBD180UH-R	KVMIO-104U-R	1.8m	<b>08713ページ</b>
CBLKV-CBD300UH-R		3m	
CBLKV-CBD500UH-R		5m	
CBLKV-CBM180T-R	KVMIO-104-R	1.8m	
CBLKV-CBM300T-R		3m	
CBLKV-CBM600T-R		6m	
CBLKV-CBM102T-R		10m	

2012.9

2013.8