

KVM Remote Unit(PS/2) 長距離延長ユニット

1の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

KVMスイッチ (KVMM-CSシリーズ) 専用

RoHS



**ココが
特長**

**KVMスイッチとの
組み合わせで遠隔操作が実現**

PS/2 CE対応



Delivery
納期

- KVMスイッチと組み合わせでリモートコントロールを可能にするユニットです。
- 最大300m離れた場所からの操作が可能になります。

※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問い合わせください。

¥

型式	単 価		
	1~9台	10~14台	15台
KVMEX-UPCEDU-R	¥73,200	¥69,200	¥66,100

出荷日	
1~10台	7日目
11台~	都度見積

非在庫品



ご注意

- ・ユニット間接続用ケーブル (RJ-45) は、必ず350MHz・UTP(シールドなし)タイプをご使用ください。350MHz未満のUTPケーブルや、STP(シールド)タイプを使用すると正常に動作しません。
- ・パッケージにはローカル・リモート両方のユニットが含まれています。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ※推奨UTPケーブル CBLKV-5E350シリーズ **08719ページ**

仕様

モジュールタイプ	ローカル	リモート
キーボード	ミニDIN6pinメス	ミニDIN6pinメス
マウス	ミニDIN6pinメス	ミニDIN6pinメス
ディスプレイ	HD-15pinメス	-
ユニット間接続	UTPケーブル ^(注)	
調整機能	-	画質
LED	状態表示	
電源入力方式	バスパワー	付属ACアダプタ(DC6V)
ケーブル長	300m(最大)	
最大解像度	1,600x1,200(180m) 1,024x768(300m)	
動作環境	温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露なきこと)	
材質	スチール	
重量・外形寸法(mm)	200g、108(W)x91(D)x23(H)	
適合規格	CE	

※(注)UTPケーブルは付属しません。

※推奨ケーブル CBLKV-5E350シリーズ **08719ページ**

付属品


■KVMEX-UPCEDU-R

- ①CBLKV-CCPT06(0.6m)^(注) 2本
 - ②ACアダプタ(入力:AC100~240V、出力:DC6V/2A、ケーブル長:1.5m) 1個
- (注) 延長ユニットと「KVMスイッチ」PCをそれぞれ接続するためのケーブルです。詳細は**08716ページ**に記載しています。



KVMスイッチとの組み合わせ例

PC本体をKVMスイッチから、最大300m離れた場所に設置できます。

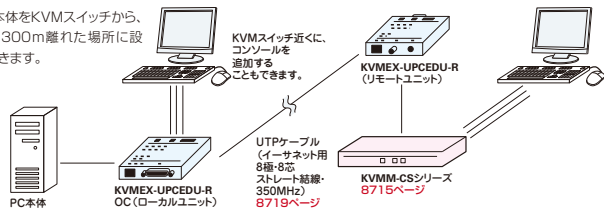

CPU Remote Sharing(PS/2)

CPUリモートシェアリング(PS/2)

延長機能付き・スチールシャーシ

RoHS



ローカルユニット

リモートユニット

**ココが
特長**

**ローコストなスチール製
CPUリモートシェアリング**

PS/2 CE対応



Delivery
納期

- 2ポートCPUシェアリングデバイスと、最大150mのリモートコントロールが可能なコンソールエクステンダの機能を同時に実現。ローコストのスチールタイプです。

¥

※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	最大解像度	単 価		
		1~9台	10~19台	20台以上
PNCES-CE-250A-R	1,280x1,024	¥35,500	¥33,700	¥31,900

出荷日	
1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



ご注意

- ・パッケージには、ローカル・リモート両方のユニットが含まれています。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様


消費電流	DC5V/250mA(最大)	
電源入力方式	バスパワー(ローカル)、ACアダプタ(リモート)	
解像度	1,280x1,024(最大)	
コネクタ	キーボード	ミニDIN6pinメス
	マウス	ミニDIN6pinメス
	ディスプレイ	HD-15pinメス
	ユニット間接続	UTP/STPケーブル(注)
LED	ローカル/リモート(ローカル) 電源/ON LINE(リモート)	
ケーブル長	150m(最大)	
動作環境	動作	温度:0~50℃、湿度:0~80%(結露なきこと)
	保存	温度:-20~60℃、湿度:0~80%(結露なきこと)

材質	スチール	
重量・外形寸法(mm)	ローカル	330g、125(W)x81.5(D)x25(H)
	リモート	320g、125(W)x81.5(D)x25(H)
付属品	①PC接続用ケーブル(1.2m) キーボード&マウス、ミニDIN6pinオス/オスx2 ディスプレイ:HD-15pinオス/メス	
	②ACアダプタ(リモートユニット用)x1個 入力:AC100~240V、出力:DC5V/2.6A、 ケーブル長:1.8m	
	③マニュアル(英語)	
	④1.2mアース線(2個)	
	⑤壁取付用プレート&ネジセット(一式)	
規格	CE、FCC Class B	

※対応ACアダプタ:PNACA-ATEN4-R
(注)ユニット間接続ケーブルは付属しません。

販売: ミスマ / 製造元: ATEN

■接続例

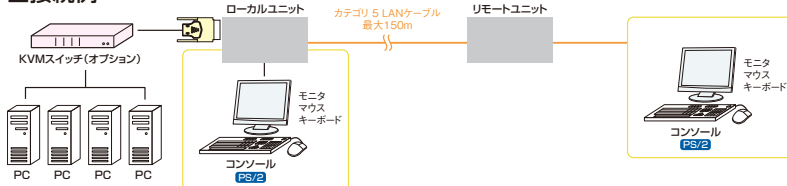

2012.9
▼
2013.8

8721