

10/100M 5/8ポート プラスティックシャーシ

LAN機器

スイッチング

スイッチング
ハブ

光メディア
コンバータ

メディア
コンバータ



IESH-MB205-R

CE対応 10 BASE-T 100 BASE-TX



出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



低価格!! 産業用スイッチングハブ!!

- 広温度範囲(-10~60℃)
- ワイドレンジ電源入力 (DC: 12~45V)
- DINレール取付の薄型設計
- 全ポート10/100自動認識Auto MDI/MDI-X対応
- LEDインジケータ搭載IP30準拠ケース



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



*下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

型式	単価
IESH-MB205-R	¥5,500
IESH-MB208-R	¥7,500

仕様

型式	IESH-MB205-R	IESH-MB208-R
通信速度	10/100Mbps	
標準規格	IEEE802.3/802.3u/802.3x	
レイテンシー	3.924ns(64Bytes/パケット時)	
パッパサイズ	512Kbit	
通信ポート	ポート数	5
	通信規格	10BASE-T/100BASE-TX
	推奨ケーブル	CAT5Eストレート
	リンク機能	全ポート10/100Mbps(Auto MDI/MDI-X対応※1)
最大接続距離	100m	
電源ポート	端子台(最大ケーブル径1.5mm)	
電源入力	DC12~45V	
消費電力	DC24V/0.12A(最大)	DC24V/0.14A(最大)
動作表示	電源、10/100M	
材質	プラスチック(IP30プロテクション)	
動作環境	動作	温度: -10~60℃、湿度: 5~95%RH(結露なきこと)
	保存	温度: -40~70℃、湿度: 5~95%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	135g、25(W)×109(H)×86(D) ※突起部含む	170g、40(W)×109(H)×86(D) ※突起部含む
付属品	マニュアル(日本語)	
規格	CE,FCC	


10/100Mbps自動認識・Auto MDI/MDI-X対応

※1: 接続した機器の通信速度と極性を判定し自動的にリンクする機能です。

DINレール

搭載のブラケットにより35mmDINレールに取付けできます。

外観

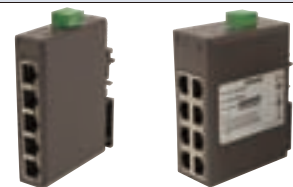


IESH-MB205-R

IESH-MB208-R

外形図

(単位: mm)

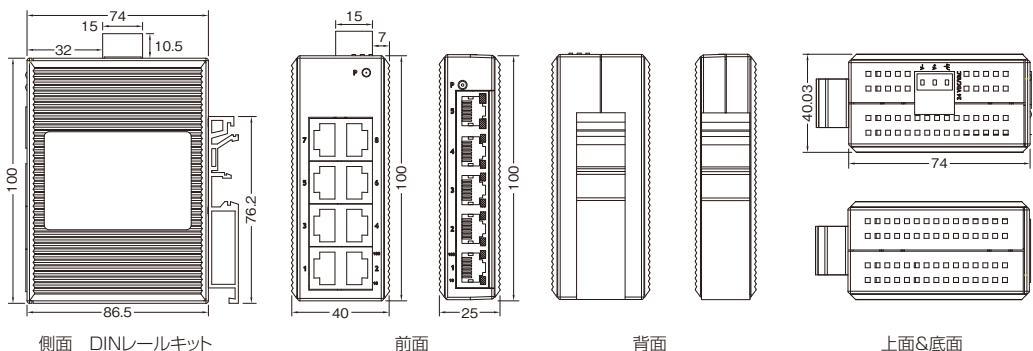

側面 DINレールキット

前面

背面

上面&底面