

10BASE-T・100BASE-TX⇔100BASE-FX シングルモードSCコネクタ

LAN機器

光メディア
コンバーター



**ココが
特長**

市場最安値! 10/100M対応メディアコンバーター

- 延長距離20km。
- LLCF(リンクロスキャリーフォワード)対応。
- LLR(リンクロスリターン)対応。
- LEDによる通信状態の確認が可。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意

CE対応



Delivery
納期

出荷日

1~9台	翌日(当日)
10台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に
関してミスQCTセンターまでお問合わせください。


仕様

通信速度	RJ-45	10/100Mbps	
	光	100Mbps	
標準規格		IEEE802.3/3u/x	
通信ポート	RJ-45	1ポート	10BASE-T/100BASE-TX
		リンク機能	Auto MDI/MDI-X対応*1
	ケーブル	UTP/STP Cat. 3, 4, 5ケーブル(100m)	
	光	1ポート	100Base-FX SCファイバーポート
			シングルモード: 9/125μm
DIPスイッチ		インターナル、オートネゴシエーション、10/100Mbps 全/半二重通信、LLCFオン/オフ	
電源入力		DC5V/2A	
状態表示(LED)		電源、リンク、アクティビティ、FDX/HDX、スピード	
動作環境	動作温度	温度: 0~60℃	
	保存温度	温度: -20~80℃	
	湿度	湿度: 5~95%RH(結露なきこと)	
重量・外形寸法(mm)		490g, 71(W)×26(H)×97(D)	
規格		CE	
付属品		ACアダプタ、クイックインストールガイド(英語)	

*1 接続された相手先の状態(10/100Mbps、極性)を判定して、自動的にリンクする機能です。

型式	単価
NWJE-MC200S-R	1~9台 ¥11,000

外形図

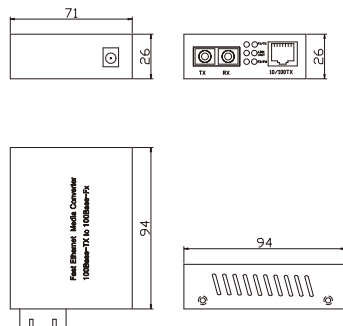

1000BASE-T⇔1000BASE-SX マルチモードSCコネクタ

RoHS



**ココが
特長**

ローコストギガビット専用光メディアコンバーター

- 耐衝撃/放熱性に優れたスチール製。
- 最大接続距離550m(マルチモードSCコネクタケーブル使用)。



ご注意

・10BASE-T/10BASE-F、100BASE-TX/100BASE-FXには
接続できません。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

1000
BASE-T

CE対応

UL

CSA



Delivery
納期

出荷日

1~5台	5日目
6台~	都度見積

非在庫品



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に
関してミスQCTセンターまでお問合わせください。

型式	単価		
	1~9台	10~19台	20~29台
NWCVT-3002BTFC-R	¥42,800	¥41,500	¥39,800

仕様

通信速度	RJ-45	1000Mbps	
	光	1000Mbps	
標準規格		IEEE802.3z/ab	
通信ポート (RJ-45)	ポート数	1	
	通信規格	1000BASE-T	
	推奨ケーブル	CAT5Eストレート	
		最大接続距離	100m
通信ポート (光)	ポート数	光デュアルポート(SC)	
	通信規格	1000BASE-SX/LX	
	適合ファイバ	マルチモード(コア径50&62.5μm)	
		最大接続距離	550m
材質		スチール	

消費電流	DC5V/1A(最大)
電源入力方式	ACアダプタ
動作環境	温度: 0~45℃、湿度: 10~80%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	300g, 71(W)×97(D)×26(H)
付属品	ACアダプタ、取扱説明書
規格	CE、UL、CSA、FCC、VCCI、ClassA

ACアダプタ仕様

入力	AC100~240V
出力	DC5V/1.6A
ケーブル長	1.5m