

RS-232・422・485(1ポート)

RoHS



ココが
特長

LAN接続でRS-232・422・485
通信機器との通信が可能

- 2つのLANポートで冗長接続を実現
- 端子台とDCアダプタで電源の2重化に対応
- 200ms以下でのネットワーク自動復旧
- 1ポートでRS-232・422・485通信に対応
- オプションキットでDINレール取付が可能



・外観および仕様は、予告なく
変更することがあります。

RS-232 RS-422/485



出荷日

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品




型式	単価
PNS-531-R	¥12,000

仕様


ポート数	2 (冗長化イーサネットサーバ)	
通信規格	10/100BaseTX	
リンク機能	20ms以下での自動復旧機能	
プロトコル	IP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, BootP, ARP/RARP, Telnet, SNMP, HTTP, SNT, SMTP	
保護	1.5KV 絶縁保護	
ポート数	1	
通信規格	RS-232/422, RS485(2/4芯)	
ボーレート	110 bps to 460.8K bps	
データビット	5, 6, 7, 8	
パリティビット	odd, even, none	
ストップビット	1, 1.5, 2	
RS-232	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD	
RS-422	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND	
RS-485 (4芯)	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND	
RS-485 (2芯)	Data+, Data-, GND	
フローコントロール	XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR	
保護	15KV 静電気保護	
パワー1/2	Startup(赤): Ready(緑)	
イーサネット1/2	10M Link(オレンジ), 100M Link(緑)	
シリアル	送信(オレンジ), 受信(緑)	
Windowsユーティリティ	コマンド機能、シリアルサービスモード、アドバンスドシリアルセッティング、グループコンフィギュレーション	
電源1	端子台: 12~48VDC	
電源2	電源アダプタ: 9~0VDC	
保護	1 KV バースト (EFT), EN61000-4-4 0.5 KV サージ保護, EN61000-4-5	
消費電力	最大3.7W	
動作温度	-10 ~ 70°C	
保存温度	-40 ~ 85°C	
湿度	5% ~ 95%(凍結無し的事)	
重量・外形寸法(mm)	200g・96.1mm(W)x99mm(D)x29.6mm(H) クイックインストールガイド(日本語)、AC電源(100~240V、12V/0.8A)、DINレールキット	
付属品		

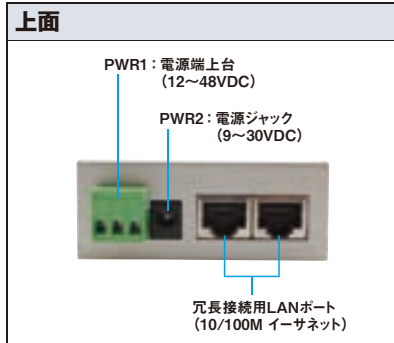

接続イメージ

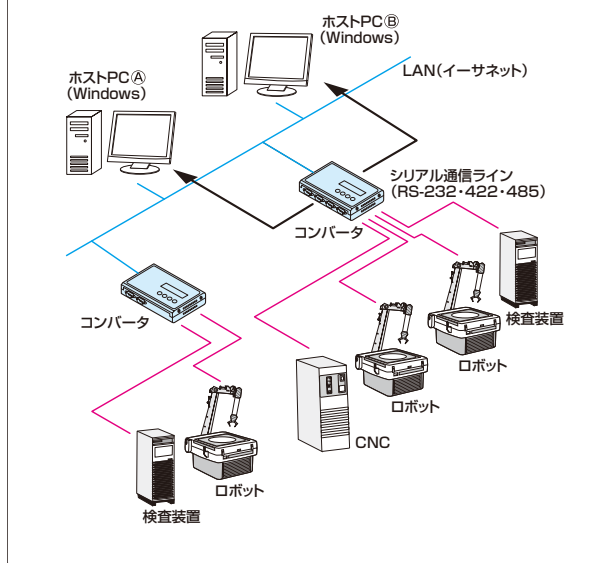

外形図

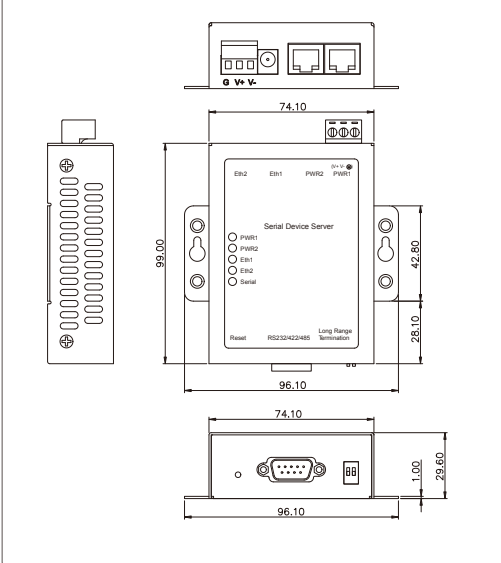

USB機器

イーサネット
コンバータ

イーサネット
コンバータ

シリアル
コンバータ

エクステンダ
(メタル)

エクステンダ
(光変換)

USB
コンバータ

USB機器