

コンバータ専用RS-232ケーブル

RoHS



全長：1.5m

RS
232



Delivery
納期

ココが
特長

コンバータ専用のRS-232ケーブル

●コンバータのRJ-45ポートに取り付けてD-Subコネクタに変換するRS-232ケーブル

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。



型式	D-Sub コネクタ形状	結線 タイプ	単 価		
			1~29本	30~39本	40~49本
CBL-RJ45F25-150-R	25pin×ス	クロス	¥1,800	¥1,680	¥1,530
CBL-RJ45M25-150-R	25pinオス	ストレート	¥1,800	¥1,680	¥1,530
CBL-RJ45F9-150-R	9pin×ス	クロス	¥1,800	¥1,680	¥1,530
CBL-RJ45M9-150-R	9pinオス	ストレート	¥1,800	¥1,680	¥1,530

出荷日

1~30本 翌日(当日)

31本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

関連情報

D-Subコネクタピンアサイン

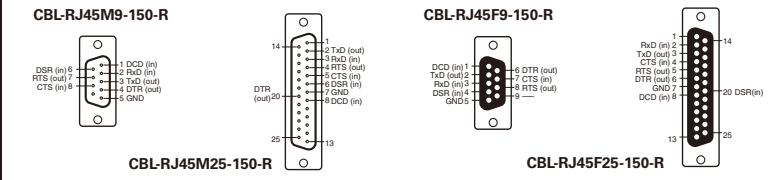


適合コンバータ

PNES-NPORT5210-R ○8904ページ
PNES-NPORT5610-8-R ○8904ページ
PNES-NPORT5610-16-R ○8904ページ

販売：ミスミ／製造元：MOXA Inc.

コンバータ専用ACアダプタ

RoHS

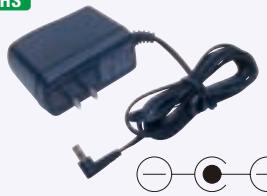

ココが
特長

コンバータ専用のACアダプタ

●AC100V入力/DC12V出力のコンバータ用ACアダプタ

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。



型式	単 価		
	1~29個	30~39個	40~49個
PNACA-NPORT2-R	¥2,200	¥2,000	¥1,900



Delivery
納期

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

本体仕様

入力	AC100V/50~60Hz(2芯)
出力	DC12V/1.2A(最大)
コネクタ寸法	φ5.5(外径)・φ2.1(内径)
ケーブル長	約1.8m

販売：ミスミ／製造元：MOXA Inc.

関連情報

適合コンバータ

PNIC-TCC-80-R ○8909ページ
PNES-NPORT5210-R ○8904ページ
PNES-NPORT5230-R ○8906ページ
PNES-NPORT5410-R ○8905ページ
PNES-NPORT5430-R ○8906ページ
PNES-NPORT5430I-R ○8906ページ

コンバータ専用35mm幅DINレール取付キット

RoHS



ココが
特長

コンバータ専用のDINレール取付用キット

●コンバータに付属の壁取付用プレートにネジ止めて、35mm幅DINレールに固定

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。



型式	単 価(2コ/1パック)		
	1~29パック	30~39パック	40~49パック
PNRP-DK-35A-R	¥1,200	¥1,140	¥1,080



Delivery
納期

出荷日

1~20
パック 翌日(当日)

21パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

関連情報

適合コンバータ

PNES-NPORT5110-R ○8903ページ
PNES-NPORT5210-R ○8904ページ
PNES-NPORT5230-R ○8906ページ
PNES-NPORT5410-R ○8905ページ
PNES-NPORT5430-R ○8906ページ

販売：ミスミ／製造元：MOXA Inc.

シリアル・
縦型

シリアル・
横型

オプション