

Zoom lens
マクロズームレンズ



メガピクセルマクロズームレンズ

カメラ
取付部品

レ
ン
ズ



**ココが
特長** 測定/検査に便利なズームレンズ
●0.3~1.0倍
●2/3型カメラ用

無料
貸出
A023



Delivery
納期

出荷日

翌日(当日)

在庫品




型式	単 価
EMVL-MZ0310	1~4個 ¥85,000

仕様

光学倍率	0.3X - 1.0X	
最大口径比	1 : 4.5	
画素サイズ	8.8mm×6.6mm(φ11mm)	
作動範囲	アイリス	F4.5 -F22C
	フォーカス	90mm
操作方法	アイリス	手動
	フォーカス	手動
	ズーム	手動
被写体サイズ 撮影距離95.5mm (2/3型)	対角	36.7mm - 10.8mm
	水平	29.4mm - 8.7mm
	垂直	22.1mm - 6.6mm
被写体サイズ 撮影距離95.5mm (1/2型)	対角	26.7mm - 10.8mm
	水平	21.4mm - 6.4mm
	垂直	16.1mm - 4.8mm
包括角度 (2/3型)	対角	14.88° - 2.84°
	水平	11.80° - 2.78°
	垂直	8.74° - 2.24°
包括角度 (1/2型)	対角	10.70° - 2.72°
	水平	8.48° - 2.18°
	垂直	6.38° - 1.64°

レンズ有効径	前玉	φ15.5mm
	後玉	φ7.0mm
バックフォーカス	20.4mm	
ディストーション	2/3型	0.3Xテレ+0.02%(y=5.5) 1.0Xワイド+1.78%(y=5.5)
	1/2型	0.3Xテレ-0.12%(y=4.0) 1.0Xワイド+0.77%(y=4.0)
フランジバック	17.526mm	
マウント	Cマウント	
フィルターサイズ	φ36.5mm×79.5mm	
外形寸法	150g	

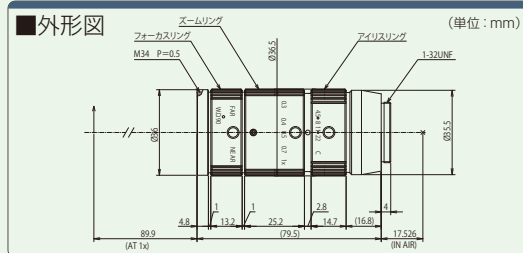

マシンビジョンフィルターテストキット



**ココが
特長** 仕様頻度の多いフィルターを取り揃え
●全10種類

無料
貸出
A023



Delivery
納期

出荷日

翌日(当日)

在庫品



型式	単 価
EMVL-FS100	1~4台 ¥128,000

仕様

<p>BP324</p> <p>透過率: 200nm-1000nm 遮断率: 400nm-1000nm 全波長透過: 400nm-1000nm 遮断率: 200nm-400nm</p>	<p>BP470</p> <p>透過率: 200nm-400nm 遮断率: 400nm-1000nm 全波長透過: 400nm-1000nm 遮断率: 200nm-400nm</p>	<p>BP525</p> <p>透過率: 200nm-500nm 遮断率: 500nm-1000nm 全波長透過: 500nm-1000nm 遮断率: 200nm-500nm</p>	<p>BP550</p> <p>透過率: 200nm-550nm 遮断率: 550nm-1000nm 全波長透過: 550nm-1000nm 遮断率: 200nm-550nm</p>	<p>BP590</p> <p>透過率: 200nm-590nm 遮断率: 590nm-1000nm 全波長透過: 590nm-1000nm 遮断率: 200nm-590nm</p>
<p>BP635</p> <p>透過率: 200nm-635nm 遮断率: 635nm-1000nm 全波長透過: 635nm-1000nm 遮断率: 200nm-635nm</p>	<p>BP660</p> <p>透過率: 200nm-660nm 遮断率: 660nm-1000nm 全波長透過: 660nm-1000nm 遮断率: 200nm-660nm</p>	<p>BP850</p> <p>透過率: 200nm-850nm 遮断率: 850nm-1000nm 全波長透過: 850nm-1000nm 遮断率: 200nm-850nm</p>	<p>PR032</p> <p>可変透過: 400nm-1000nm 遮断率: 400nm-1000nm 全波長透過: 400nm-1000nm 遮断率: 400nm-1000nm</p>	

2012.9
2013.8

9015