



カメラ  
取付部品

バー・面照明

無料貸出  
A023



Delivery  
納期

出荷日

翌日(当日)

在庫品

 
ココが  
特長

業界最安値のリング照明

- 使用頻度の多い8タイプを標準在庫
- 色は4種類の対応



Order  
注文例




型式		電圧	消費電力	単価	
タイプ	色			1~5台	
EMVS-BL52-17	R(赤)	24V	0.78W	¥21,500	
	W(白)		1.2W	¥25,000	
EMVS-BL90-19	R(赤)	24V	1.56W	¥25,000	
	W(白)		2.4W	¥26,500	
EMVS-BL140-19	R(赤)	24V	2.16W	¥33,500	
	W(白)		3.36W	¥36,500	

型式		電圧	消費電力	単価	
タイプ	色			1~5台	
EMVS-BL270-19	R(赤)	24V	3.9W	¥76,000	
	W(白)		6W	¥81,500	
EMVS-HFL50	R(赤)	24V	2.34W	¥31,500	
	W(白)		3.6W	¥37,000	

LED照明

外形図

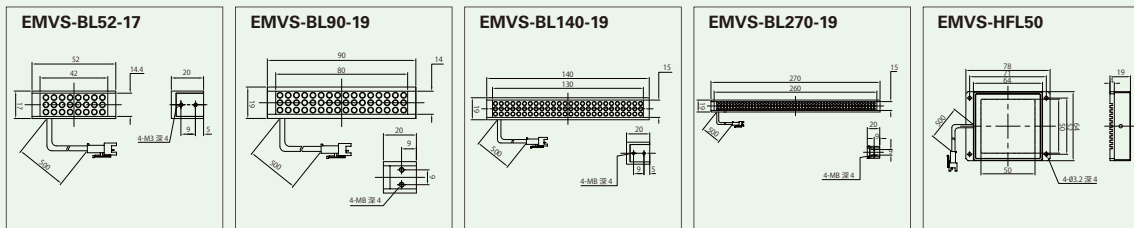

照明用電源

無料貸出  
A023



Delivery  
納期

出荷日

翌日(当日)

在庫品

ココが  
特長

画像処理用照明の電源

- 1/2CH出力の2タイプを準備
- 外部信号で入り切り操作可能




型式	出力数	単価
EMVS-PS24W-1T	1	¥28,500
EMVS-PS24W-2T	2	¥29,000

仕様

入力電圧	AC100-240V
出力電圧	8~24V
最大出力電力	24W
最大出力電流	1A
動作温度	0~60°C
重量	930g
外形	66×84×162

外形図

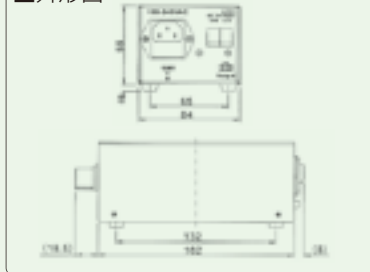

入出力コネクタ

