

15" 組込ディスプレイ

XGA 1024×768 フレーム着脱可能 DVI-D入力対応 ブラックフレーム

RoHS



15インチ XGA DVI-D VESA 75 CE対応



出荷日

1~3台 翌日

在庫品

ココが特長

DVI-D入力対応 フレーム着脱可能な組込モデル

- 電源内蔵型の省スペースモデルで、フレームの取外しも可能。
- 動画や自然画を見る際にメリハリのある画像で表示可能なガンマコントロール機能搭載。
- XGAより低い解像度を表示するときでも、シャープな画像を表示可能なデジタルスムージング機能搭載。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	単 価	
	1~9台	10~19台
PCFP-PLB156-BX-R	¥67,800	¥66,500



ディスプレイ背面のネジを外せば、フレームなしタイプとして使用できます。


仕様

LCD	サイズ	15インチ
	方式	ノンインターレース (プログレッシブ)
	表示エリア	304.1mm (H) × 228.1mm (V)
	タイプ	a-Si TFT アクティブマトリックスカラー方式 LCD
	最大解像度	1024 × 768 (XGA)
	ピクセルピッチ	0.297mm
	表示色	1.619万色 (最大)
視野外角 (最大)	上: 65°, 下: 60°, 左右: 70°	
表面輝度	350cd/m ²	
コントラスト	700:1	
入力信号	信号方式	RGB アナログ VGA (0.7Vp-p, 75Ω)
	周期	H/V セパレート (TTL レベル)
	走査周波数	水平: 24 ~ 61kHz 垂直: 56 ~ 75Hz
入力端子	VGA	HD-15pin メス
	DVI	DVI-D 24pin メス
電源	入力電圧	AC100 ~ 230V
	消費電流	AC 100V/ 590mA (待機時: 20m A)
動作環境	動作	温度: 5 ~ 40°C、湿度: 20 ~ 85%RH (結露なきこと)
	保存	温度: -20 ~ 50°C、湿度: 20 ~ 85%RH (結露なきこと) 温度: 50 ~ 60°C、湿度: 20 ~ 55%RH (結露なきこと)
調整機能 (VGA 入力時)	輝度、コントラスト、RGB 調整、水平垂直位置調整、水平サイズ調整、クロック、シャープネス、フェーズ、ガンマ調整、黒レベル、バックライト明度、設定リセット、自動調整、言語設定 (日本語、英語)	
MTBF (LCD)	50,000H (25°C) ※保証値ではありません。	
重量・外形寸法 (mm)	2.6kg、385 (W) × 55.5 (D) × 309 (H)	
規格	CE、FCC ClassB、MET、VCCI ClassB	

設定可能なディスプレイモード

表示モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
640 × 480 (VGA)	31.5	59.9
	37.5	75.0
	37.9	72.8
720 × 400 (注 1)	31.5	70.1
	35.2	56.3
	37.9	60.3
800 × 600 (SVGA)	48.1	72.2
	46.9	75.0
	48.4	60.0
1,024 × 768 (XGA)	56.5	70.1
	60.0	75.0
	60.2	74.7
640 × 400 (PC-9801) (注 2)	24.8	56.4
640 × 480 (Power Mac) (注 2)	35.0	66.7
832 × 624 (Power Mac) (注 2)	49.7	74.5
1,024 × 768 (Power Mac) (注 2)	60.2	74.7


(注 1) 画像の縦横比が4:3でないため、上下方向に間延びした画像になります。
(注 2) DVI入力時に、この表示モードは使用できません。

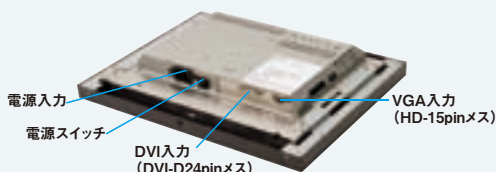

付属品




① ACケーブル(1.8m)	1本
② ディスプレイケーブル(HD15pinメス×1.9m)	1本
③ 取付用金具	2個
④ 取付用金具固定ネジ(M4-6)	4個
⑤ コントロール基板	1個
⑥ マニュアル	1部

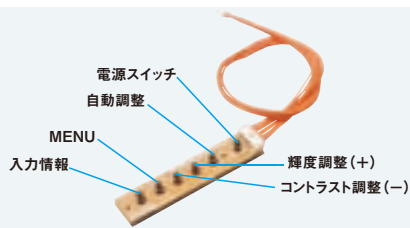


関連情報

取付方法(フレーム使用)

①取付金具使用

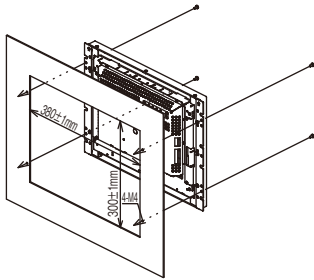


②取付金具未使用

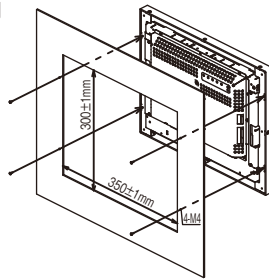


開口寸法図(フレーム使用)

(単位:mm)

①取付金具使用

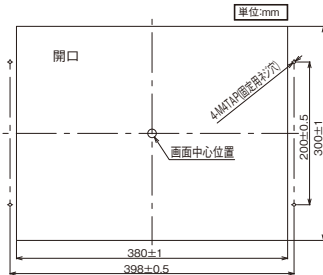



②取付金具未使用

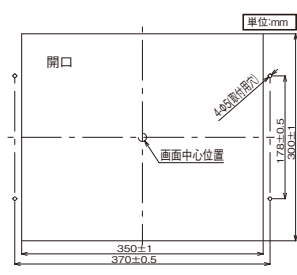



外形寸法図

(単位:mm)

フレーム付き

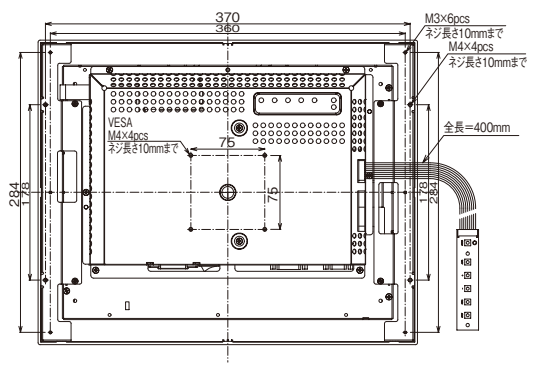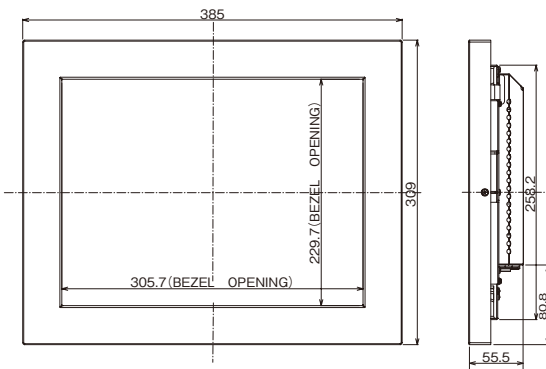

フレームなし

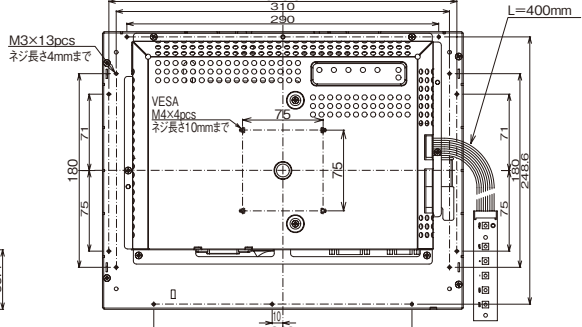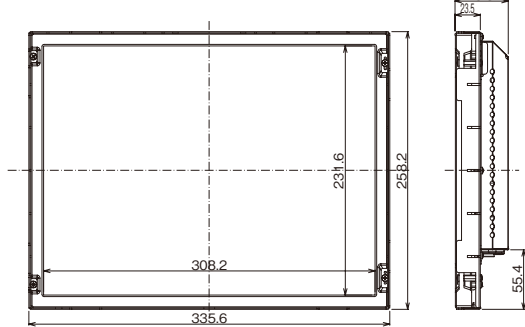

6.5インチ

8.4インチ

10.4インチ

12.1インチ

15インチ

17インチ