


固定ディスプレイスタンド

RoHS

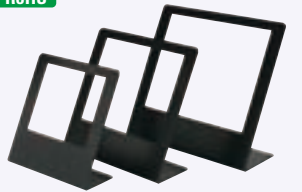

ココが特長

安価な小型ディスプレイ用スタンド

- PCFP-MVシリーズ、PCFP-MV2Gシリーズ対応の安価な固定スタンド




・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



型式	A	B	C	D	E	a	b	d	e	単価(1~9台)
DPAM-ES6	229	229	80	115	142	134	168	209	40	¥2,850
DPAM-ES8	259	279	90	139	155	167	219	259	45	¥2,950
DPAM-ES10	287	317	100	158	169	197	257	297	50	¥3,050

外形寸法図

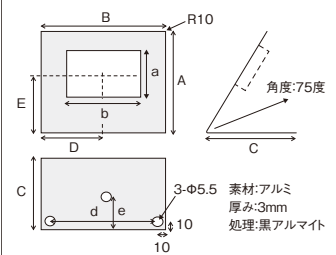

調整付きディスプレイスタンド

RoHS



ココが特長

- 支柱の高さ200mmと250mm
- 円形支柱採用のため、上下左右方向の調整が可能
- Jタイプを使用すれば、首振り調整も可能
- PCFP-MVシリーズ09103ページに使用可能



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してお近くのミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式 Type	支柱長さ	首振り機能	首振り可動			耐荷重 (Kg)	材質	塗装	価格(1~9台)			
			左右	上下	回転				DPAM-EK200	DPAM-EK200J	DPAM-EK250	DPAM-EK250J
DPAM-EK	200	(なし)	-	-	-	30	台座 SPHC 支柱 アルミ	台座 カチオン電着塗装 支柱 黒アルマイト	¥6,700	¥12,300	¥6,800	¥12,400
	250	J (あり)	25°	25°	360°	5						

付属品(納入形態)




① 台座プレート	1個
② 支柱(250mm)	1本
③ 支柱キャップ	1個
④ 支柱-台座固定用ネジ	1個
⑤ MAXSP40 (DPAM-EK250の場合)	1個
⑥ MAXSJ-P (DPAM-EK250Jの場合)	1個

組立方法(DPAM-EK250Jの場合)



外形寸法図

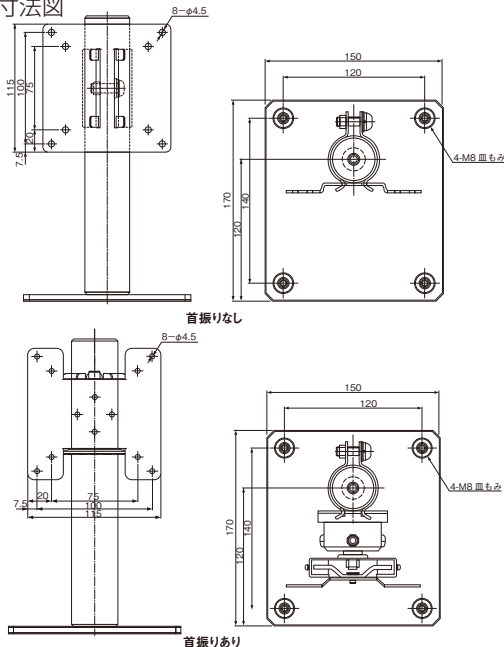

出荷日	
1~5台	翌日
6台以上	都度見積

在庫品



出荷日	
1~5台	翌日
6台以上	都度見積

在庫品